


NET-ACCESS™ キャビネット 側面ケーブル管理パネル用ブラケット



製品番号: CNFBBS, CNFBB

©Panduit Corporation Japan Branch

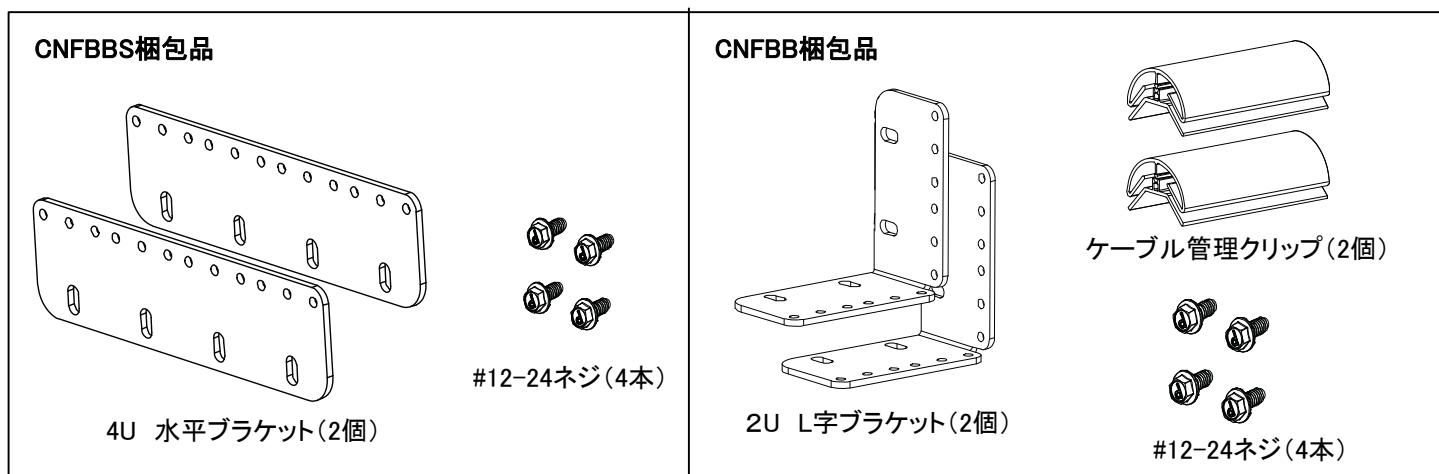



取付方法

CNFBBSは1~4Uの水平ケーブル管理パネルを、キャビネットの側面に搭載するためのブラケットです。
 注: 本ブラケット取り付け位置よりサイドパネルまでの距離は94mmです。それ以上の水平ケーブル管理パネルを取り付ける場合、サイドパネルは取り付けできません。また、その他のケーブルや搭載物などにより設置できない場合がありますので、事前に確認をお願いします。

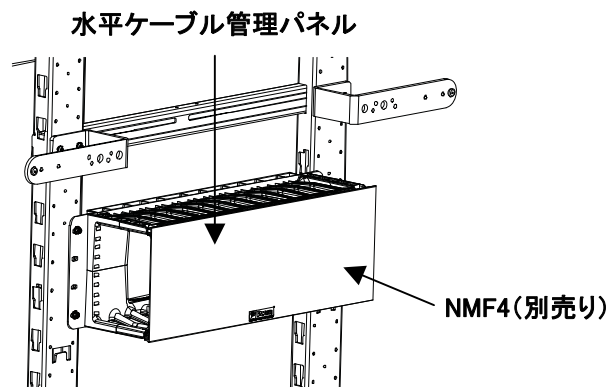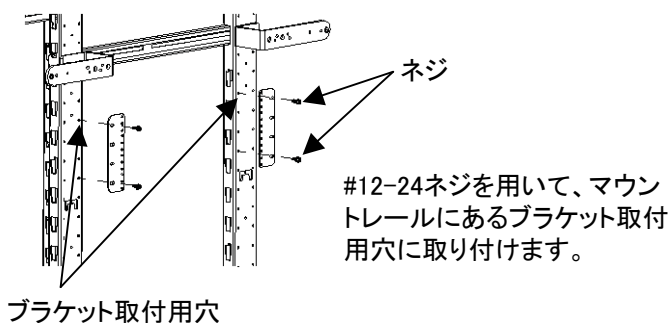

CNFBBは1~2Uの水平ケーブル管理パネルを、キャビネットの側面に搭載するためのブラケットです。
 ブラケットはL字型のため、パネルを横向き、縦向きどちらでも搭載可能です。

#12-24ネジを用いて、マウントレールにあるブラケット取付用穴に取り付けます。

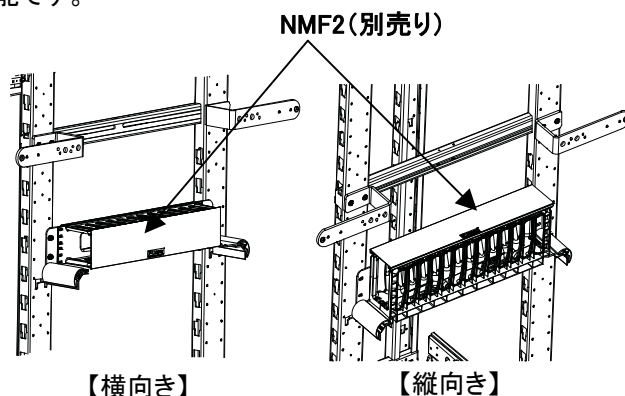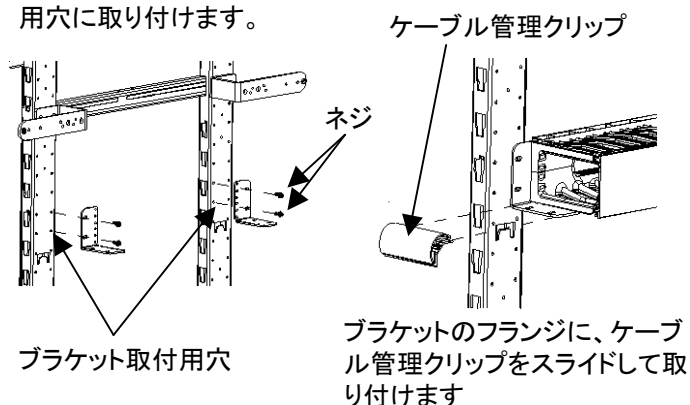

注: 本ブラケット取り付け位置よりサイドパネルまでの距離は94mmです。それ以上の水平ケーブル管理パネルを取り付ける場合、サイドパネルは取り付けできません。また、その他のケーブルや搭載物などにより設置できない場合がありますので、事前に確認をお願いします。

版	制定	作成	承認
B	2009年12月16日	久保	今野