

Pan-Ty™ パンタイ PLT4H フレキシブルタイプ 結束バンド

柔軟性のあるストラップ


柔軟性に富んだストラップで、従来の H 幅 (7.6 mm) の結束バンドに比べ、引張強度はそのままに、素早く、そして簡単に結束することが出来ます。また、柔軟性に加え、ストラップ先端は滑らず引っ張りやすいデザインで、片手での結束作業が可能です。PLT4H フレキシブルタイプ結束バンドは、トラックやバス、重機といった、過酷な環境での使用に適しています。




主な機能

利点

柔軟なストラップ	片手でも簡単に結束バンドを取り付け可能
改良されたストラップ先端デザイン	結束作業時に滑りにくいストラップ先端部のグリップ
柔軟なロックデザイン	低挿入力設計なので迅速かつ簡単に取り付けられるため、作業者の生産性と安全性を向上
作業者の負担軽減	柔軟なストラップで、低い締め付け力でもしっかりと束線を保持
選べる材質	耐候性 (-0) および耐熱性 (-30) の材質のものが用意されているため、用途に合わせて選択可能

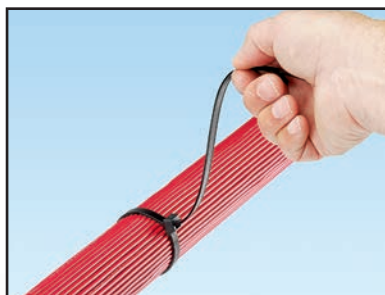

柔軟なストラップで、片手でも取り付け可能

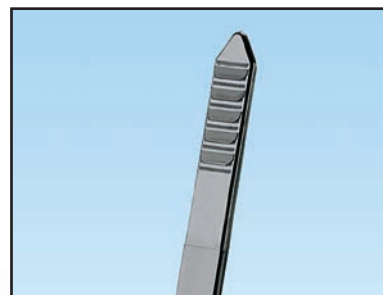

改良されたストラップ先端デザイン



GTH-E または GS4H 手動結束工具で、さらに簡単に取り付け



工具の推奨設定は HVY 4-6 通常の H 幅の結束バンドよりも低い締付強度設定で、しっかりと束線を保持します。

Pan-Ty™ パンタイ PLT4H フレキシブルタイプ結束バンド

製品情報



(PLT4H-TL0/147 を除く)

部品番号	長さ (mm)	幅 (mm)	最大束線径 (Ø mm)	最小ループ引張強度 N (kg)	材質	標準梱包数量
PLT4H-TL0/147	368	7.6	104	534 (54.5)	耐候性ナイロン 6.6	250
PLT4H-TL30/147					耐熱性ナイロン 6.6	250

業界標準


ABS (アメリカ船級協会)

BV (ビューローベリタス) - PLT4H-TL0/147


ロイド船級協会

ロシア船級協会

その他のヘビー幅結束バンド製品

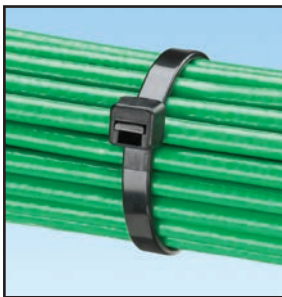


**Pan-Ty™ 結束バンド
ヘビー幅**
206 mm から 1100 mm の長さで
提供

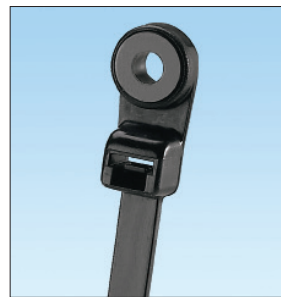

**Pan-Ty™ クランプタイプ
ヘビー幅**
1 本の結束バンドで統合的な取り
付けが可能



**Pan-Ty™ スタッドマウントタイプ
ヘビー幅**
スタッドボルトに押し込むだけで、
簡単に固定可能

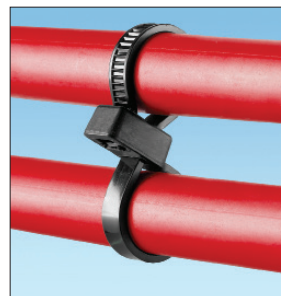

**Pan-Ty™ ダブルループ結束バンド
ヘビー幅**
2 つの束線を安全、迅速、
かつ効率良く固定

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2015 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
CTCB52--SA-JPN
8/2015