

## Hook&Loop シリーズ

Hook&Loop シリーズの製品は、高性能なファイバーケーブルや通信ケーブルを締め付け過ぎることなく保護する、信頼性の高い製品です。これらの製品は、調節、取り外し、および再利用が可能であるため、頻繁な移設、増設、変更を効率的に行えます (MAC)。幅広いデザイン、サイズ、および色を取りそろえており、柔軟性や見た目の美しさを実現できます。



### 主な機能

### 利点

柔らかいフックおよびループ素材	信頼性 - 締め付け過ぎから保護することでネットワークデータの整合性を維持しつつケーブルを効率的に束ねる安全な方法です。簡単に取り付けられ、工具は必要ありません
取り外し可能	拡張性 - 調節、取り外し、および再利用が可能であるため、頻繁な移設、増設、変更を行えます (MAC)。これにより、今後の展開を見据えた配線や迅速な配置に対応できます
幅広いデザイン、サイズ、および色	美観 - 柔軟に配置でき、プロが仕上げたような体裁にできます
UL 承認タイプ	UL 承認タイプは、NEC、Section 300-22 (C) および (D) のプレナム環境または空調スペースに安全に適用できます
ストリップタイプ、ループタイプ、またはロールタイプ	個々のニーズに合った選択ができます
幅広い製品の提供	幅広い用途に対応でき、取り付けの柔軟性を最大限に高めます



**Tak-Ty™ タックタイ ループタイプ**  
切り込み部分をラックに  
ネジ止め固定して使用可能



**Tak-Ty™ タックタイ ストリップタイプ**  
使い易い 152 mm、305 mm、  
457 mm のカット物で、  
ミシン目が入ったロールタイプ



**Tak-Ty™ タックタイ ストリップタイプ  
(定尺タイプ)**  
178 mm で予めカットされており、  
準備の手間を解消



**Tak-Ty™ タックタイ ロールタイプ**  
長さ 4.5 m と 22.8 m があり、  
任意の長さでカット可能で無駄を排除



**Tak-Ty™ タックタイ UL 承認タイプ**  
ストリップタイプ、ロールタイプ共に  
UL 承認タイプもご用意




**Ultra-Cinch™ ウルトラ シンチ**  
バックルリングで、  
強く確実な束線の固定が可能



**Tak-Tape™ タックテープ**  
薄くて柔軟性に富んだロールタイプ

# Tak-Ty™ タックタイ (ループタイプ/ストリップタイプ/ロールタイプ)

- 柔らかく、高品質の材料であり、通信ケーブルなどの高品質なケーブルにも安心して使用できます
- 調節、取り外し、および再利用を繰り返し行えます
- 恒久性のあるデザインとサイズから幅広く選択できます
- 一部の製品は、NEC、Section 300-22 (C) および (D) のプレナム環境または空調スペース (天井の空間や床下) で使用するための UL 規格に認定済みです。可燃性定格: UL 94V-2
- 取り扱い色については、4 ページのカラーチャートを参照してください

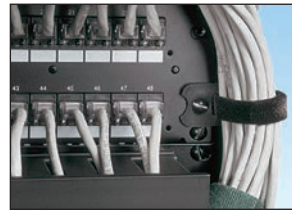

HLT/HLTPタイプ: HLT2I-X0  
ラックにおける用途、M5 トラスネジを使用



9色を用意


## 製品情報




架上におけるロールタイプの使用  
HLS-15R6



178 mm でカット済み (100 本入り)  
HLB2S-C0

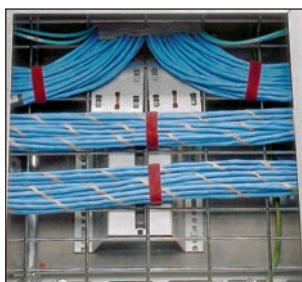

床下 (プレナム環境用途)  
HLSP3S-X12  
HLTP3I-X12

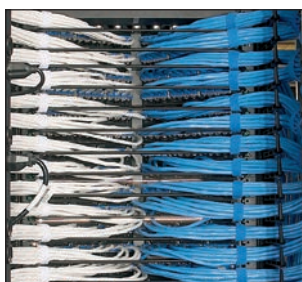

ラックにおけるロールタイプの使用  
HLS-15R10、HLS-15R6

部品番号	長さ (mm)	幅 (mm)	最大束線径 (mm)	最小ループ引張強度 † N (kg)	梱包数
------	---------	--------	------------	--------------------	-----

ループタイプ: ラックにネジ止め固定して使用可能。切り込み部分を M5 トラスネジで固定

HLT2I-X0 <sup>^</sup> *	203	12.7	49	178 (18.2)	10
HLT3I-X0 <sup>^</sup> *	305	12.7	81	178 (18.2)	10

<sup>^</sup> 1,000 ロール入りのバルクパッケージもあります。部品番号の「X」を「M」に変更してください。詳細については、カスタマーサービスにお問い合わせください。

ループタイプ: プレナム環境用途の UL 承認タイプ (色: マルーン)

HLTP2I-X12	203	12.7	49	178 (18.2)	10
HLTP3I-X12	305	12.7	81	178 (18.2)	10

ループタイプ: プレナム環境用途の UL 承認タイプ (色: 黒)

HLTP2I-X0	203	12.7	49	178 (18.2)	10
HLTP3I-X0	305	12.7	81	178 (18.2)	10

ストリップタイプ: 152 mm、305 mm、457 mm のカット物で、ミシン目の入ったロールタイプ

HLS1.5S-X0*	152	19.1	38	222 (22.7)	10
HLS3S-X0*	305	19.1	81	222 (22.7)	10
HLS5S-X0*	457	19.1	127	222 (22.7)	10

ストリップタイプ (定尺タイプ): 予めカットされており準備の手間を解消。カット面が丸く切断されており安全 (100 本入り)

HLB2S-C0*	178	19.1	41	222 (22.7)	1
-----------	-----	------	----	------------	---

ストリップタイプ: プレナム環境用途の UL 承認タイプ (色: マルーン)

HLSP1.5S-X12	152	19.1	38	222 (22.7)	10
HLSP3S-X12	305	19.1	81	222 (22.7)	10
HLSP5S-X12	457	19.1	127	222 (22.7)	10

ストリップタイプ: プレナム環境用途の UL 承認タイプ (色: 黒)

HLSP1.5S-X0	152	19.1	38	222 (22.7)	10
HLSP3S-X0	305	19.1	81	222 (22.7)	10
HLSP5S-X0	457	19.1	127	222 (22.7)	10

部品番号	長さ (m)	幅 (mm)	最大束線径 (mm)	最小ループ引張強度 † N (kg)	梱包数
------	--------	--------	------------	--------------------	-----

ロールタイプ: 長さ 4.5 m と 22.8 m があり、任意の長さでカット可能。無駄がありません

HLM-15R0*	4.5	8.4	必要な長さに カットして 使用します	80 (8.2)	1
HLS-15R0*	4.5	19.1		222 (22.7)	1
HLS-75R0*	22.8	19.1		222 (22.7)	1

\* 表示の色は、0 (黒) です。黒以外をご希望の場合は、0 を下記の色番号に変更してください。4 ページのカラーチャートも参照してください。2 (赤)・3 (オレンジ)・4 (黄)・5 (緑)・6 (青)・8 (グレー)・10 (白)

† 規定するループ引張強度を確保するためには、50 mm 以上重ね合わせてご使用ください。

※本製品には、つなぎ目がある可能性があります。

# Ultra-Cinch™ ウルトラ シンチ


- 柔らかく、高品質の材料であり、通信ケーブルなどの高品質なケーブルにも安心して使用できます
- 調節、取り外し、および再利用を繰り返し行えます
- フックとループが同じ側に付いているユニークなデザインで、幅広い範囲の束線を確実に固定することができます
- 薄型に成形されたバックルリングにより、仕上がり外径を小さく保ちながら、強く、確実に束線を固定できます
- ハト目型タイプは、強く、信頼性の高い結束が可能で、キャビネット等に固定できるため、引っ張られても束線が外れることを防止します
- 先端が細くなっているので、引っ掛かりのないスムーズな目通しが可能です
- 取り扱い色については、4 ページのカラーチャートを参照してください




3つの形状を用意 (8色)




バックルリングの使用例  
UCT3S-X0

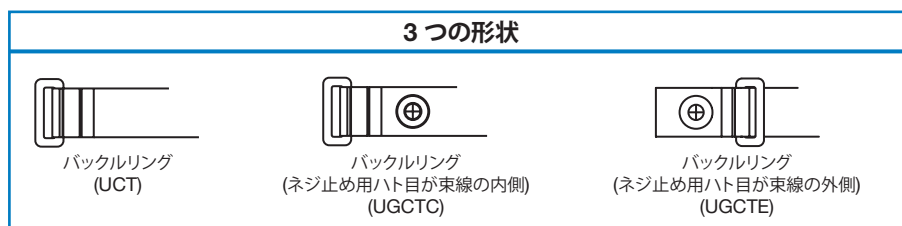

## 製品情報

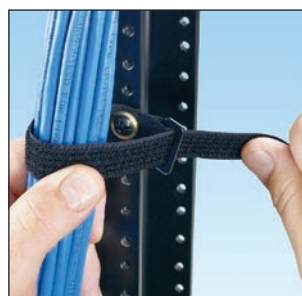

ラック上の取り付け例  
UGCTC3S-X0

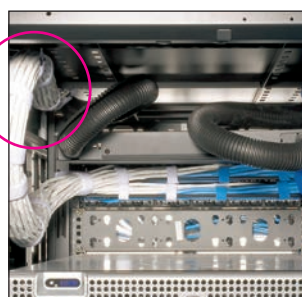

キャビネット内の取り付け例  
UGCTC3S-X10

部品番号	長さ (mm)	幅 (mm)	最大束線径 (mm)	最小ループ引張強度 † N (kg)	梱包数
<b>UCT シリーズ</b>					
UCT3S-X0*	305	21.6	76	222 (22.7)	10
UCT5S-X0*	457	21.6	127	222 (22.7)	10

### UGCTC シリーズ (ネジ止め用のハト目が束線の内側にあります)

UGCTCV1.5S-X0■	190	21.6	38	222 (22.7)	10
UGCTC3S-X0*	305	21.6	76	222 (22.7)	10
UGCTC5S-X0*	457	21.6	127	222 (22.7)	10


■UL 94V-2 定格素材。

### UGCTE シリーズ (ネジ止め用のハト目が束線の外側にあります)

UGCTE3S-X0*	305	21.6	76	222 (22.7)	10
UGCTE5S-X0*	475	21.6	127	222 (22.7)	10

\*表示の色は、0 (黒)です。黒以外をご希望の場合は、0 を下記の色番号に変更してください。4 ページのカラーチャートも参照してください。  
2 (赤)・3 (オレンジ)・4 (黄)・5 (緑)・6 (青)・8 (グレー)・10 (白)

† 規定するループ引張強度を確保するためには、50 mm 以上重ね合わせてご使用ください。

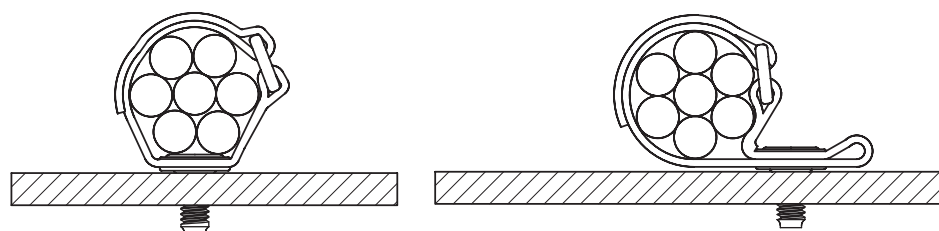

部品番号	明細	梱包数
<b>ハト目固定用ネジ</b>		
UCTGS1224-X	#12-24 UNC x5/8 ネジ	10
UCTGSM5-X	M5 x 16mm ネジ	10
UCTGSM6-X	M6 x 16mm ネジ	10



# Tak-Tape™ タックテープ

- 薄くて柔軟性に富んでいるので、束線をすばやく巻くことができます
- 調節、取り外し、および再利用が可能です
- 表と裏にフックとループが付いているため、簡単に取り付けができます
- ロールタイプなので、必要に応じた長さにカットでき、無駄が省けます
- 色は、黒色です



使い易い梱包



TTR-35RX0

## 製品情報

部品番号	長さ (m)	幅 (mm)	最大束線径 (mm)	最小ループ引張強度 † N (kg)	明細	梱包数
TTR-20R0	6.1	19.1	必要な長さにカットして使用します	178 (18.2)	6.1 m 巻き、1 ロール入り、プラスチックケース付き	1
TTR-35R3-0	10.7	19.1		178 (18.2)	10.7 m 巻き、3 ロール入り、収縮包装	1
TTR-35RX0	10.7	19.1		178 (18.2)	10.7 m 巻き、10 ロール入り、収縮包装	1
TTR-75R0	22.8	19.1		178 (18.2)	22.8 m 巻き、1 ロール入り	1

† 規定するループ引張強度を確保するためには、50 mm 以上重ね合わせてご使用ください。

※本製品には、つなぎ目がある可能性があります。

## カラーチャート

	黒	赤	オレンジ	黄	緑	青	グレー	白	マルーン
部品番号	0	2	3	4	5	6	8	10	12
HLT、HLS、HLM、HLB、UCT、UGCTC、UGCTE	●	●	●	●	●	●	●	○	
HLTP、HLSP (UL 承認部品)	●								●
TTR、UGCTCV1.5S-X0	●								

### 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

バンドウイット製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

### 詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

電話: 03-6863-6060

**PANDUIT™**

©2017 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
CTCB67--WW-JPN  
Replaces CTCB45--WW-JPN  
8/2017