


QUICKNET™ / OPTICOM™ MPO トランクケーブル (100GBASE-SR10対応) MPO 光ファイバーアダプタパネル (100GBASE-SR10対応)

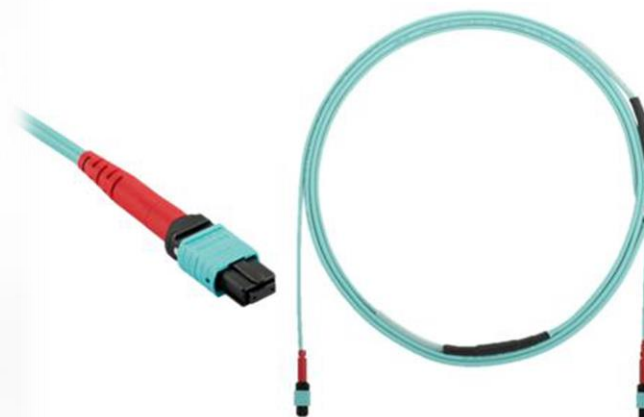

MPOトランクケーブル (100GBASE-SR10対応) 製品概要

- 24芯MPOを使用したアプリケーション (100GBASE-SR10、CXP、MXP) のインターコネクト接続をサポート
- 直径約5.4mmの細径ケーブル
- LSZH、プレナムの2種類の難燃グレード、OM3、OM4、OS1/OS2の3種類のグレードから選択可能
- 全数検査済み (試験データ添付)
- フィールドで12芯光ファイバーとの違いを識別可能な赤色ブーツを採用



MPOトランクケーブル(100GBASE-SR10対応) 製品ラインナップ

F 1 2 Y 3 4 5 6 7 8 9 M 10 11 12

1

ファイバータイプ

Z = 50/125 μ m マルチモード (OM4)
X = 50/125 μ m マルチモード (OM3)
9 = 9/125 μ m シングルモード (OS1/OS2)

6

片端B

E = 24芯 MPO ピンなし
F = 24芯 MPO ピンあり

2

芯数

U = 24芯

7

分岐処理

E = 1m分岐

3

難燃性

L = LSZH
P = プレナム

8

極性

A = メソッドA (MPO-MPO)

4

片端A

E = 24芯 MPO ピンなし
F = 24芯 MPO ピンあり

9

A = 片端プーリングアイ

5

分岐処理

E = 1m分岐

10

11

12

ケーブル長

005m~100mの5m刻み



例： FXUYLEEEEAAM030

明細： OM3 24芯 細径トランクケーブル (ピンなしMPO/ピンなしMPO LSZH 30m)



MPO光ファイバーアダプタパネル 製品概要

- MPOコネクタの接続用アダプタパネル
- QuickNet SFQシリーズ、Opticomシリーズ用に2シリーズの展開
- シングルモード、マルチモード兼用
- フィールドで12芯ファイバーとの違いを識別可能な赤色アダプタを採用
- 最大1Uで72portの高密度実装が可能
(FAPシリーズを使用した場合)



SFQシリーズ対応
MPO光ファイバーアダプタ



FAPシリーズ対応
MPO光ファイバーアダプタ

MPO光ファイバーアダプタパネル 製品ラインナップ



部品番号	形状	芯数	アダプタ数	アダプタ色	極性	梱包数
FQMAP45RD	MPO	96	4	赤	メソッドA (Key -up/Key -down)	1
FQMAP65RD		144	6			
FQMAP85RD		192	8			



部品番号	形状	数字表記	芯数	アダプタ数	アダプタ色	極性	梱包数
FAPH0424RDMPO	MPO	横マウント用	96	4	赤	メソッドA (Key -up/Key -down)	1
FAPH0624RDMPO			144	6			
FAPH0824RDMPO			192	8			
FAPH1224RDMPO			288	12			
FAPH1624RDMPO			384	16			
FAPH1824RDMPO			432	18			
FAPV0424RDMPO	MPO	縦マウント用	96	4	赤	メソッドA (Key -up/Key -down)	1
FAPV0624RDMPO			144	6			
FAPV0824RDMPO			192	8			

Unified Physical Infrastructure



building a smarter, unified business foundation
Connect. Manage. Automate.

PANDUITTM