

ブレイクアウェイアダプタ

PANDUIT™

仕様書

仕様

ブレイクアウェイアダプタは、簡単に取り外しできるジャックとプラグのアセンブリです。標準的なパッチコードを使用していれば、強く引っ張られたときに「分離」します。

このアダプタは、カテゴリ 6A UTP 細径タイプ (26AWG) のツイストペア撚り線 CM ケーブル (AX テープテクノロジー使用)、高性能な RJ45 モジュラープラグ、および取外可能な RJ45 モジュラージャックで構成されており、バンドウイットのパッチコード向けに最適化されています。



ブレイクアウェイアダプタ

8 インチ

BKA6ASD8INBL

技術情報

カテゴリ 6A/クラス E _A 構成部品の性能:	ANSI/TIA-568-C.2 および ISO 11801 クラス E _A Edition 2.1 のすべての電気性能要件をクリア。カテゴリ 5e、6、6A UTP パッチコードに適しています。
引き抜き力*:	最小 15.6 N (3.5 lbf)、最大 42.3 N (9.5 lbf)
挿抜サイクル:	750 サイクル (最小)
長さ:	203.2 mm (8.0 インチ)
色:	黒
RoHS 準拠:	準拠
CE 準拠:	準拠
燃焼性規格:	CM

*バンドウイットのパッチコードを使用する場合。他のメーカーのパッチコードの場合は異なる場合があります。

機能とメリット


分離機能を追加:	標準的なパッチコードが急に引っ張られたときにパッチコードを「分離」し、ケーブルを足に引っかけたり、接続先の機器やポートが損傷することを防ぎます。
カテゴリ 6A 性能:	カテゴリ 6A のすべての要件に対応し (エイリアンクロストークも含む)、カテゴリ 5e、6、6A UTP パッチコードでも使用できます。
コンパクトなサイズ:	既存のパッチコードからの延長を最小限にとどめます。
堅牢で繰り返し利用可能:	何度も繰り返し使用できます。

用途

バンドウイットのブレイクアウェイアダプタは、パッチコードに足を引っかけたり、機器を急に動かしたりしたときにパッチコードが抜けずに機器が損傷するような状況を回避するものです。一般に、以下のような用途に採用されています。


- 病院 (携帯式の画像処理装置や機器カートの接続)
- 学校や大学 (クラス内のプロジェクターやラップトップの接続)
- 法執行機関 (人の往来が多い場所でコンピュータを一時的に接続)
- データセンター (ネットワーク診断機器の一時的な接続)

ブレイクアウトエアアダプタ

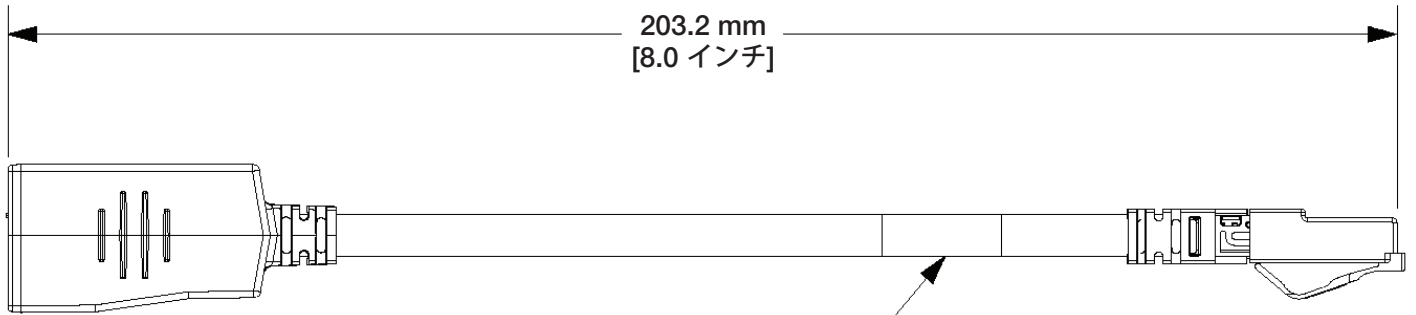

203.2 mm
[8.0 インチ]

識別ラベル

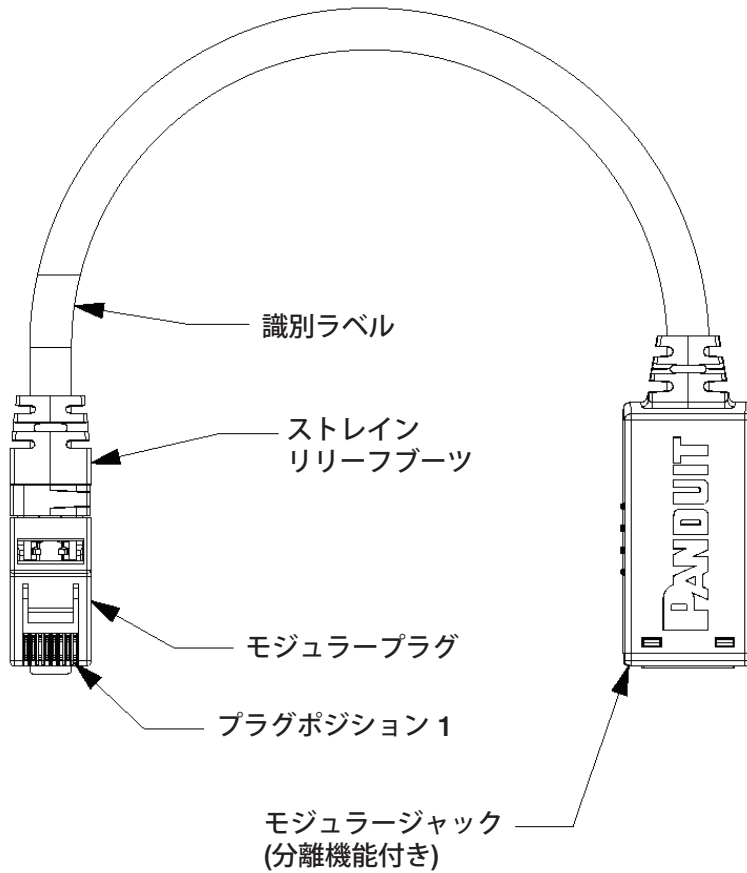

識別ラベル

ストレイン
リリーフブーツ

モジュラープラグ

プラグポジション 1

モジュラージャック
(分離機能付き)

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドゥイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2016 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
COSP392--WW-JPN
2016-04-27