


屋外用OSPケーブル

- ダクトおよびコンジット内の配線で使用します
※ 架上敷設または直接埋設の用途では使用しないでください
- 地下および湿潤環境下で使用時に、水分の移行を防止するために、充填ゲル構造を採用しています
- 外被覆は、耐紫外線性および耐摩耗性があるポリエチレン材質です
- -40℃～80℃の環境下で使用でき、過酷な気象環境にも適応します

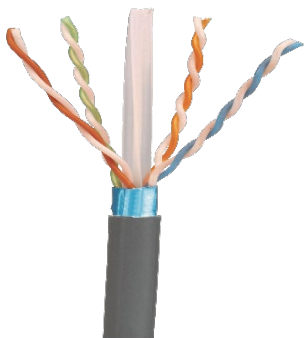

PUO6X04BL-CEG

Cat6A・屋外用OSPケーブル

- ケーブル重量：32kg

部品番号	カテゴリ	導体径	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	ケーブル外被覆
PUO6X04BL-CEG	Cat6A	23AWG 単線	8.2	305	黒色 ポリエチレン



PUO6C04BL-CEG

Cat6・屋外用OSPケーブル

- ケーブル重量：16kg

部品番号	カテゴリ	導体径	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	ケーブル外被覆
PUO6C04BL-CEG	Cat6	23AWG 単線	6.7	305	黒色 ポリエチレン

パンドゥイトコーポレーション日本支社

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
jpn-toiawase@panduit.com

www.panduit.co.jp