


アウトサイドプラント (OSP)ケーブル

- ダクトおよびコンジット内の配線で使します
※ 架上敷設または直接埋設の用途では使用しないでください
- 地下および湿潤環境下で使用時に、水分の移行を防止するために、充填ゲル構造を採用しています
- 外被覆は、耐紫外線性および耐摩耗性があるポリエチレン材質です
- -40°C~80°Cの環境下で使用でき、過酷な気象環境にも適応します

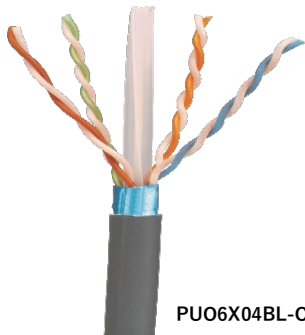

PU06X04BL-CEG

Cat6A・アウトサイドプラント(OSP)ケーブル

- ケーブル重量：32kg

部品番号	カテゴリ	導体径	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	ケーブル外被覆
PU06X04BL-CEG	Cat6A	23AWG 単線	8.2	305	黒色 ポリエチレン



PU06C04BL-CEG

Cat6・アウトサイドプラント(OSP)ケーブル

- ケーブル重量：16kg

部品番号	カテゴリ	導体径	ケーブル径 (mm)	長さ (m)	ケーブル外被覆
PU06C04BL-CEG	Cat6	23AWG 単線	6.7	305	黒色 ポリエチレン