

Pan-Ty™ ダブルクランプ結束バンド エクストラヘビー幅

取り付けが簡単な一体型デザインの Pan-Ty™ ダブルクランプ結束バンドを使えば、並列するホース、チューブ、ワイヤー、および束線の固定および分離作業をコスト効率良く行えます。ダブルクランプ結束バンドのループ引張強度は 667 N (68 kg) で、重荷重の固定用途にも十分にご利用いただけます。この新しい結束バンドは、トラックや重機などの大型車両用途に最適です。



主な機能	利点
一体型デザイン	コスト効率が高く、取り付けも容易な一体型デザインです
取り付けが簡単	結束バンドのストラップ部が柔軟なので、他のエクストラヘビー幅の結束バンドより挿入および結束作業が簡単です
取り外し可能	ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも取り外して再利用することができます。変更が予想される用途に便利です
取り付け穴	ダブルクランプの中央に取り付け穴があり、留め具で固定することができます
汎用性の高い材質	耐衝撃耐熱耐候性ナイロン 6.6 (最高使用温度: 115° C)

Pan-Ty™ ダブルクランプ結束バンドは以下のような大型車両用途に最適です:



大型トラック



ダンプ、ごみ収集車、
コンクリートミキサー、
作業トラックなどの
特殊トラック



バス



農業機械




建設機械

Pan-Ty™ ダブルクランプ結束バンド

製品情報

Pan-Ty™ ダブルクランプ結束バンド

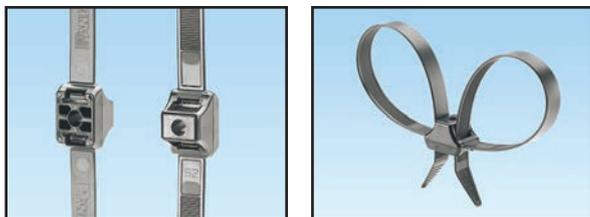

●材質: 耐衝撃耐熱耐候性ナイロン 6.6

部品番号	最大束線径 (φmm)	長さ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	最小ループ引張強度 N (kg)	推奨結束工具	梱包数 (本)
PLDC1.5EH-C350	33	333	12.7	1.5	667 (68)	GS4EH-E PPTEH	100
PLDC2.5EH-C350	58	490					100

結束工具

バンドウイットの手動式結束工具を使えば、作業をより安全に行い、ダウンタイムを短縮して生産性を高め、総施工コストを最小限に抑えることができます。バンドウイットの手動式結束工具は締め付け強度を設定でき、切断もスムーズなので、高品質の OEM 施工を提供できます。



GS4EH-E



PPTEH

部品番号	対象結束バンド幅	詳細	梱包数
GS4EH-E	ライトヘビー、ヘビー、 エクストラヘビー	人間工学に基づいた手動式結束工具 (締め付け強度設定) 色 本体: グレー、ハンドル: 青	1
PPTEH	ライトヘビー、ヘビー、 エクストラヘビー	空圧式結束工具 (締め付け強度設定)	1

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2017 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
CTCB65--SA-JPN
1/2017