

パンドウイトコーポレーション日本支社  
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル  
2020年8月26日  
PJ20-198

## 水平ケーブル管理パネル PR2HF タイプ販売開始/PEHF・NCMHAEF タイプ製造終了のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。水平ケーブル管理パネルの仕様を変更し、「PatchRunner™ 2 水平ケーブル管理パネル PR2HF タイプ」として販売を開始いたします。これに伴い、現行品の製造を終了いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願い致します。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


敬具

記

### 【新製品】 PatchRunner™ 2 水平ケーブル管理パネル (PR2HF タイプ)

#### 1. 製品特長

- マグネット式の優れたカバー機構
- デュアルヒンジ式のカバーは、上下に 190 度開閉可能
- 垂直ケーブル管理パネルに取り付けることで、ケーブル容量を最大にしなが、データセンターや通信室の美観も統一
- 軽量かつ頑丈な構造
- より多くのケーブルを少ないラックユニットで管理可能な奥行きのあるチャンネル開口部
- 組み立て不要で、付属のネジを使って簡単に取り付け・取り外しが可能

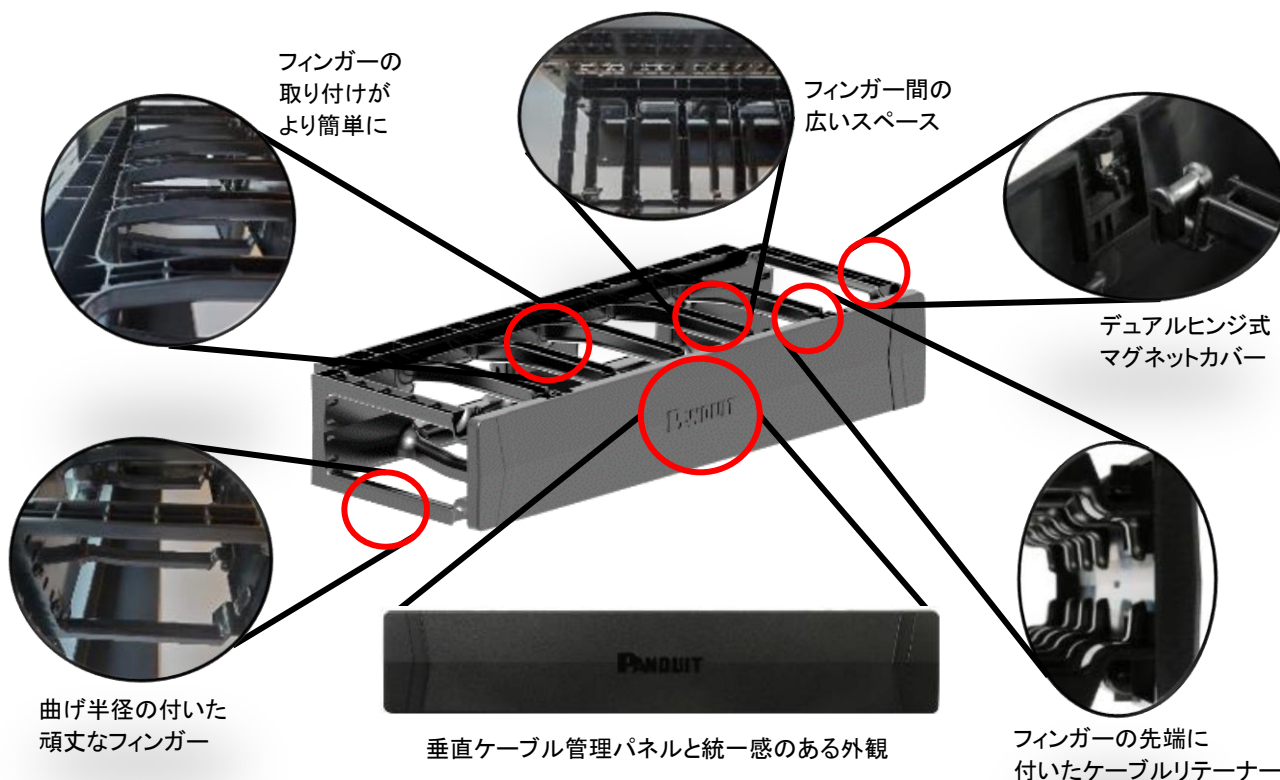

## 2. 製品型番

部品番号	ラックユニット数	高さ(mm)	カバー高さ(mm)	幅(mm)	奥行き(mm)	梱包数
PR2HF2	2U	88	90	484	202	1
PR2HF3	3U	133	135			
PR2HF4	4U	177	179			

■仕様書 [https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/specsheet/PR2HFx\\_RKSP188-WW-JPN.pdf](https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/specsheet/PR2HFx_RKSP188-WW-JPN.pdf)

■取扱説明書 [https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/sekou/V00029SW-JP\\_PR2HFx.pdf](https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/sekou/V00029SW-JP_PR2HFx.pdf)


## 3. ケーブル収容容量

≪推奨収容本数(30%)≫

部品番号	カテゴリ 6A		カテゴリ 6	
	28 AWG	24 AWG	28 AWG	24 AWG
PR2HF2	140	63	213	86
PR2HF3	257	116	392	159
PR2HF4	375	169	570	232

≪最大収容本数(50%)≫

部品番号	カテゴリ 6A		カテゴリ 6	
	28 AWG	24 AWG	28 AWG	24 AWG
PR2HF2	233	105	355	144
PR2HF3	429	194	653	266
PR2HF4	625	282	951	387

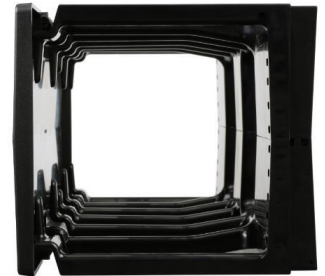

### 【製造終了】 PatchRunner™ 水平ケーブル管理パネル (PEHF・NCMHAEF タイプ)

PR2HF タイプの水平ケーブル管理パネルの販売開始に伴い、現行品の PEHF および NCMHAEF タイプの水平ケーブル管理パネルは、製造および販売を終了いたします。

#### 1. 対象製品／代替品型番

【製造終了】部品番号	【代替品】部品番号
PEHF2	PR2HF2
PEHF3	PR2HF3
PEHF4	PR2HF4
NCMHAEF2	PR2HF2
NCMHAEF4	PR2HF4

#### 2. 製造・販売終了時期

在庫を以て、対象製品の販売を終了いたします。今後は、代替製品をご利用ください。

以上

本件に関するお問い合わせ：

-----  
 パンドウイトコーポレーション日本支社  
 カスタマーサービス（注文・製品問い合わせ担当）  
 TEL： 03-6863-6060 FAX： 03-6863-6100  
 eMail： jpn-toiawase@panduit.com  
 -----