

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
2026 年 8 月 20 日
PJ26-045

Wire Basket ケーブルトレールディングシステム パスウェイ／アクセサリ製品追加 および 一部製品製造終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

Wire Basket ケーブルトレールディングシステムのアクセサリに製品が追加されます。また、一部の現行製品の製造および販売を終了いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。


今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具


記

【サイズ追加】 Wire Basket パスウェイ

- パスウェイに幅 30 インチと 36 インチが追加されました。
- 大容量配線への対応が可能となり、ケーブル本数の多い設備や将来的な増設にも柔軟に対応できます。

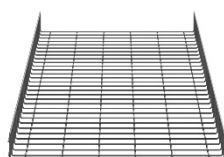

PWB4X30BL

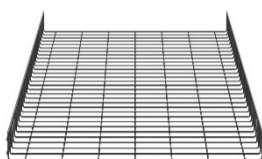

PWB4X36BL


部品番号	高さ	幅	長さ(mm)	色
PWB2X30BL	2 インチ (61.6mm)	30 インチ (767.6mm)	3005	黒
PWB4X30BL	4 インチ (112.4mm)			
PWB6X30BL	6 インチ (163.2mm)			
PWB2X36BL	2 インチ (61.6mm)	36 インチ (920.0mm)		
PWB4X36BL	4 インチ (112.4mm)			
PWB6X36BL	6 インチ (163.2mm)			

部品番号の BL を「WH」に変えると白色、「EZ」に変えると電着亜鉛メッキになります

【製品追加】 Wire Basket ケーブルトレーディングシステム アクセサリー トラピースブラケット



- パスウェイを吊り下げて保持します。
- 中央に取付穴が追加されたため、中央もしくは両サイドを固定した取り付けが可能です。
- 2個入りセット(取付金具別売り)

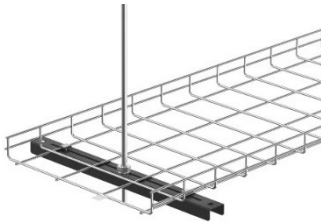

部品番号	パスウェイ幅	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ(厚さ) (mm)	必要 PWBHKBL ハードウェアキット数
PWBTB4C□□	4 インチ	216	46	29	2
PWBTB6C□□	6 インチ以下	266			
PWBTB8C□□	8 インチ以下	318			
PWBTB12C□□	12 インチ以下	419			
PWBTB18C□□	18 インチ以下	571			
PWBTB24C□□	24 インチ以下	724			
PWBTB30□□	30 インチ以下	876			
PWBTB36□□	36 インチ以下	1029			

□□色: BL(黒)・PG(プレ亜鉛メッキ)・WH(白)

※パスウェイ幅30インチと36インチには、センターホール(中央の取付穴)がありません。

カンチレバーブラケット




PWBCLB8/PWBCLB12



PWBCLB18/PWBCLB24

- 壁付けしたパスウェイの保持に使用します。
 - 製品形状を見直しにより、対応するパスウェイへの取り付け性が向上しました。
 - 2個入りセット(取付金具別売り)
- ※ パスウェイ幅4インチ(PWBCB4BL)および幅6インチ以下(PWBCB6BL)の形状に変更はありません。

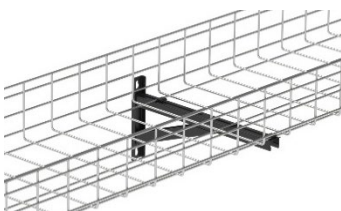

部品番号	パスウェイ幅	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	必要 PWBHKBL ハードウェアキット数
PWBCLB8□□	8 インチ以下	247	41.5	135	2
PWBCLB12□□	12 インチ以下	354		135	
PWBCLB18□□	18 インチ以下	496		230	
PWBCLB24□□	24 インチ以下	649		285	

□□色: BL(黒)・EZ(電着亜鉛メッキ)・WH(白)


サイドウォールマウントブラケット



- パスウェイを壁面に取り付ける際に使用します。
- セキュリティカメラなどアクセサリ機器を取り付けるベースとしても使用可能です。




底面取り付け時

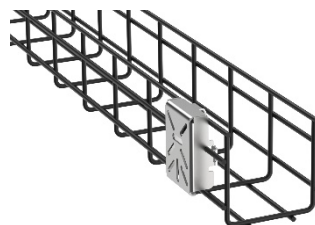


側面取り付け時

部品番号	対応パスウェイ	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(厚さ)(mm)	色
PWBSWMBPG	幅 4 インチ 高さ 4 インチ	88	67	48	プレ垂鉛メッキ


プラスチックトレイライナー

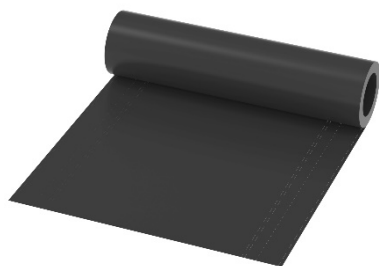

- ケーブルにかかる負荷を軽減します。
- ミシン目に沿って折り曲げることで、底面と側面を同時に覆うことができます。

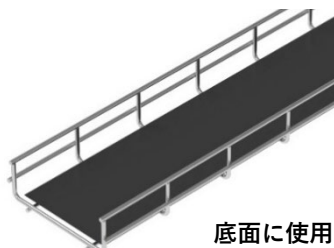

底面に使用

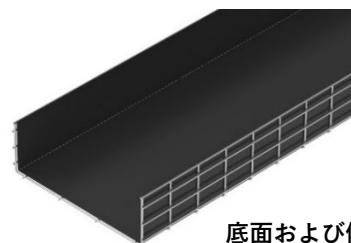


底面および側面に使用

部品番号	対応パスウェイ				幅 (mm)	長さ (m)
	底面に使用	底面/側面に使用				
PWBPTL4□□	幅 4 インチ				84.58	30.5
PWBPTL6□□	幅 6 インチ				135.38	
PWBPTL8-2X4□□	幅 8 インチ	PWB2X4			191.26	
PWBPTL2X6□□		PWB2X6			242.06	
PWBPTL12□□	幅 12 インチ				287.78	
PWBPTL2X8-4X4□□		PWB2X8	PWB4X4		292.86	
PWBPTL4X6□□		PWB4X6			343.66	
PWBPTL2X12X8□□		PWB2X12	PWB4X8		394.46	
PWBPTL18-6X6□□	幅 18 インチ	PWB6X6			445.26	
PWBPTL4X12□□		PWB4X12	PWB4X30*		496.06	
PWBPTL6X8□□		PWB6X8				
PWBPTL2X18□□		PWB2X18			546.86	
PWBPTL24-6X12□□	幅 24 インチ	PWB6X12	PWB6X30*	PWB2X36*	597.66	
PWBPTL4X36-2□□		PWB4X36*				
PWBPTL4X18□□		PWB4X18	PWB6X36*		648.46	
PWBPTL2X24□□		PWB2X24			699.26	
PWBPTL30-6X18□□	幅 30 インチ	PWB6X18			750.06	
PWBPTL4X24□□		PWB4X24			800.86	
PWBPTL2X30□□		PWB2X30			851.66	
PWBPTL36-6X24□□	幅 36 インチ	PWB6X24			902.46	


□□色: BL(黒)・WH(白)

*2セット分の使用が必要です。

ウォーターフォール

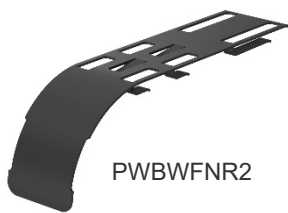

PWBWFNR2

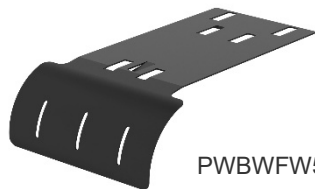


PWBFW5R2

- さまざまなサイズのパスウェイに対応しており、ケーブルの曲げ半径を調整できます。
- パスウェイに対して平行と垂直のどちらにも、工具不要で簡単に取り付けが可能です。



平行取り付け時

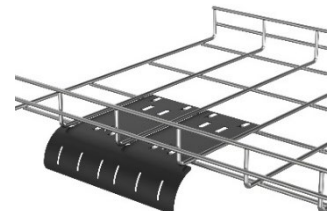


垂直取り付け時


部品番号	明細	パスウェイ幅	
		平行取付	垂直取付
PWBWFNR2□□	幅細ウォーターフォール	すべて	4、6 インチ
PWBFW5R2□□	幅太ウォーターフォール	8、12、18、24、30、36 インチ	6、8、12、18、24、30、36 インチ

□□色: BL(黒)・PG(プレ垂鉛メッキ)・WH(白)

ケーブル余長管理マネージャー

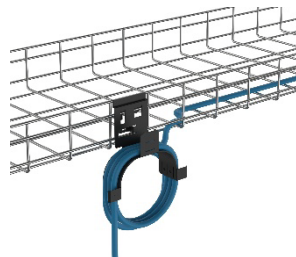

側面取り付け時

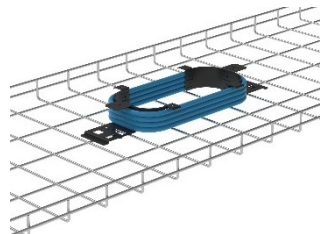

内側取り付け時



底面取り付け時

- 2インチの曲げ半径を確保しながら、ケーブルの余長を整理できます。
- 工具不要で、パスウェイの側面、内側、底面に固定できます。


部品番号	パスウェイ幅	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(厚さ)(mm)
PWBCSM□□	すべて	186.2	212.3	57.2

□□色: BL(黒)・EZ(電着垂鉛メッキ)

床下用支柱サポートブラケット



- 50mmまでの角型または円形の支柱にパスウェイを取り付けて支えます。
- 取り付け金具付き

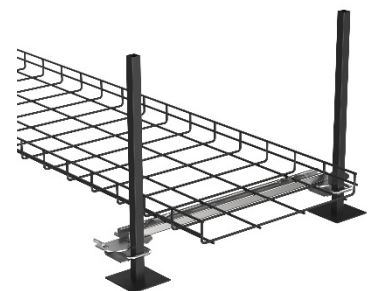


部品番号	パスウェイ幅	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(厚さ)(mm)	色
PWBUSB	4、6、8、12、18 インチ	740	139	54	プレ垂鉛メッキ

スタッキングトラピーズブラケット





- 既存パスウェイの上に、2段目のパスウェイもしくはFiberRunner チャンネルベースを設置することができます。
- 下段パスウェイの上面から、165mm～241mmで高さ調節できます。
- 取り付け金具付き

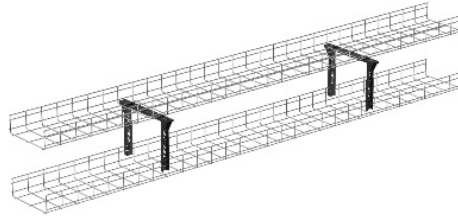

部品番号	パスウェイ幅	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(厚さ)(mm)	色
PWB12FRTBBL	12 インチ	419	50	45	黒
PWB18FRTBBL	18 インチ以下	571			
PWB24FRTBBL	24 インチ以下	723	40		
PWB30FRTBBL	30 インチ以下	876			

パスウェイカバー

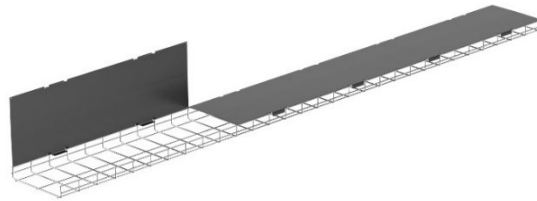
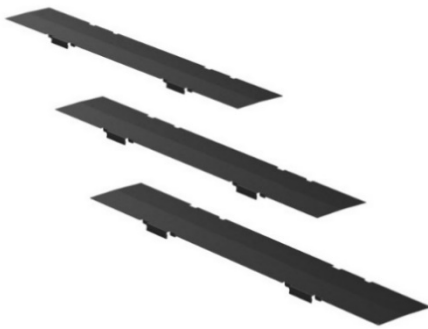


- ケーブルを外部環境や落下物等から保護します。
- 工具不要で押し込むだけで固定できます。
- 3枚セットです。

部品番号	パスウェイ幅	長さ(m)
PWBCVR4□□	4 インチ	3 (1m×3)
PWBCVR6□□	6 インチ	
PWBCVR8□□	8 インチ	
PWBCVR12□□	12 インチ	
PWBCVR18□□	18 インチ	
PWBCVR24□□	24 インチ	
PWBCVR30□□	30 インチ	
PWBCVR36□□	36 インチ	

□□色: BL(黒)・PG(プレ垂鉛メッキ)・WH(白)

パスウェイカバー固定ストラップ

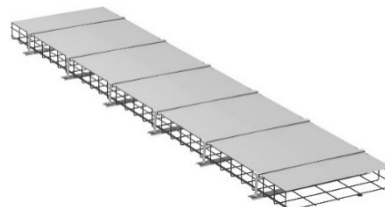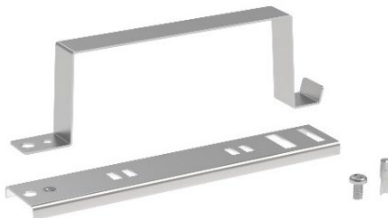

- カバーの開封を防ぐために、専用のネジとビットで固定ができます。
- パスウェイ3mに付き、6カ所の設置を推奨します。

部品番号	パスウェイ高さ	色
PWBCVRLCK2X□PG	2 インチ	プレ垂鉛メッキ
PWBCVRLCK4X□PG	4 インチ	
PWBCVRLCK6X□PG	6 インチ	

□パスウェイ幅: 4(4インチ)・6(6インチ)・8(8インチ)・12(12インチ)・

18(18インチ)・24(24インチ)・30(30インチ)・36(36インチ)

※パスウェイ幅4インチは、パスウェイ高さ2インチおよび4インチでのみ選択が可能です。

【製造終了】トラピーズブラケット、カンチレバーブラケット、ウォーターフォール

下記の製品の製造および販売を終了いたします。

1. 対象製品部品番号

【製造終了】 部品番号	明細	パスウェイ幅		【推奨代替品】 部品番号
PWBTB4□□	トラピーズブラケット	4 インチ	➡	PWBTB4C■ ■
PWBTB6□□		6 インチ		PWBTB6C■ ■
PWBTB8□□		8 インチ		PWBTB8C■ ■
PWBTB12□□		12 インチ		PWBTB12C■ ■
PWBTB18□□		18 インチ		PWBTB18C■ ■
PWBTB24□□		24 インチ		PWBTB24C■ ■
PWBCB8□□	カンチレバーブラケット	8 インチ	➡	PWBCLB8□□
PWBCB12□□		12 インチ		PWBCLB12□□
PWBCB18□□		18 インチ		PWBCLB18□□
PWBCB24□□		24 インチ		PWBCLB24□□
PBWFN□□	幅細ウォーターフォール	すべて	➡	PBWFNR2■ ■
PBWFW□□	幅太ウォーターフォール	8、12、18、24 インチ		PBWFW5R2■ ■

□□ BL(黒)・EZ(電着亜鉛メッキ)・WH(白)

■ ■ BL(黒)・PG(プレ亜鉛メッキ)・WH(白)

※代替品の詳細は、本文書の
2、4 ページをご覧ください。

2. 製造・販売終了時期

対象製品の製造は、順次終了してまいります。製造終了後は、在庫限りの販売となります。

対象製品のご発注後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

以上

本件に関するお問い合わせ：

 パンドウイトコーポレーション日本支社
 カスタマーエクスペリエンス(注文・製品問い合わせ担当)
 eMail: jpn-toiawase@panduit.com
