

壁掛け用 ヒンジ式ブラケット

製品番号: WBH1、WBH2、WBH3、WBH4


©Panduit Corporation Japan Branch

19インチラック・壁へのブラケット取付方法

1. ブラケットを取り付ける位置を決定します。
2. ブラケットの背面の穴にネジを通して、壁に固定します。ラックに取り付ける場合は、丸い穴にネジを通して固定します。ネジは製品に添付されていません。取り付けに適したネジを使用してください。
3. ヒンジブラケットは取り外し可能なので、機器をどちら側にも開くことができます。

ブラケットへの機器の取付方法

1. 機器を取り付ける位置を決定します。
2. #12-24ネジを用いて、機器をマウントします。#12-24ネジは製品に添付されていません。
3. 機器の背面にアクセスする場合は、L字ブラケットのネジを取り外します。

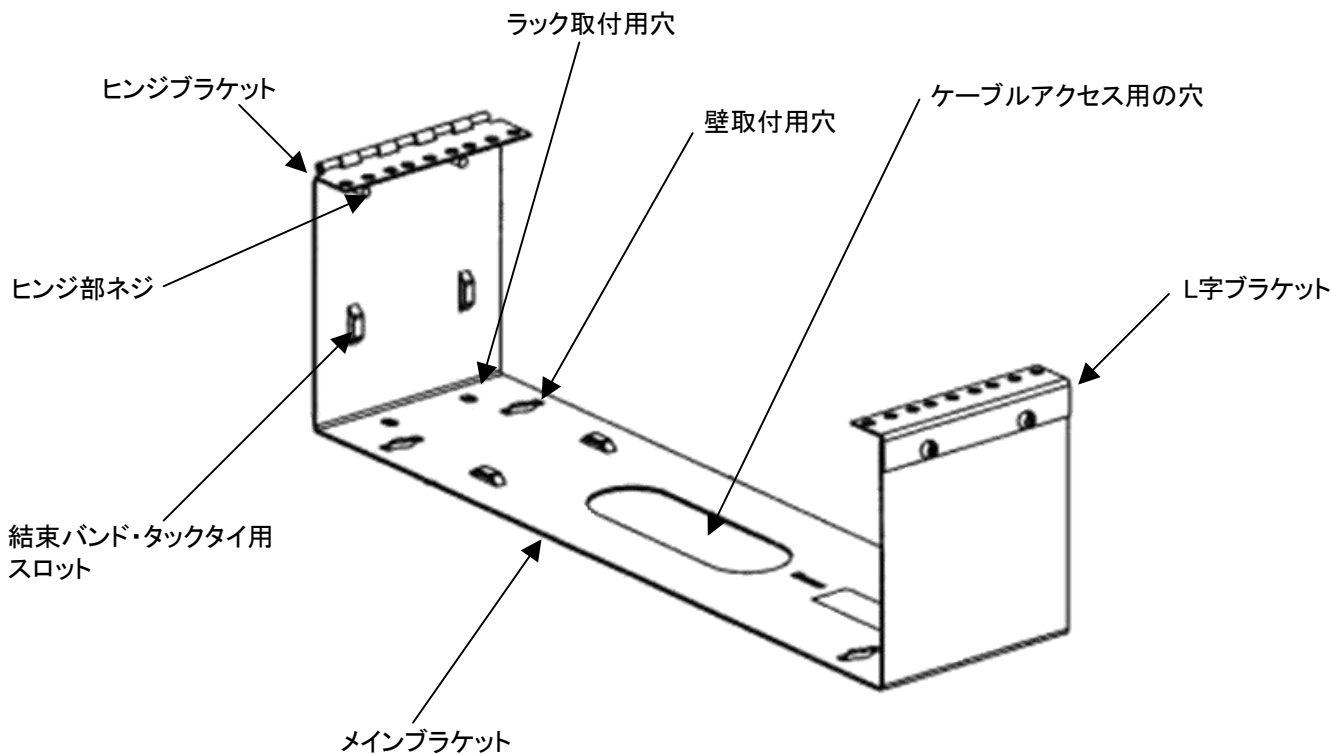

版	制定	作成	承認
A	2008年4月7日	久保	今野