


NET MANAGER™ 高密度ヒンジ式 水平ケーブル管理パネル

製品番号: NM1, NMF1, NM2, NMF2, NM3, NMF3, NM4, NMF4

©Panduit Corporation Japan Branch

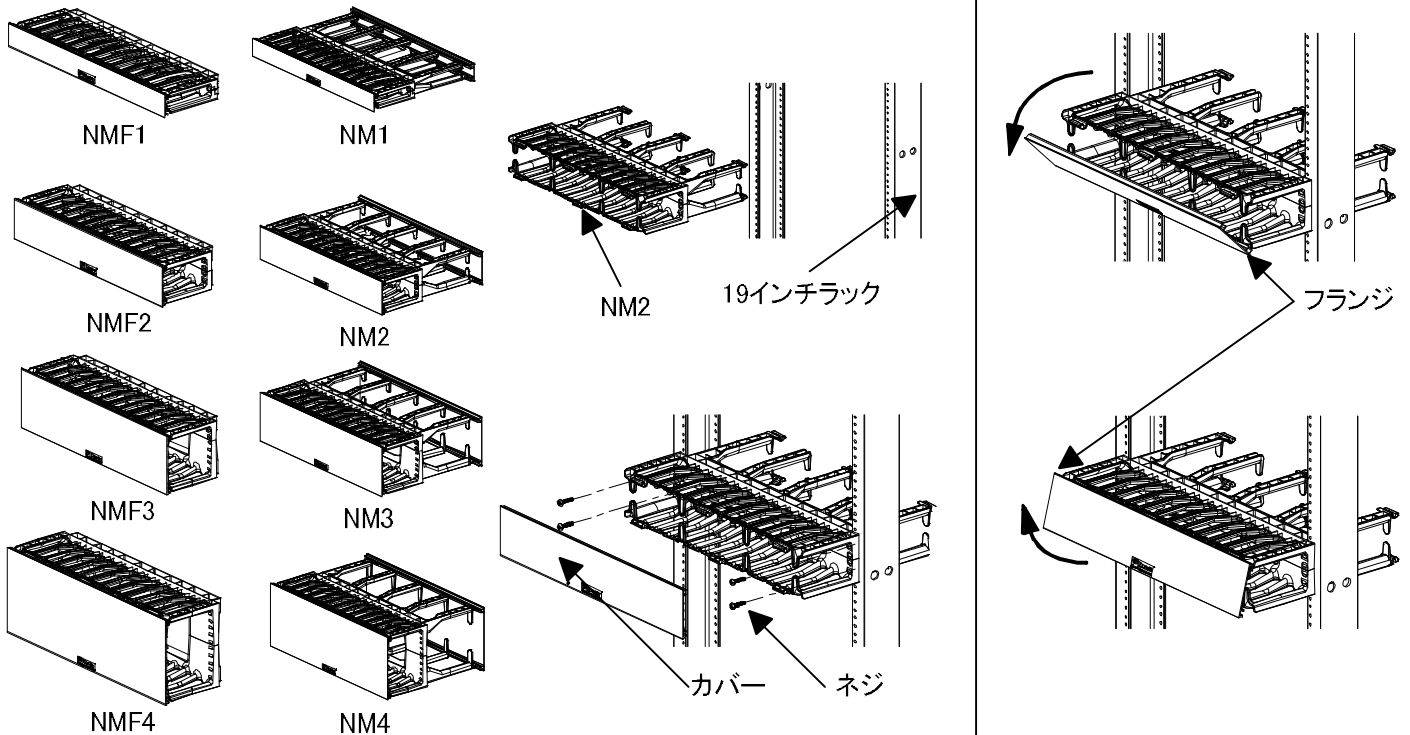

12-24インチネジを使用してケーブル管理パネルをラックに取り付けます。ケーブル管理パネルの前面/背面に対して平行にカバーを取り付けます。本体の上下それぞれ3箇所、カバーを取り付けるためのヒンジがあります。注: 推奨トルクは9+/-in-lb (12-24インチネジ用)、1+/-N-m (M6ネジ用)です。



カバーは上からも下からも開閉可能です。開くにはフランジを引き、閉じるにはカバーを押しします。

ケーブル管理パネルは、24ポートあるいは48ポートのパッチパネルとの使用に最適です。パッチパネルにケーブルを取り付ける際は下記の手順のいずれかを行うことで、ケーブルの曲げ半径を最適に保つことができます。

手順1: 管理パネルの穴に、24ポートの各列から2本ずつケーブルを通します。その後ケーブルを半分ずつ、両端にあるリテーナーに通します。

手順2: ケーブルがラックの片側から配線されている場合、管理パネルの穴に各列から2本ずつケーブルを通します。その後片側のリテーナーに全てのケーブルを通します。

注: 両面タイプのNET MANAGERを使用して背面の配線を行う場合、各リング間に6本ずつケーブルを通します。

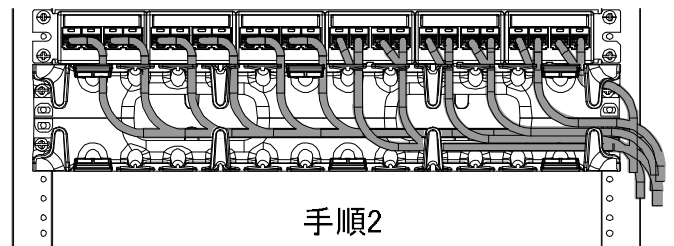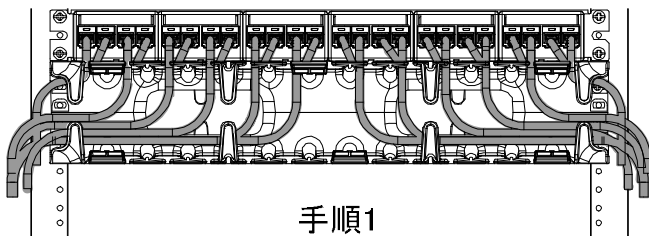

| | | | |
|---|------------|----|----|
| 版 | 制定 | 作成 | 承認 |
| 一 | 2008年1月22日 | 久保 | 今野 |