




左右 45 度アングルキャップ & 左右 45 度アングルキャップ付きモジュラージャック

部品番号: CJLRCAPBU-X, CJLRCAPIW-X, CJLR6X88TG**

© Panduit Corp. 2023

取扱説明書




PN609F-JP

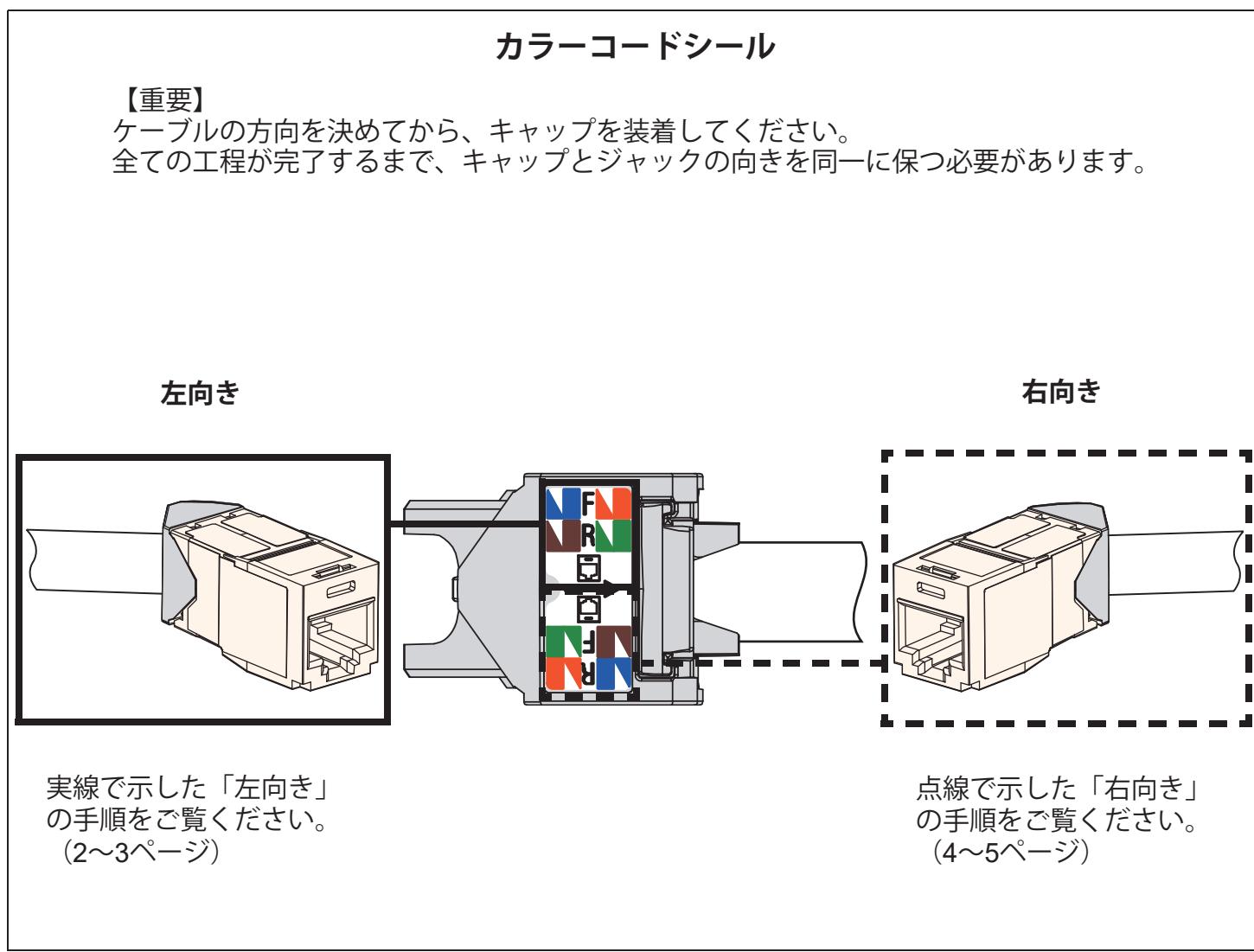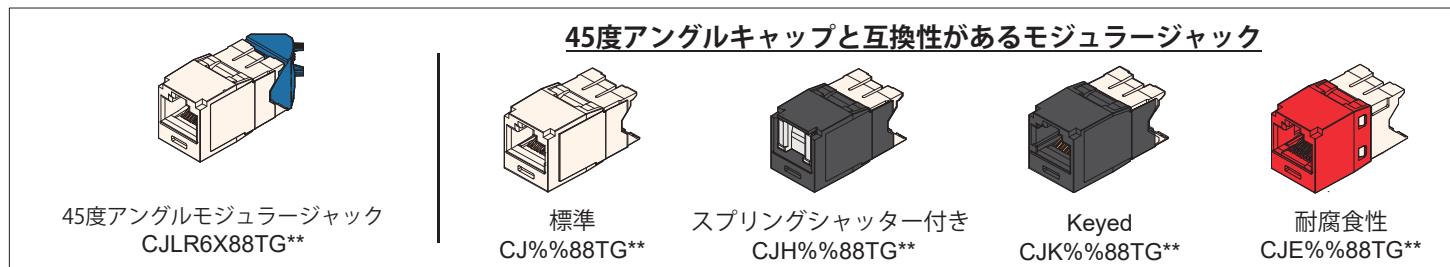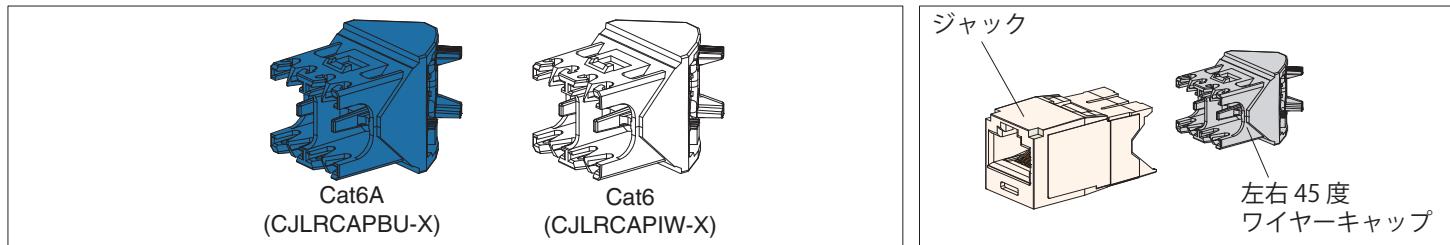

%%はカテゴリを示しています。 **は色を示しています。


左向き

1

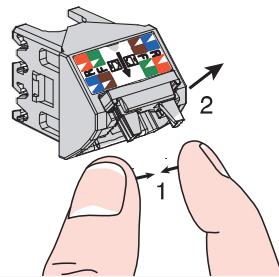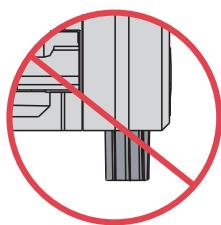
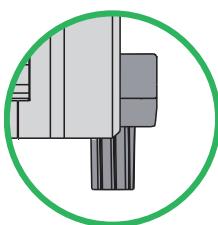


重要:
ケーブルを挿入する前に
ストレインリリーフが完
全に引っ込んでいること
を確認してください。

2

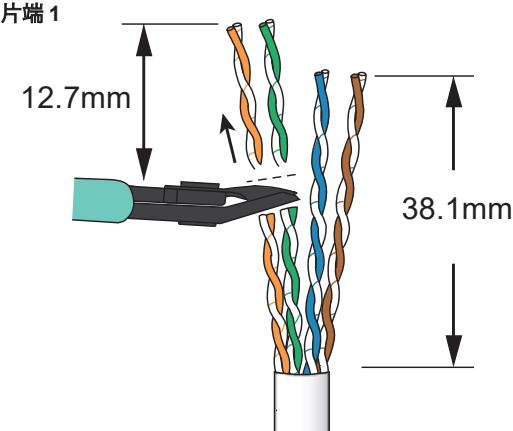

片端 2

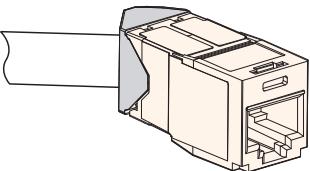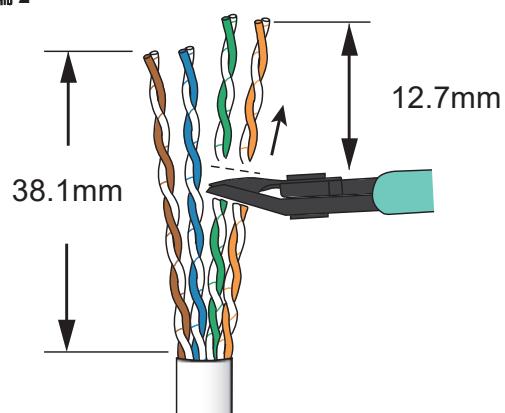


ペア線の入れ
替えをしない

3



導線をキャップに
挿入しやすい
角度にする



4

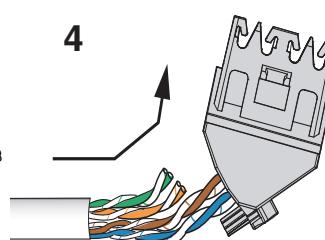



5

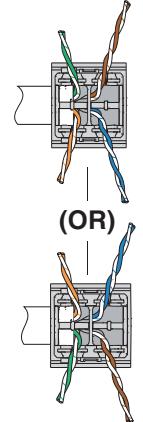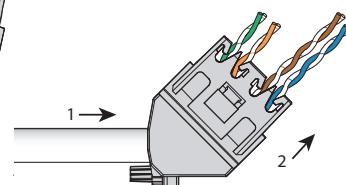



成端: 片端 1

6

ケーブルがキャップ内に完全に
挿入されていることを確認する

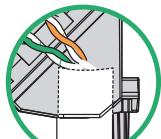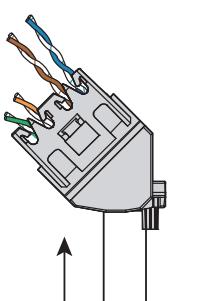

TGSJT



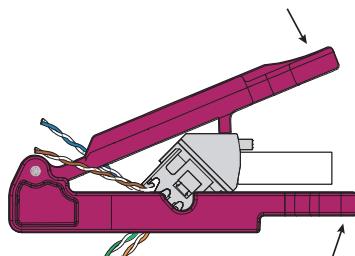
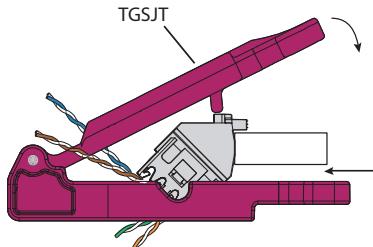


成端: 片端 1


左向き

7

T568B

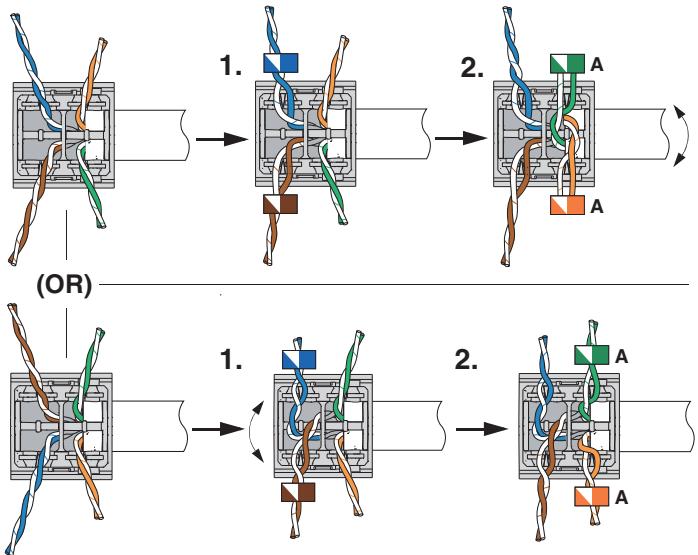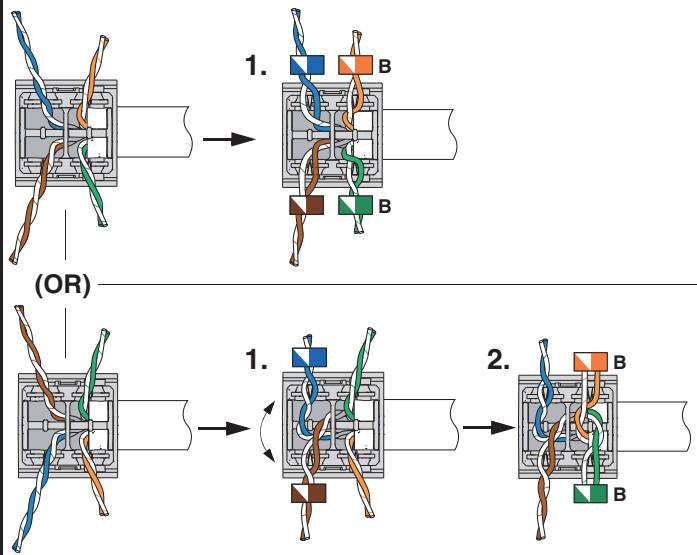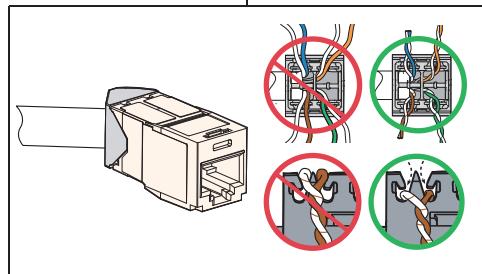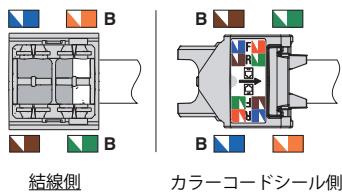


8

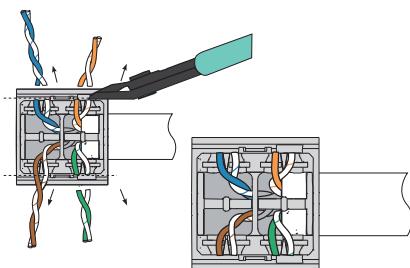


9


重要：
これまでの手順におけるキャップとジャックの向きを保持する

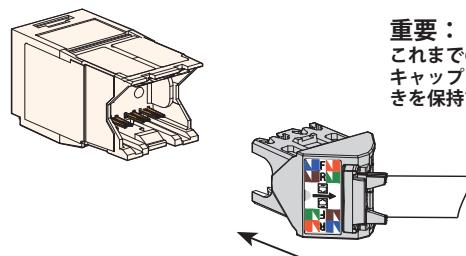

10



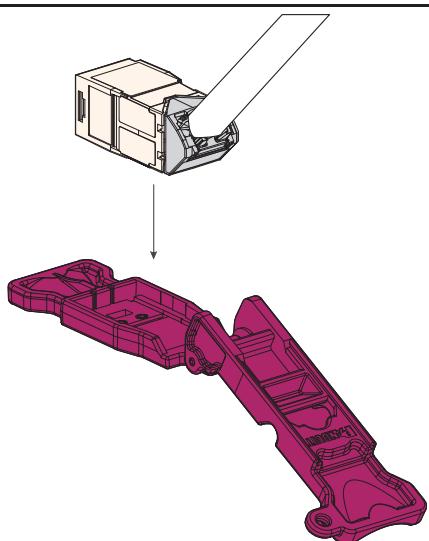


11

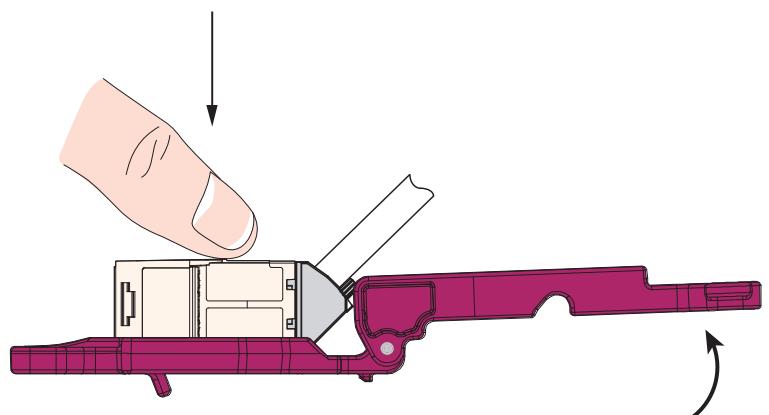




右向き

1

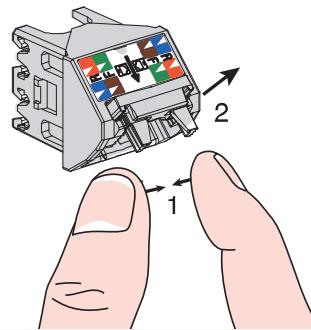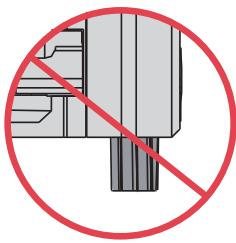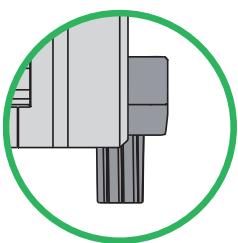


重要:
ケーブルを挿入する前に
ストレインリリーフが完
全に引っ込んでいること
を確認してください。



2

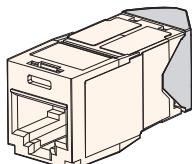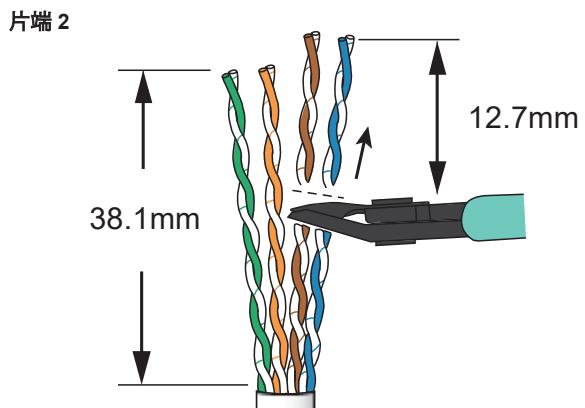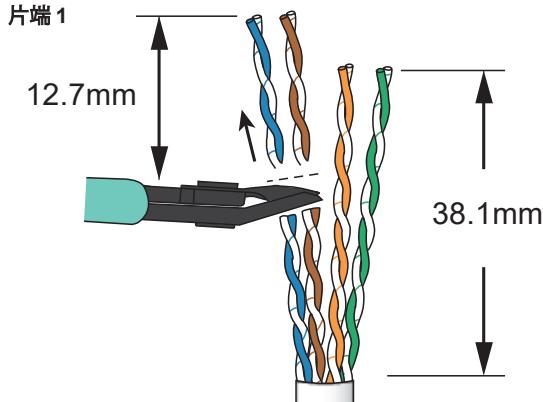




3

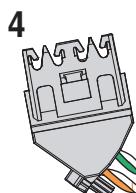ペア線の入れ
替えをしない導線をキャップに
挿入しやすい
角度にする

成端: 片端 1

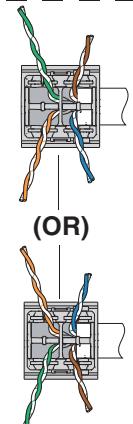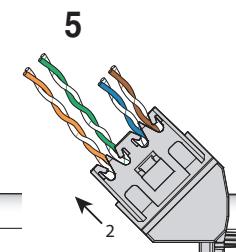

6

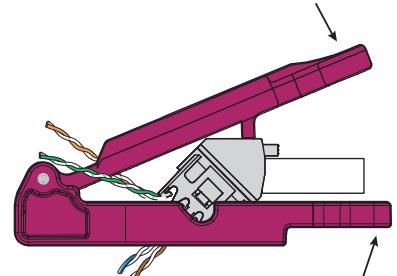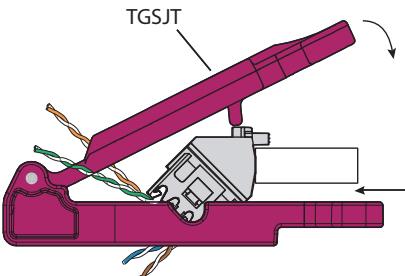
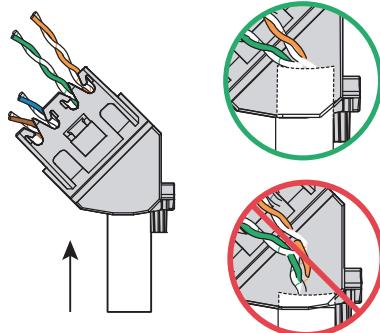
ケーブルがキャップ内に完全に
挿入されていることを確認する

成端: 片端 1

右向き






7

T568B

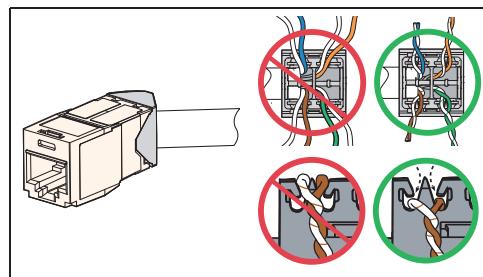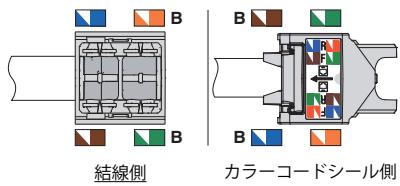


T568A


T568A 結線はカラーコードシールに表示されていません

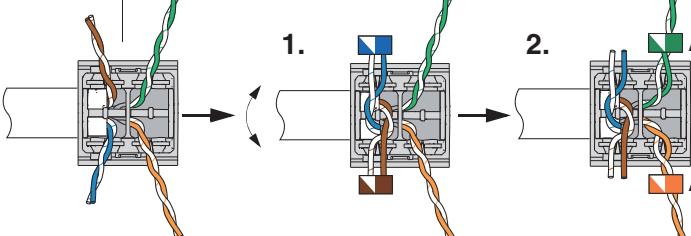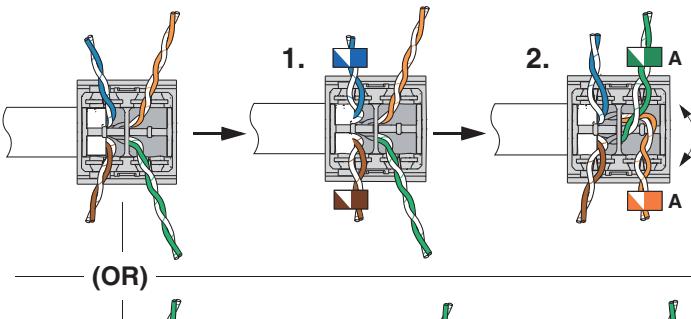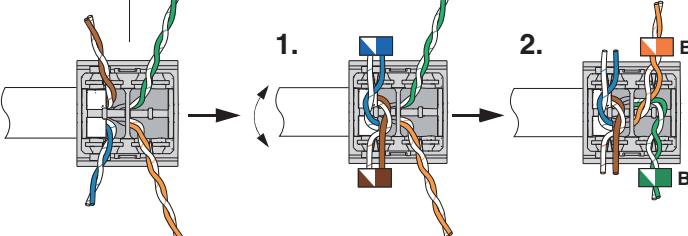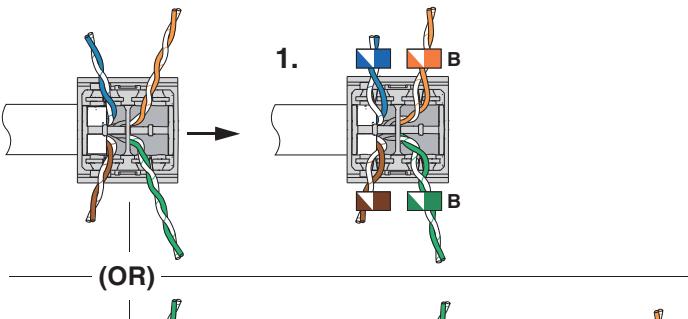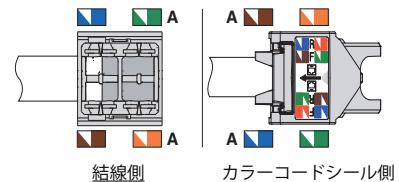

8

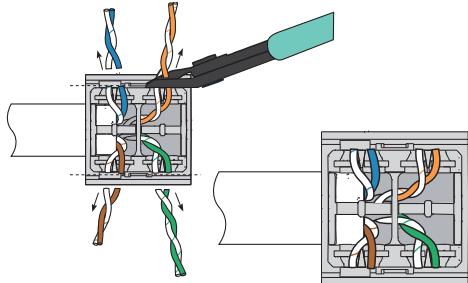


9

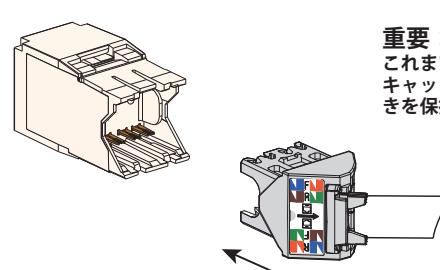


重要:
これまでの手順における
キャップとジャックの向
きを保持する


10

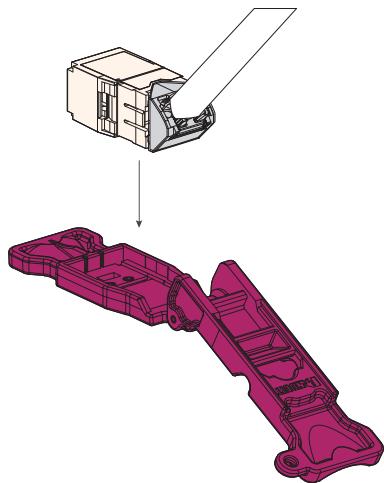

11

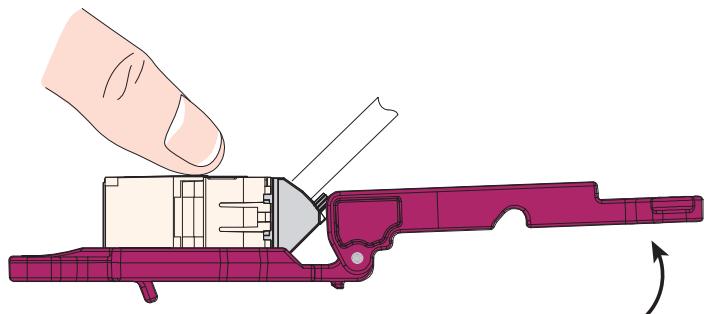

取り外し手順

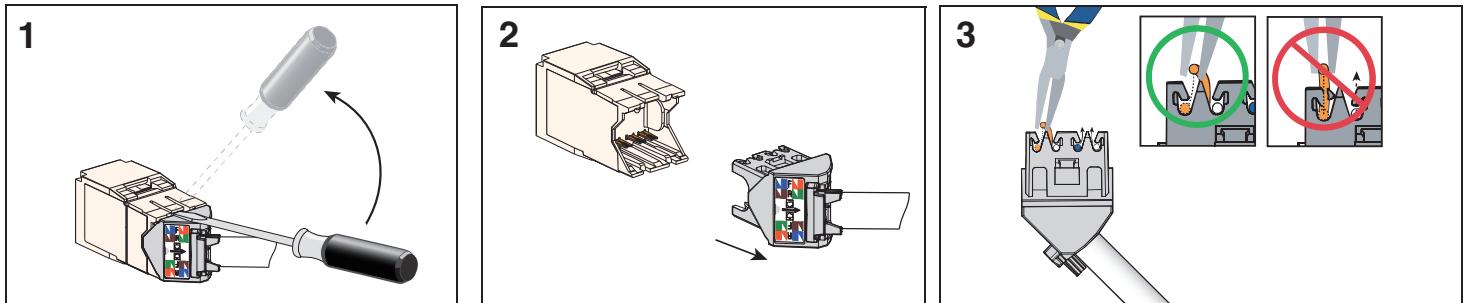

注意事項:

1. 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568-C 施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
2. ジャック成端には導体絶縁径が 1.57 mm までの 22 ~ 26 AWG 単線を使用できます。
3. 最小 20 回再成端できます。
4. 技術情報と性能情報については、パンドウイットのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

1. 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
2. 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
3. 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
4. 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。