


2ポストオープンラック対応棚板

部品番号：SRM19FM1, SRM19FM2, SRM19CM3, SRM19CMV3,
SRM19X18A1, SRM19X25A1


© Panduit Corp. 2015

取扱説明書


V00028AS-JP

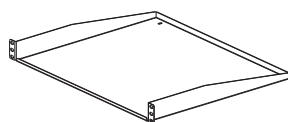


SRM19FM1
#12- 24ネジ 4本

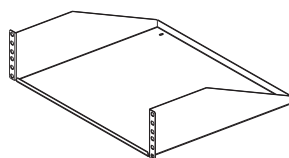


SRM19FM2
#12- 24ネジ 4本

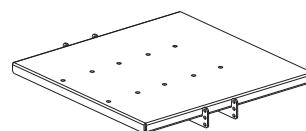

SRM19X18A1
SRM19X25A1
#12- 24ネジ 4本

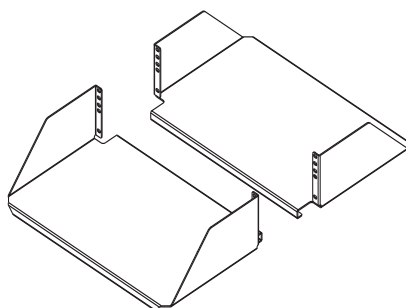


SRM19CM3
#12- 24ネジ 8本

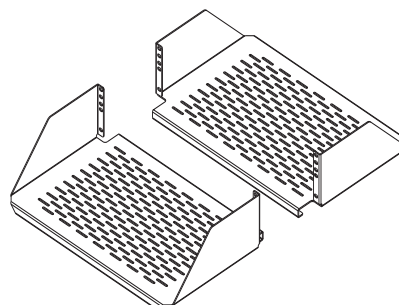


SRM19CMV3
#12- 24ネジ 8本


SRM19FM1 SRM19FM2

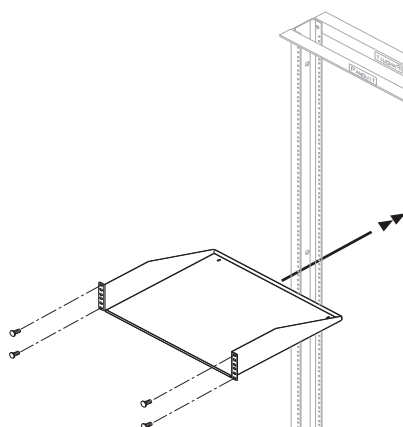


SRM19FM1もしくはSRM19FM2を
希望する位置のラックに取り付け、
付属の#12-24ネジで固定します。

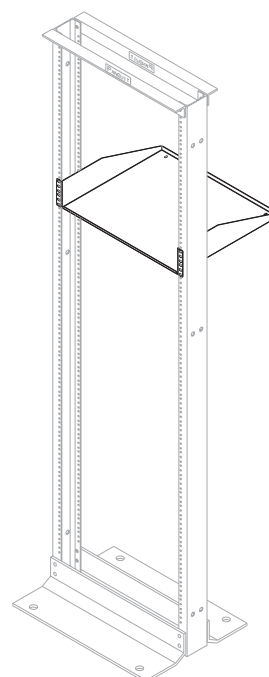


SRM19X18A1 SRM19X25A1

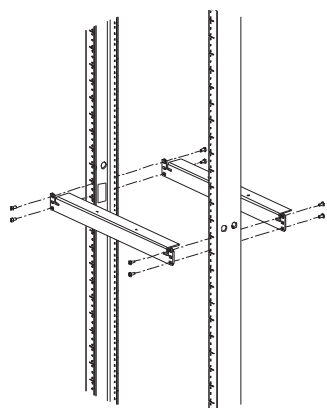

ブラケットのフランジ穴を、ラック上の希望の位置に合わせます。付属の#12-24ネジで各ブラケットを固定します。

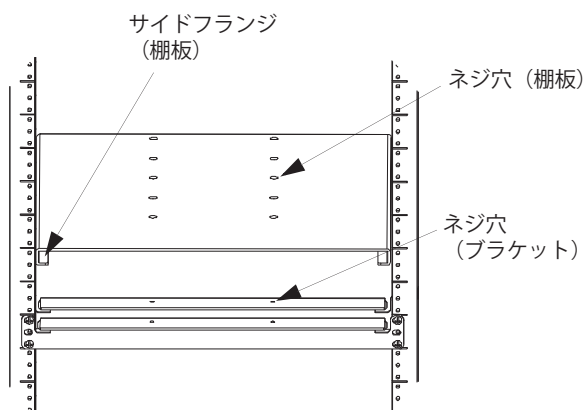


棚板のサイドフランジをブラケットの溝に通して、ネジ穴が希望の位置にくるまでスライドさせます。

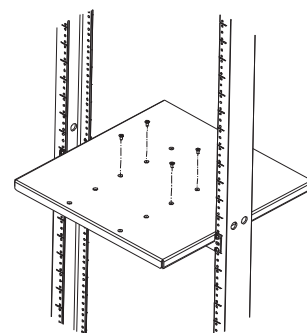

付属の#10-32ネジ (4本) で棚板を固定します。

SRM19CM3 SRM19CMV3

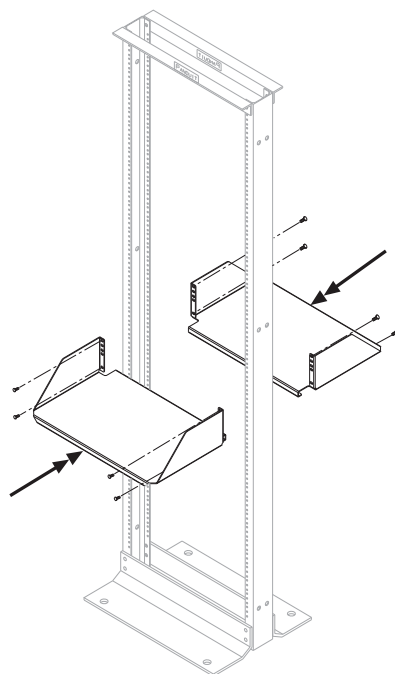

棚板をラックに取り付け、付属の#12-24ネジで固定します。(図はSRM19CM3)

