

目次

| 説明 | ページ |
|---|-----|
| 部品番号および部品内容 | 1 |
| ドアサポートの取り付け | 2 |
| ケーブル管理パネルをラックに取り付ける際の向きを決める | 3 |
| 垂直ケーブル管理パネルのラックへの取り付け | 4 |
| フィンガーを PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル管理パネルに取り付ける | 5 |
| フィンガーの取り外しおよび交換 | 5 |
| ドアの取り付け | 6 |
| EIA 19 インチ機器の垂直取り付けの手順 | 7 |
| エンドパネルを PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル管理パネルに取り付ける | 9 |
| 他の対応アクセサリ (別売) | 10 |
| PatchRunner™ 2 垂直管理パネル用ウォーターフォールの取り付け | 12 |


| 部品番号 | | | |
|--|--|--|--|
| | 両面タイプ 両面ドア付き | 表面タイプ 表面ドア付き | 両面タイプ 表面ドア付き |
| 高さ 2130 mm (7 フィート) | PE2VD06 PE2VD08 PE2VD10 PE2VD12 | PE2VFD06 PE2VFD08 PE2VFD10 PE2VFD12 | PE2VSD06 PE2VSD08 PE2VSD10 PE2VSD12 |
| 高さ 2435 mm (8 フィート) | PE2VD0696 PE2VD0896 PE2VD1096 PE2VD1296 | PE2VFD0696 PE2VFD0896 PE2VFD1096 PE2VFD1296 | PE2VSD0696 PE2VSD0896 PE2VSD1096 PE2VSD1296 |
| 白色を指定するには、部品番号の末尾に「WH」を追加してください (例: PE2VD06WH) | | | |

| 対応ラック | | |
|--|---|-------------------------------|
| | 4ポストラック | 2ポストラック |
| 高さ 2130 mm (7 フィート) | R4P*/R4PCN* R4P23/R4P23CN R4P36*/R4P36CN* R4P42/R4P42CN AR4P*/AR4PCN* | R2P* R2PS R2PW R2P6S |
| 高さ 2435 mm (8 フィート) | R4P96/R4PCN96 R4P2396/R4P23CN96 R4P3696*/R4P36CN96* R4P4296/R4P42CN96 AR4P96*/AR4PCN96* | R2P96 R2P6S96 |
| 高さ 2006 mm (6.5 フィート) | R4P79/R4PCN79 | R2P79 |
| *印の付いた部品番号は白色もあります。白色を指定する場合は、部品番号の末尾に「WH」を追加してください。 | | |


必要な工具:

- 3 mm 六角棒レンチ (ドアサポート取り付け時)
- 5 mm 六角棒レンチ (オプションの連結ブラケット取り付け時)
- 15 mm レンチ (ラック取り付け時)

ドアサポートの取り付け

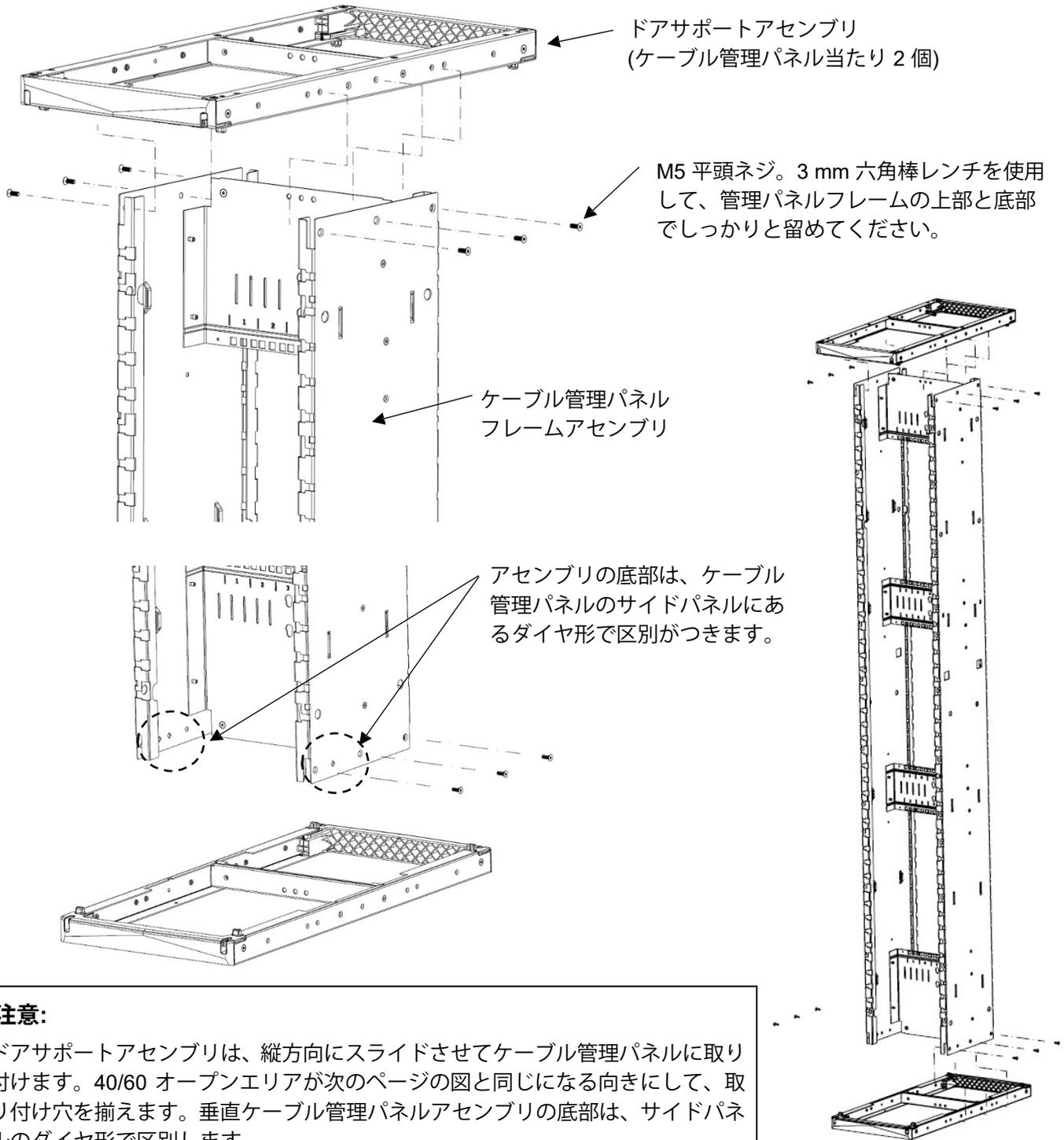

ケーブル管理パネルをラックに取り付ける際の向きを決める

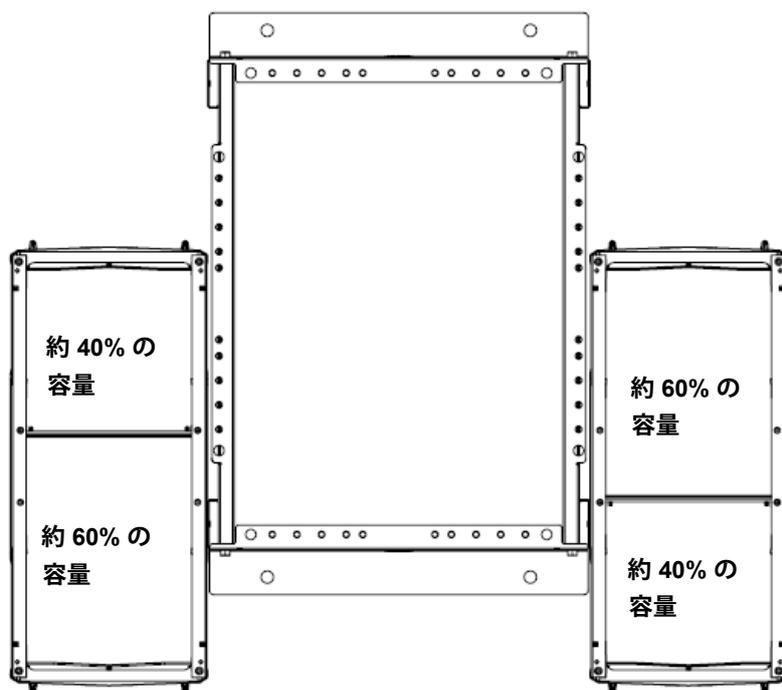


大容量側を前にした場合

小容量側を前にした場合

PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル管理パネルはどちらの側を前にしても取り付けることができます。

垂直ケーブル管理パネルのラックへの取り付け


2ポストラック、4ポストラック共に、垂直ケーブル管理パネルは、M10 セレート付きフランジボルト (3) と M10 セレート付きフランジナット (3) を使用して 3 カ所で固定します。

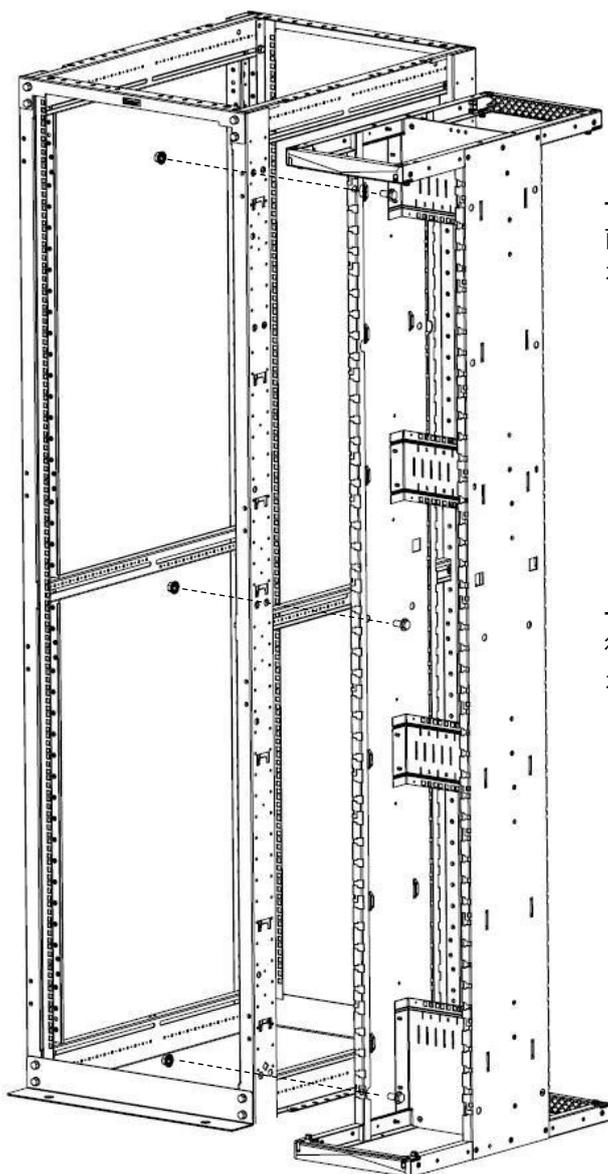

- 一番上 -
前側のラック穴
を使用

- 中間 -
後側のラック穴
を使用

- 一番下 -
前側のラック穴
を使用

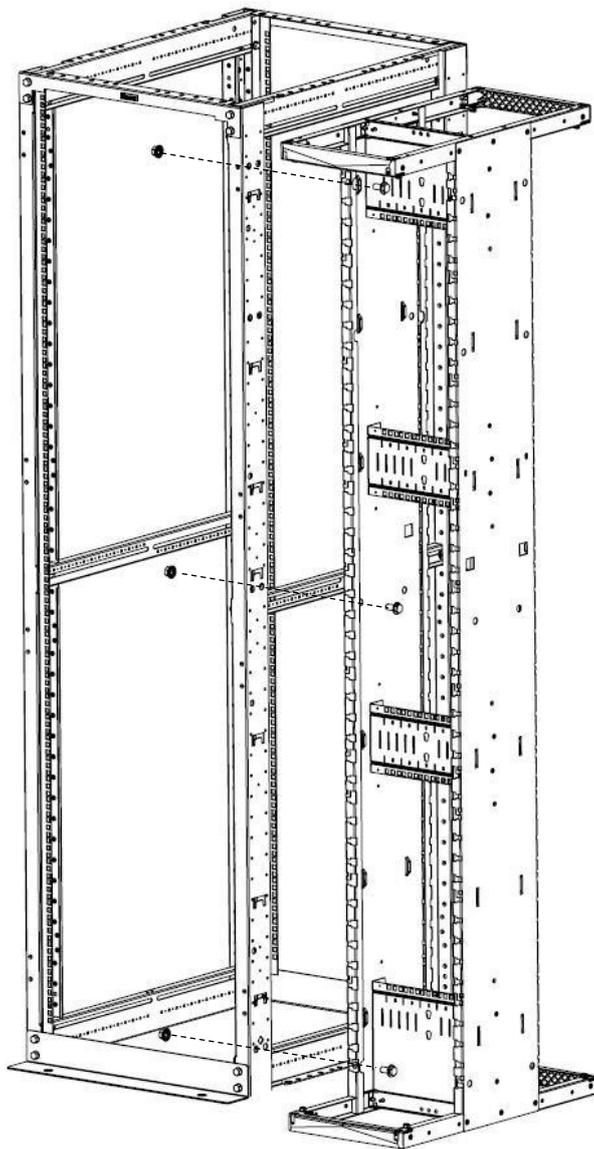

垂直ケーブル管理パネルの 60% 容量側を前にした
場合の取り付け図


垂直ケーブル管理パネルの 40% 容量側を前にした
場合の取り付け図

ラックでは、垂直ケーブル管理パネルを固定できる取り付け穴が対になっていますが、垂直ケーブル管理パネルはそれらの対のどちらか一方の取り付け穴だけを使用して固定します。取り付け穴を図のように合わせます。垂直ケーブル管理パネルのどちら側が前を向いても、ラックで使用する取り付け穴は、一番上と一番下は前側のラック穴、中間は後側のラック穴となります。


フィンガーを PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル管理パネルに取り付ける

高さ 2130 mm 管理パネル:
フィンガー 3 個/片面

高さ 2435 mm 管理パネル:
フィンガー 4 個/片面

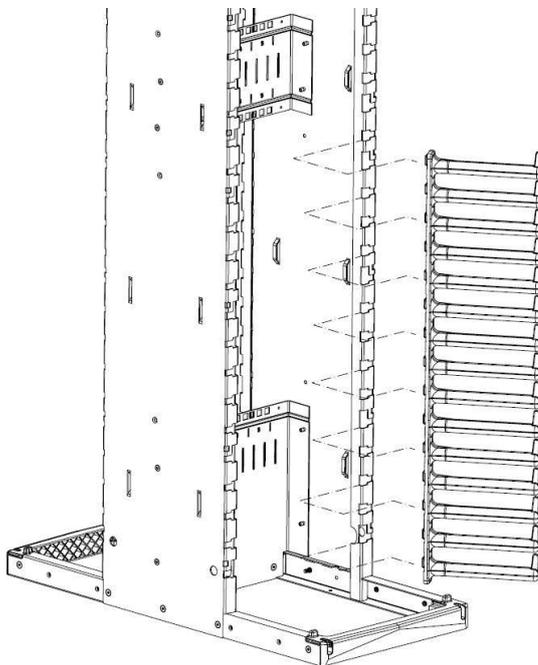

フィンガー取り付けタブを、管理パネルのサイドパネルの取り付けスロットに合わせます。取り付けしたフィンガー部分が上を向き、丸みのある側が内側を向きます。管理パネルの外側に向かって「カチッ」と音がするまで押ししてください。ハンマーで軽く叩いて、フィンガーを完全にはめ込んでください。

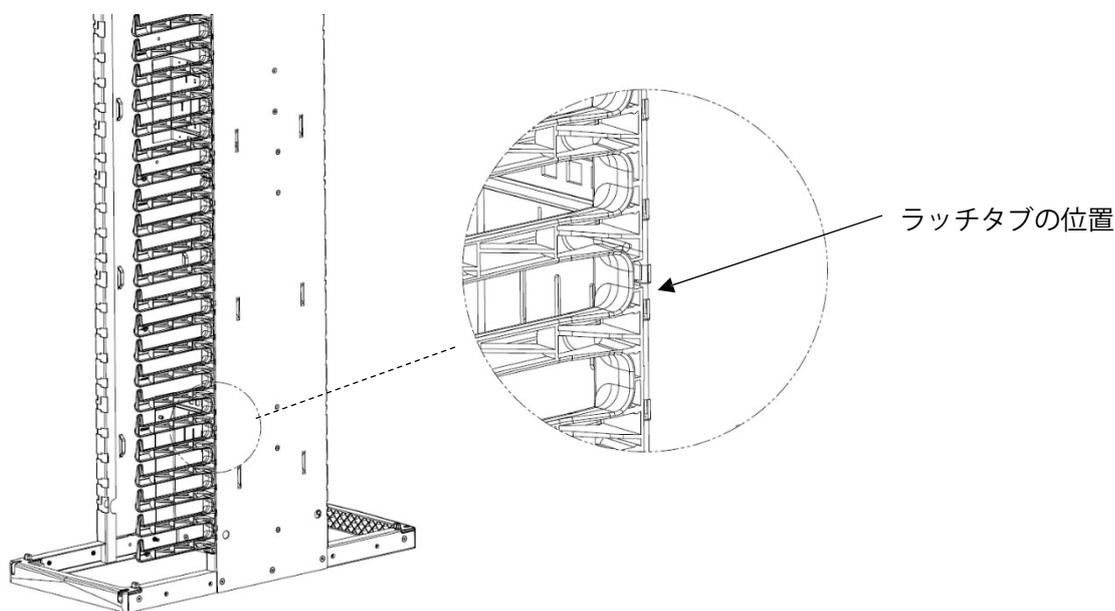

フィンガーの取り外しおよび交換


手順 1:

図に示す 4 か所のプラスチックラッチを、フィンガー部分を前方に押しながらマイナスドライバーで慎重に緩めます。

手順 2:

フィンガー部分を管理パネルの内側に向けて押し込みます。


ドアの取り付け

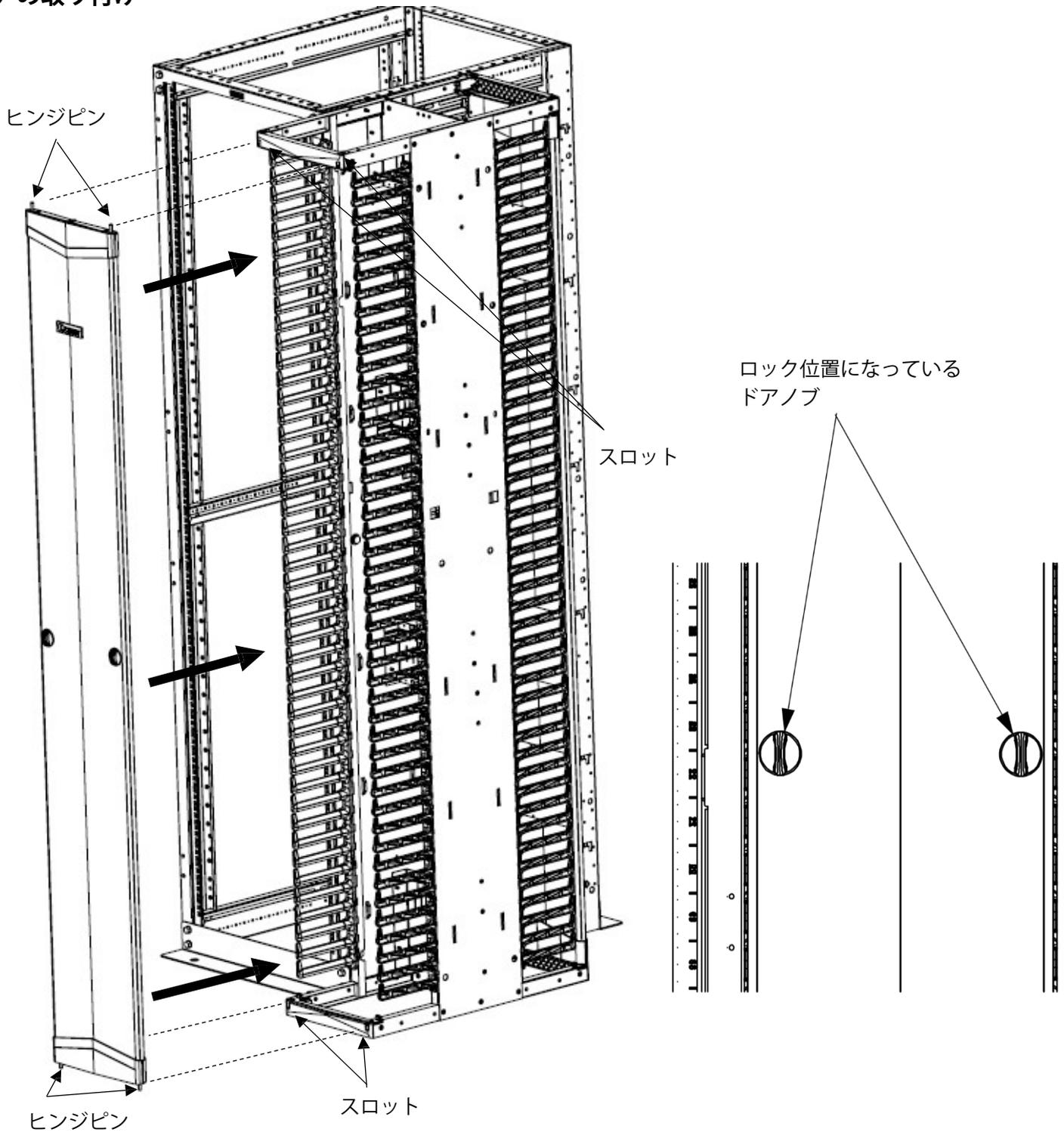


4カ所のドアヒンジピンをドアサポートのスロットに合わせて、奥まで押し込むと、図に示すようにドアノブがロック位置にセットされます。

EIA 19 インチ機器の垂直取り付けの手順

1. ケージナットを使用して、水平ケーブル管理パネルを EIA19 インチ機器に取り付けることができます。
2. 対応するネジを使用して機器を固定します。


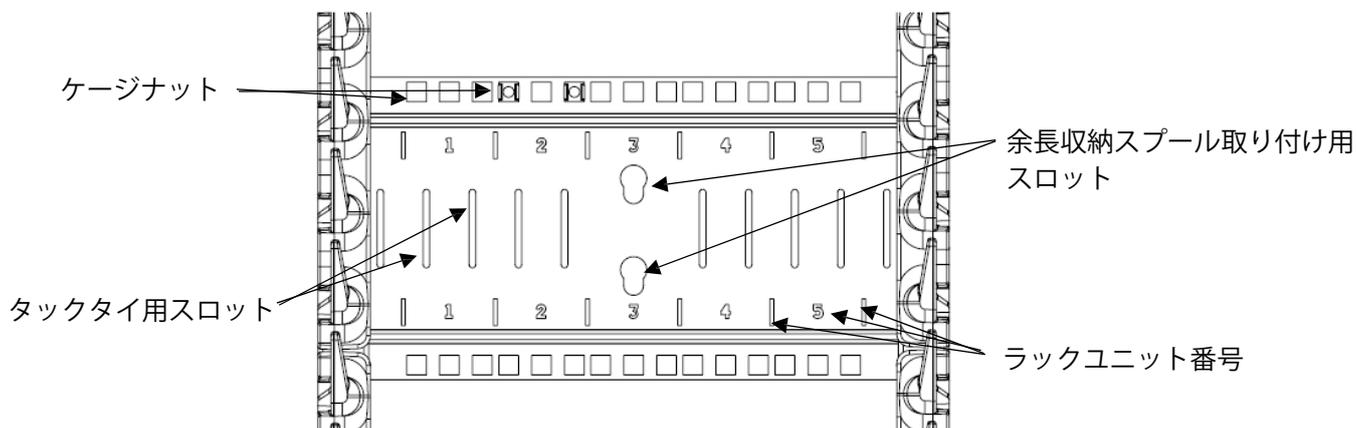


水平ケーブル管理パネル

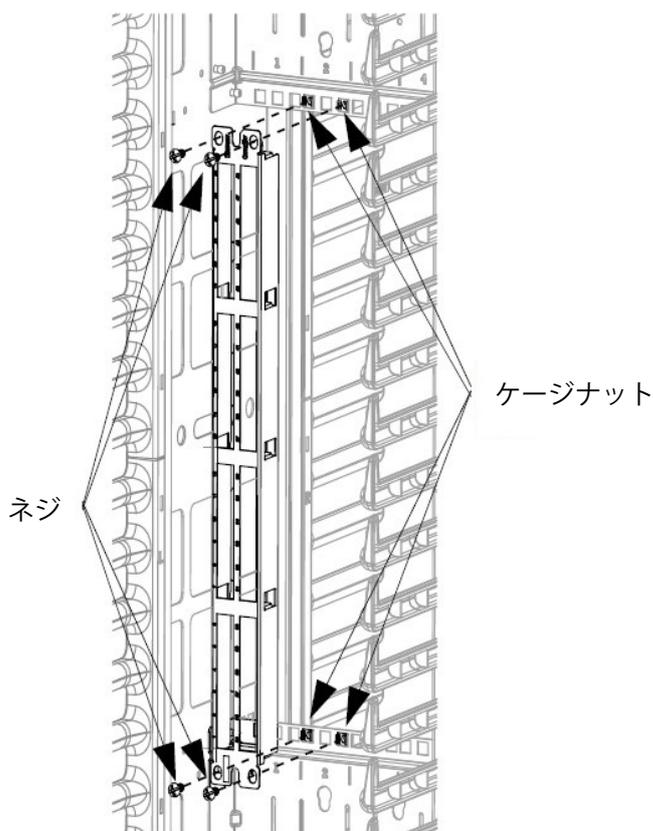

Quick Net パッチパネル


ドアを右に開く場合は、左側のノブを噛み合うまで反時計回りに回します。ドアを左に開く場合は、右側のノブを噛み合うまで時計回りに回します。

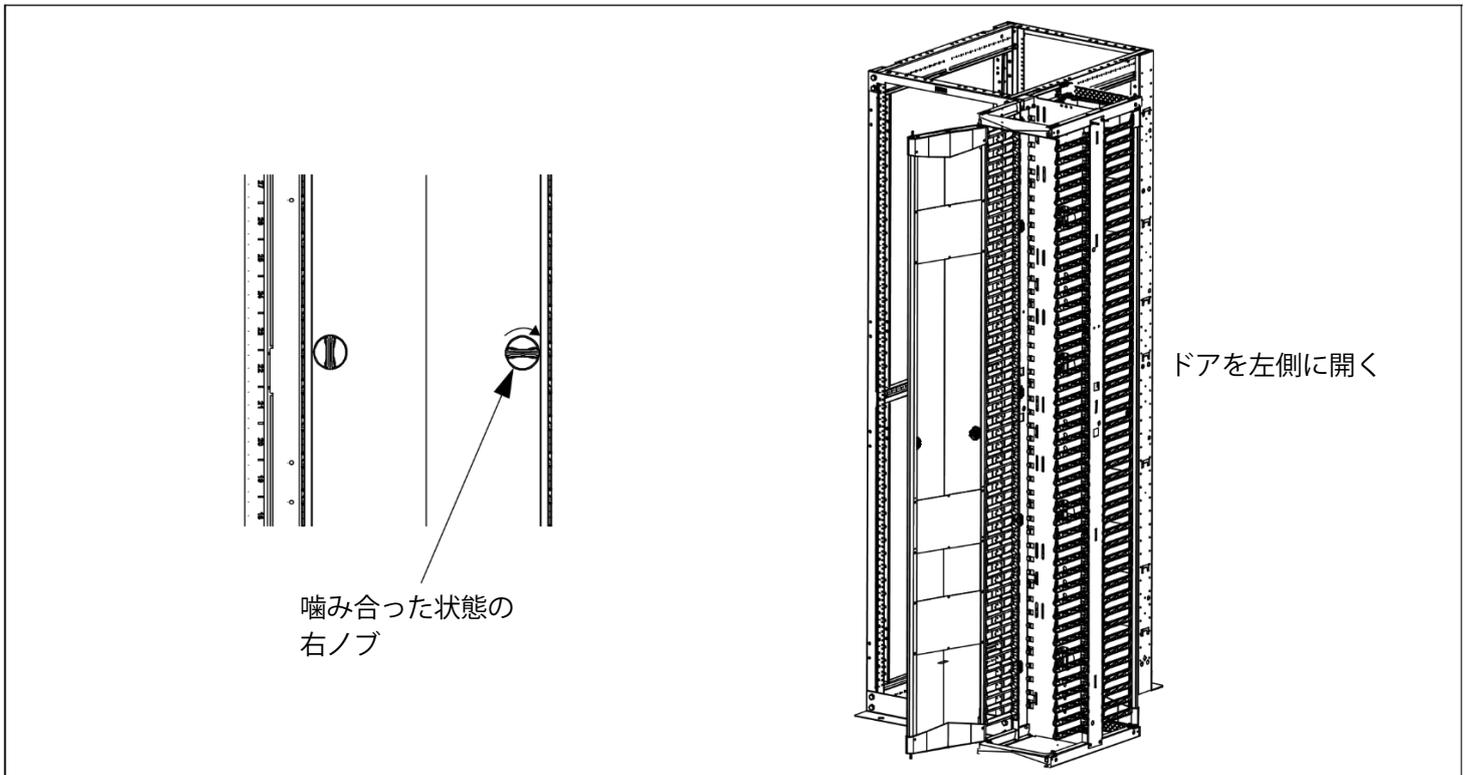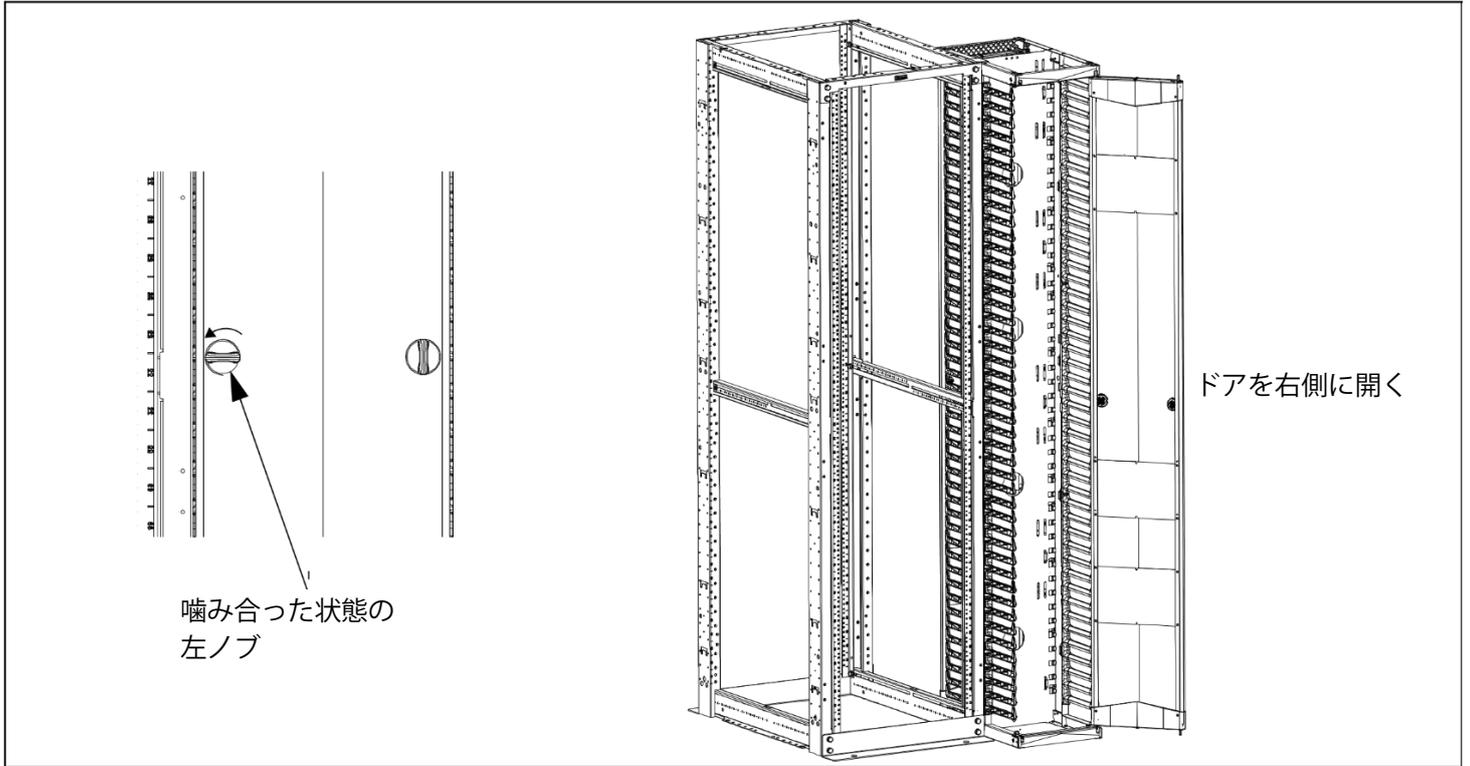

エンドパネルを PatchRunner™ 2 高密度垂直ケーブル管理パネルに取り付ける


部品番号: PE2VEP、PE2VEPWH、PE2VEP96、PE2VEP96WH

下部パネルの取り付け:

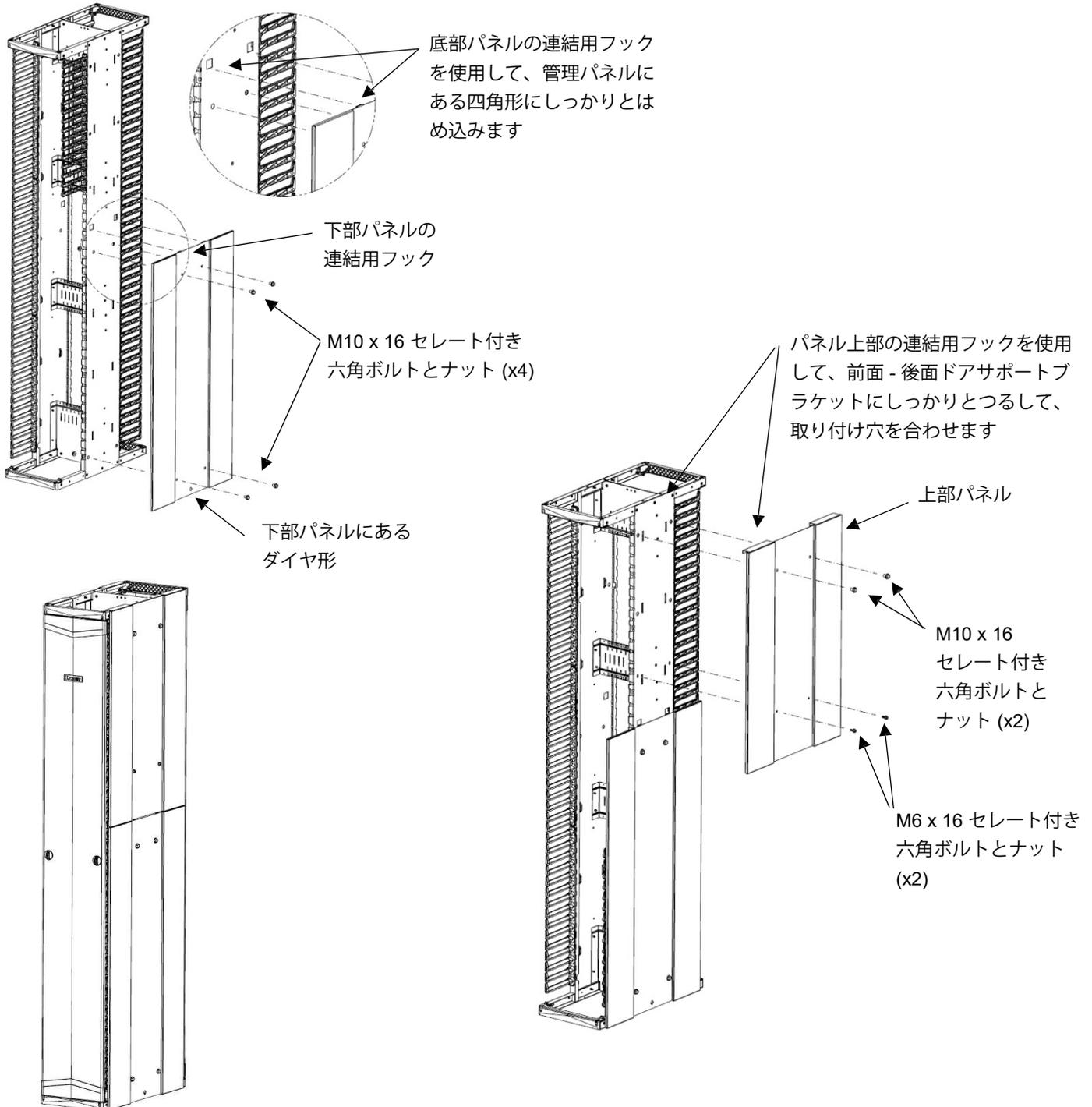

他の対応アクセサリ (別売)

余長収納スプール (PRSP5 および PRSP7)

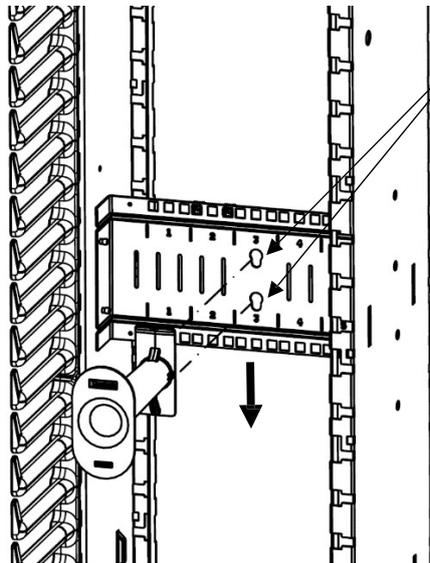


取り付けスロット

取り外し用アングル型
フランジ

取り付けボタン


取り付け面

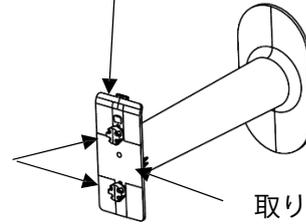

- 手順 1: アングル型フランジを上にして、余長収納スプールの取り付けボタンを水平ケーブル管理パネルの取り付けスロットに合わせます。
- 手順 2: 取り付けスロットに取り付けボタンを押し込み、カチッとハマるまで押し下げます。
- 手順 3: スプールを取り外すには、上向きに圧力をかけながら、アングル型フランジを引っ張ります。

注意: スプールは 6.35 kg (14 lbs.) の重さまで支えます

ケーブルリテーナー (WR5E-X)

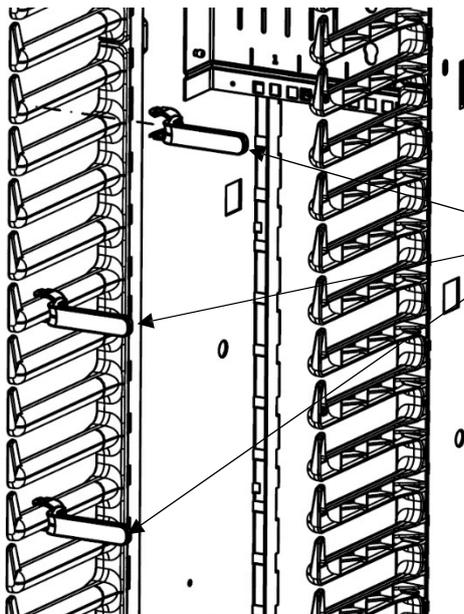

ケーブルリテーナー


ケーブルリテーナーを取り付けるには、クリップでケーブル管理パネルのフィンガーを挟むようにして、任意の位置で固定します。

他の対応アクセサリ (別売)

ストレインリリーフバー (SRB19BLY、SRB19MDBL、SRB19D5BL、SRB19D7BL)


付属の
#12-24 インチネジ
とケージナット

ストレイン
リリーフバー

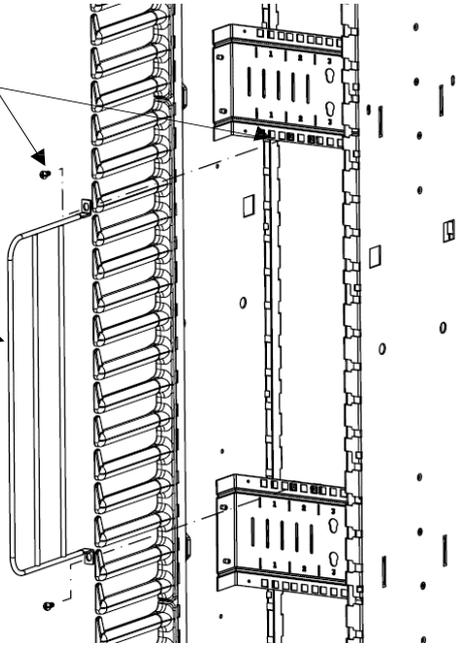

ストレインリリーフバーをケーブル管理パネルのパッチ領域で縦方向に取り付けるには、#12-24 インチネジとケージナットを使用します。


2 段式のストレインリリーフバーを使用して管理パネル内に縦方向チャンネルをつくり、ケーブルサポートと管理を増やすことができます。

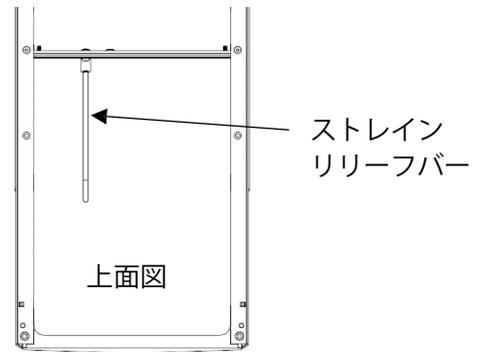

ストレイン
リリーフバー

上面図

ブラシ付きブランクパネル (BR1B、BR2B)

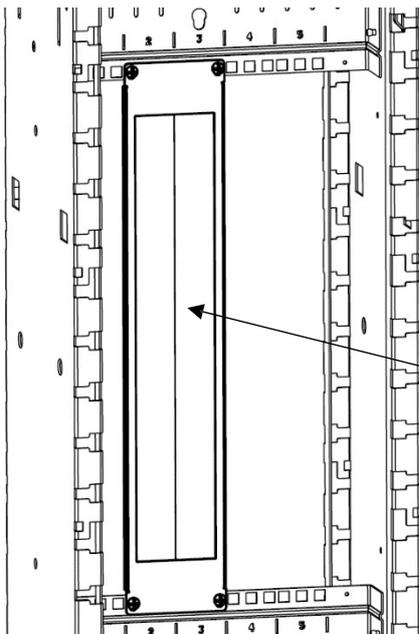


ブラシ付きブランクパネル

ネジとケージナットを使用して、1RU または 2RU のブラシ付きブランクパネルをケーブル管理パネルのパッチ領域で縦方向に取り付けます。


ブラシ付きブランクパネルを使用すると、密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理が可能です。

PatchRunner™ 2 垂直管理パネル用ウォーターフォールの取り付け

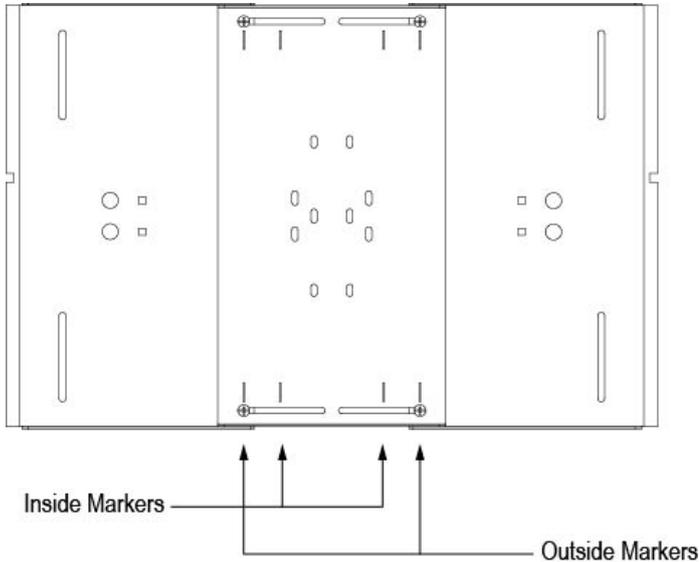


PE2VWFの幅の調節

1. プラスドライバーで4箇所のネジを緩めて（取り外さない）、取り付けるツクに対応したマーカークに合うようにウォーターフォールの幅を調節します。
2. 4箇所のネジを締めて、希望の幅に設定してください。
3. 内側のマーカークはR2PおよびR2P6Sラック用に使用されます。
4. 外側のマーカークはR4PおよびAR4Pラック用に使用されます。

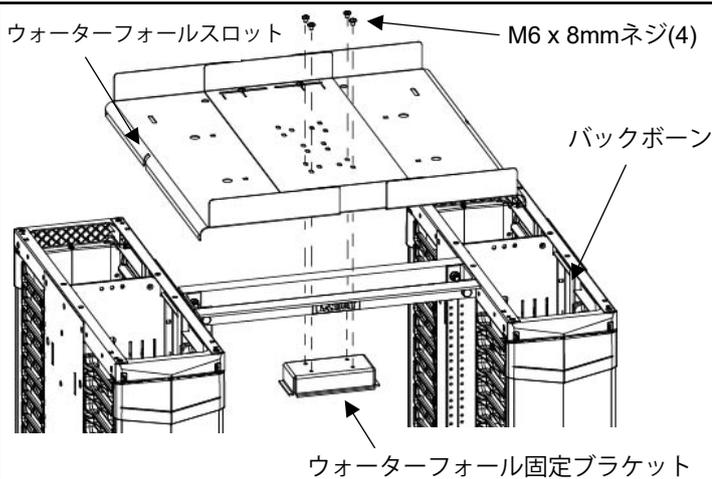

R2Pの場合: マーカーク (内側)


1. 図に示すように、ウォーターフォールのスロットを管理パネルのバックボーン部の縁に合わせます。
2. ウォーターフォール固定ブラケットをラック上部の下方から取り付け、フランジ部でブラケットを受け止めます。ブラケットの穴とウォーターフォールの穴を合わせます。
3. M6 x 8mm ネジ (4) を使って、ウォーターフォールと固定ブラケットを固定します。

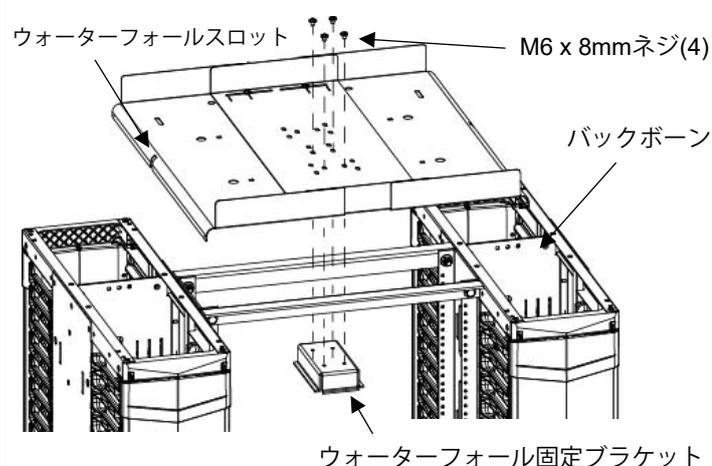

R2P6Sの場合: マーカーク (内側)

1. 図に示すように、ウォーターフォールのスロットを管理パネルのバックボーン部の縁に合わせます。
2. ウォーターフォール固定ブラケットをラック上部の下方から取り付け、フランジ部でブラケットを受け止めます。ブラケットの穴とウォーターフォールの穴を合わせます。
3. M6 x 8mm ネジ (4) を使って、ウォーターフォールと固定ブラケットを固定します。

PatchRunner™ 2 垂直管理パネル用ウォーターフォールの取り付け

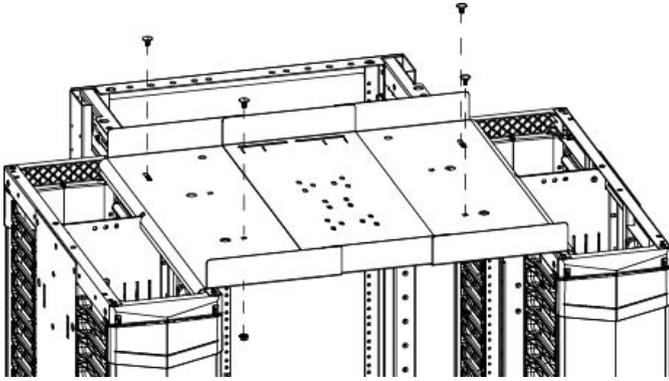

R4P & AR4P の場合: マーカー (外側)

1. 図に示すように、ウォーターフォールのスロットを管理パネルのバックボーン部の縁に合わせます。
2. ブラケットとウォーターフォールの穴を合わせます。
3. M6 キャリッジボルト (2)とM6セレート付き六角ナット(2) を使って固定します。