

 
PR2HF1(WH)




PR2HF2(WH)



PR2HF3(WH)




PR2HF4(WH)

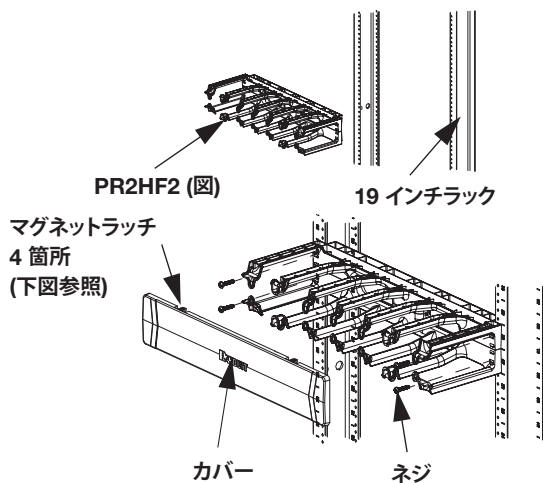


管理パネルをラックに #12-24 インチネジ (付属) で取り付けます。カバーを管理パネルに取り付ける際、マグネットラッチの位置を管理パネルのヒンジピンの近くにします。PR2HF1(WH)は、ネジ2本で取り付けることができます。

注意: 推奨の組み立てトルクは、#12-24 ネジの場合で 9.0+/-1 in-lb. です。

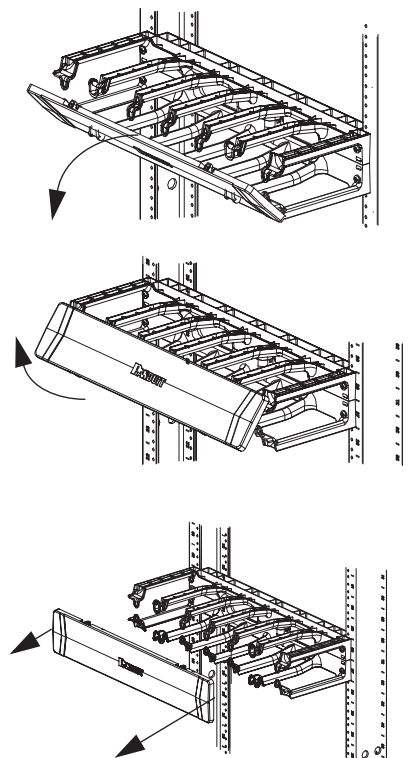

カバーを下に開くには、カバー上部の中央を手前に引きます。カバーを上を開くには、カバー下部の中央を引き上げます。両端を持って同時に手前に引くと、カバーを取り外すことができます。

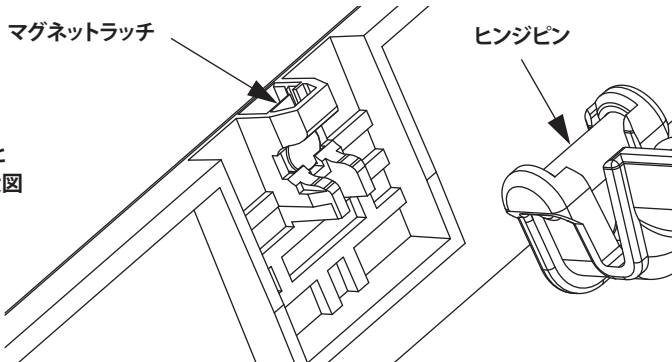


PatchRunner 2 水平ケーブル管理パネルは、管理パネルの上または下に取り付けたバンドウイトの 24 または 48 ポート高密度パッチパネルやスイッチに使用することをお勧めします。

ケーブル曲げ半径を維持するために、以下の 2 つの方法のいずれかでケーブルをパッチパネルやスイッチから配線してください。

方法 1: 24 ポートの各列で、4 本ずつにまとめたケーブルを各フィンガーの間を通します。ケーブルを半分に分けて、それぞれを管理パネルの両端を通して配線します。

方法 2: 24 ポートの各列で、4 本ずつにまとめたケーブルを各フィンガーの間を通します。すべてのケーブルを管理パネルの片側を通して配線します。

方法 1

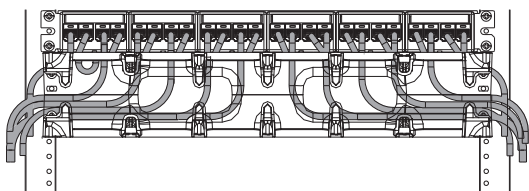

方法 2

