


Pan-Ty™ ポリプロピレン結束バンド

部品番号形式： PLT□○-△109

©Panduit Corporation Japan Branch

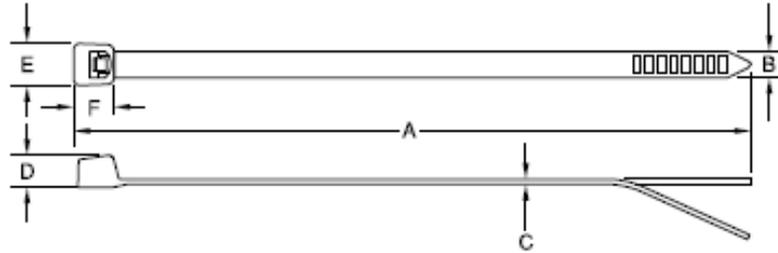

製品仕様

材質	ポリプロピレン
----	---------

環境性能

使用環境	使用温度範囲	-60 ~ +115 [°C] (屋内)
------	--------	----------------------

寸法

部品番号	1000 本入	最大束線径 (φ mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 N (Kg)	推奨工具
			A	B	C	D	E	F		
PLT1M	-M109	22	99	2.5	1.1	3.9	4.6	4.3	49 (5.0)	GTS, PTS
PLT1.5I	-M109	35	142	3.6						
PLT2S	-M109	48	188	4.8	1.3	5.6	8.0	6.6	113 (13.6)	
PLT3S	-M109	76	292				8.6	6.7		
PLT4S	-M109	102	368							
	250 本入									
PLT2H	-TL109	51	206	7.6	1.9	7.4	12.2	8.1	222 (22.7)	GTH, PTH
PLT3H	-TL109	76	290							
PLT4H	-TL109	102	368							

備考

- (1) 部品番号形式の□、○はサイズ、△は梱包数に依る。
- (2) 色は緑である。

改版履歴

版数	改版日	変更内容	版数	改版日	変更内容
01	2010/06/21	初版			

版	制定	作成	承認
01	2010年6月21日	谷島	日置