

屋内用ネットワークカメラの 接続が簡単に



屋内用カメラとイーサネット
ネットワーク配線との接続を
簡単にできる、パンドウイットの
かんたん成端モジュラープラグです。



成端が簡単な「かんたん成端モジュラープラグ」

1



未成端の
ケーブルを用意

2



ケーブルの被覆を
切り取って、ワイヤー
キャップを取り付ける

3



ワイヤーキャップを
プラグハウジングに
挿入して、かみ合わせる

出来上がり



プラグの完成

パンドウイットかんたん成端モジュラープラグ製品

現場で簡単にネットワークケーブルを接続

- シンプルな 2 パーツ式プラグ
- 60 秒内でしっかり取り付け
- カテゴリ 5e、6、6A のケーブルに対応
- 20 回まで再成端可能

シールドなし (UTP)
ケーブル配線用プラグ

シールドケーブル
配線用プラグ

アクセサリ



RJ45 かんたん成端モジュラープラグ
ストレートタイプ (FP6X88MTG)



RJ45 かんたん成端モジュラープラグ
アングルタイプ (FPUD6X88MTG)



RJ45 かんたん成端モジュラープラグ
ストレートタイプ (FPS6X88MTG)



成端工具 (EGPT)




テストコード
(FP6X88TC、FPS6X88TC)

PANDUIT™



AXIS® P3245-LV 施工例


- 写真は、取り付けブラケットの背部を通ってきたケーブルです
- カメラの側部を通ってきたケーブル (直接/コンジット) も同様

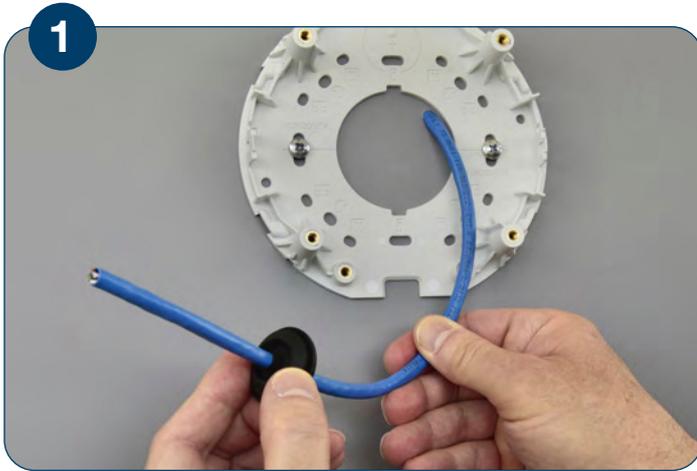


ケーブルの端をグロメットに通します。




ケーブルの端をカメラの開口部に通します。

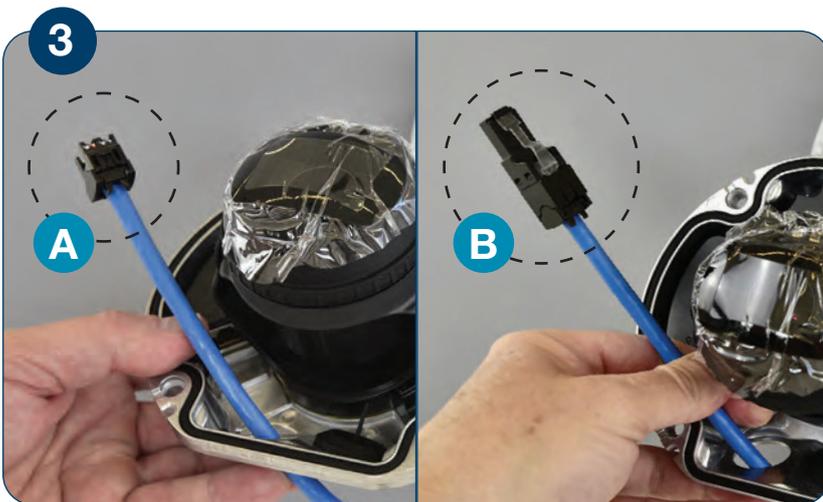

バンドウイットのかんたん成端モジュラープラグをケーブルに取り付けます。

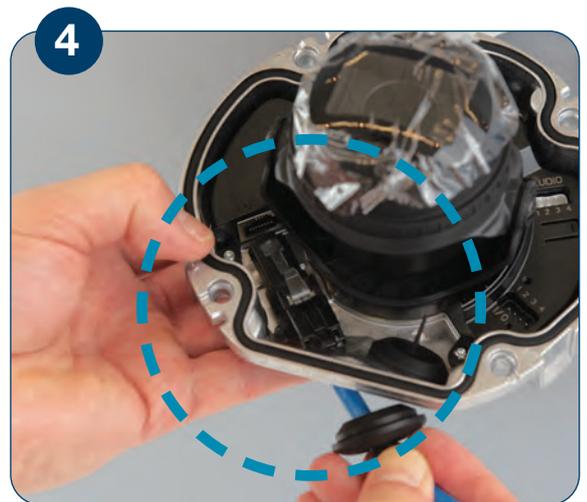

プラグをポートに差し込んで、グロメットをカメラ本体に装着します。

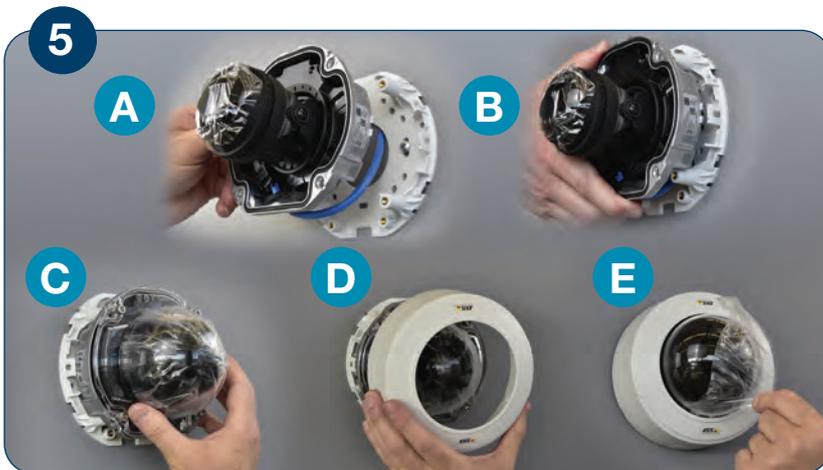

ケーブルをできるだけ曲がらないよう配線し、カメラを取り付けて、カバーをかけます。

重要

- 取り付け方法の詳細は、AXIS P3245-LV の取扱説明書をご覧ください
- パンドウイットの TX6A かんたん成端モジュラープラグの取扱説明書をご覧ください



www.panduit.co.jp