

マーカープレート

屋外で最長15年以上の耐候性、融雪剤や塩害等の耐薬品性に優れ、過酷な環境での使用が可能！



- ・ アクリルケーブル銘板と比較して、大幅にコストダウン可能
- ・ 耐候性、塩害などの耐薬品性に優れた耐久力
- ・ 豊富なカラーラインナップ (赤、青、黄、緑、白)


ハンドホール内のケーブルや
幹線ケーブルの識別表示

※色付きは一部脱色の可能性あり

回転ラベル、セルフラミネートラベル

盤内(接続箱、MDF 等)のケーブルが
密集する箇所の表示に最適！


- ・ 施工効率を大幅に改善！端末処理後の後付可能
- ・ チューブと異なり、ケーブル径に応じて巻付可能！

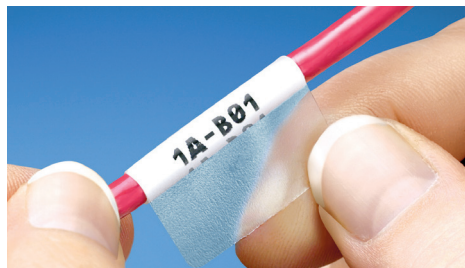

セルフラミネートラベル ラミネート付き
ケーブル行先表示用パネル

印字した文字が消えないようにラミネート
汚れや溶剤、油等からも保護します

- 2.0～40.4 (φmm) まで幅広いケーブルタイプに対応。
- 端末処理後のラベルの後付も可能。

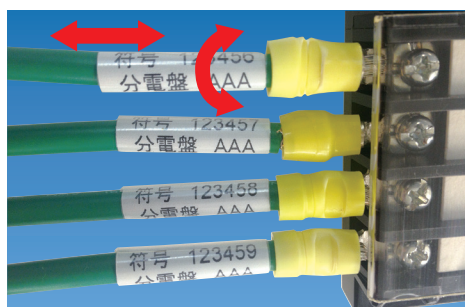

回転ラベル 盤内などのケーブル密集部分に最適

ケーブルに取り付け後に見たい方向に
ラベル表示を回転、スライドできます

- 3.0～24.1 (φmm) までのケーブルタイプに対応。
- ケーブルの長さが決まった後にラベルをスライド、ケーブルを切断できます。
- 端末処理後のラベルの後付も可能。

セルフラミネートラベル



- ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護
- 取り付けが容易 ● 端末処理後の後付可能

材 質 ポリエステル

レーザープリンタ用 使用温度 -54℃～107℃

*台紙はレターサイズです。

*実際の使用用途で事前に適合をご確認ください。

プリンタの機種、設定、使用されるトナーとの相性によって、印字品質に影響が出る場合があります。

(白のみ)



部品番号	色	ラベルサイズ(mm)			推奨ケーブル サイズ(φmm)	1シートあたり			梱包数(枚)	
		A	B	C印字部		列数	行数	ラベル数	シート数	ラベル数
S100X150Y□J	※	25.4	38.1	12.7	4.1～ 8.1	7	6	42	60	2,500
S100X225Y□J	※		57.2	19.1	6.1～12.2	8	4	32	32	1,000

※ご注文の際は、部品番号の□部分に下記の色記号を入れてください。(色記号:A=白、B=青、C=茶、D=緑、E=灰、F=橙、G=紫、H=赤、I=黄)

※上記以外にも各種サイズを取揃えております。お問い合わせ下さい。

材 質 ビニル


TDP43ME/E 熱転写プリンタ用 使用温度 -40℃～66℃




部品番号	色	ラベルサイズ(mm)			推奨ケーブル サイズ(φmm)	列数	ロールコア	ラベル数 (枚/ロール)
		A	B	C印字部				
S100X150V□TY	※	25.4	38.1	12.7	4.1～ 8.1	4	3インチ	5,000
S100X150VA1Y	白						1インチ	2,500
S100X225V□TY	※	25.4	57.2	19.1	6.1～12.2		3インチ	5,000

※ご注文の際は、部品番号の□部分に下記の色記号を入れてください。(色番号:1=白、2=青、3=緑、7=赤、8=黄)

※上記以外にも各種サイズを取揃えております。お問い合わせ下さい。

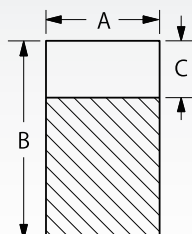

回転ラベル

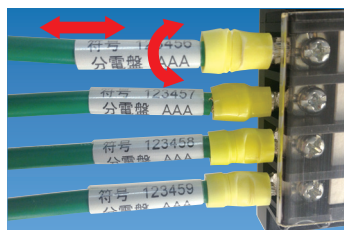

- 貼り付け後にラベルの回転、スライドが可能
- 取り付けが容易 ● 端末処理後の後付可能
- ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護

材 質 ポリマーフィルム

レーザープリンタ用 使用温度 -54℃～107℃

*台紙はレターサイズです。

*実際の使用用途で事前に適合をご確認ください。プリンタの機種、設定、使用されるトナーとの相性によって、印字品質に影響が出る場合があります。

部品番号	色	ラベルサイズ(mm)				推奨使用ケーブル サイズ(φmm)	1シートあたり			梱包数(枚)
		A	B	C印字部	D		列数	行数	ラベル数	
R100X150X1J	※	25.4	50.8	12.7	38.1	5.6～7.1	6	4	24	42 1,000
R100X225X1J	※		69.9	19.1	57.2	7.1～9.9	6	3	18	56 1,000


※上記以外にも各種サイズを取揃えております。お問い合わせ下さい。

TDP43ME/E 熱転写プリンタ用 使用温度 -40℃～66℃


部品番号	色	ラベルサイズ(mm)				推奨使用ケーブル サイズ(φmm)	列数	ロールコア	ラベル数 (枚/ロール)
		A	B	C印字部	D				
R100X150V□T	※	25.4	50.8	12.7	38.1	5.6～7.1	4	3インチ	2,500
R100X225V□T	※		69.9	19.1	57.2	7.1～9.9			2,500

※ご注文の際は、部品番号の□部分に下記の色記号を入れてください。(色番号:1=白、2=青、3=緑、7=赤、8=黄)

※上記以外にも各種サイズを取揃えております。お問い合わせ下さい。

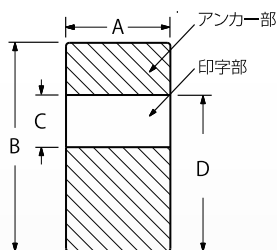

マーカープレート

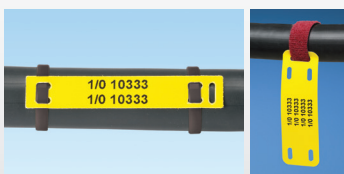

取付方法A

取付方法B

- 太径のケーブルに最適
- 優れた耐候性 ● 結束バンドで固定
- 優れた耐薬品性 (融雪剤、塩害等)

材 質 ポリオレフィン／ポリエステル

TDP43ME/E 熱転写プリンタ用 使用温度 -50℃～105℃

部品番号	色	ラベルサイズ(mm)			列数	推奨使用結束バンド 取付方法A 取付方法B		ロールコア	マーカース数 (枚/ロール)	発注単位 (ロール)
		A	B	C印字部						
M200X050□□T	※	50.8	12.7	27.3	1	PLT2.5I-C	PLT2.5I-C	3インチ	500	1
M200X100□□T			25.4	20.3		PLT2.5S-C	HLT3I-XO			
M300X050□□T	※	76.2	12.7	52.7		PLT2.5I-C	PLT2.5I-C			
M300X100□□T			25.4	45.7		PLT2.5S-C	HLT3I-XO			

※ご注文の際は、部品番号の□部分に下記の色記号を入れてください。(色番号:AC=青、AE=緑、AF=灰、AG=橙、AI=赤、Y6=黄、Y7=白)

※TDP43ME/Eプリンタでラベル作成の際はレジリボンをご使用ください。

※上記以外にも各種サイズを取揃えております。お問い合わせ下さい。

