

メンテナンスに
必須!

屋外で20年の耐久力!! 超耐候性銘板ラベル



豪雪・塩害地域でも
使用可能

アプリケーション例

- 接続箱、分散型 PCS などの各種盤の系統番号の表示
- 架台へアレイ番号などの番地表示

現場で銘板を後付する際にお困りではないでしょうか??

ネジ止めは
手間がかかる…

両面テープや接着剤は
長期間もたない…

シールでは印字が
消えてしまう…

PANDUIT™ の銘板ラベルが解決します!!

強力な接着力でざらついた表面や粉体塗装表面でも使用可能

耐候性に非常に優れ、屋外環境で使用可能



優れた融雪剤、塩害等の耐薬品性

専用の熱転写プリンタを用いて、現場で銘板を1枚から作成可能

アクリル銘板と比較して、大幅にコストダウン可能

配電盤向け銘板ラベル

- フルカスタマイズの銘板を、即時作成
- 優れた耐薬品性 (融雪剤、塩害等)
- 優れた耐候性
- 強力な接着力

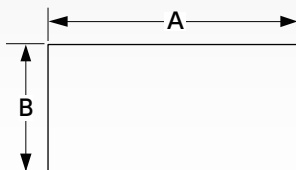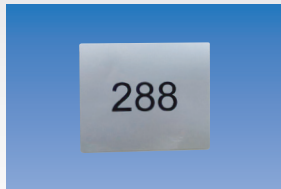

TDP43ME/E熱転写プリンタ用

材質

印字面：ポリエステル
基材：マイクロセルラーフォーム



部品番号	色	ラベルサイズ (mm)		列数	ロールコア	ラベル数 (枚/ロール)
		A	B			
C200X100A□T	*	50.8	25.4	1	3インチ	500
C300X250A□T		76.2	63.5			500
C400X100A□T		101.6	25.4			500

※ご注文の際は製品番号の□部分に下記の色記号を入れてください。(色番号: M=シルバー、P=白)
※上記以外にも各種サイズ・色を豊富に取り揃えております。お問い合わせください。

TDP43ME/E 熱転写プリンタ



部品番号	詳細	標準 梱包 数量
TDP43ME/E	300 dpi プリンタ(プリンタ本体、Easy-Mark Plus™ラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル)。	1
TDP43ME/E-KITNL	TDP43ME/Eプリンタ本体、Easy-Mark Plus™ラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル、外部ロールスタンド、キャリングケース	1
TDP43ME-RS	外部ロールスタンド ・ロールのコアサイズが3インチ(76.2mm)を超える場合、及びラベルロール外径が125mmを超える場合に使用	1

TDP43ME/E 熱転写プリンタ用インクリボン

部品番号	幅 (mm)	長さ (m)	色	リボン タイプ	適用ラベル	耐久性	印字 品質	梱包数 (巻)
RMER2BL	63.5	91	黒	レジシ	標準マーカプレート 難燃性ハロゲンフリーマーカプレート 銘板ラベル	◎	◎	1
RMER4BL	108.0							1
RMER2WH	63.5		白					1
RMER4WH	108.0							1
RMER4RD	108.0		赤					1
RMER4BL-A	108.0		黒		高温用マーカプレート			1


Easy-Mark Plus™ ラベル印字ソフト



部品番号	詳細	標準 梱包 数量
EMPLUS-CD	Easy-Mark Plus™ラベル印字ソフト、CD-ROM	1
EMPLUS-2GO	Easy-Mark Plus™ポータブルラベル印字ソフト*、ラベル印字ソフト、USBフラッシュドライブ	1

※PC本体にはソフトはインストールされません。お使いの際はUSBフラッシュドライブを接続する必要があります。

見やすく操作性の良い画面表示

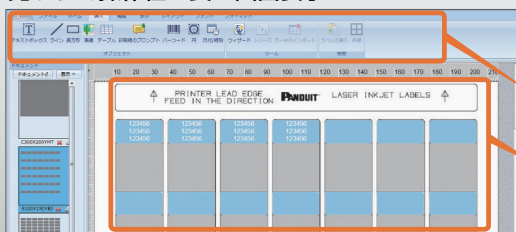

優れた操作性、
柔軟なレイアウト

ツールバーでラベル作成に必要なさまざまな操作を簡単に行えます。

編集するラベルの実際ヘッダー、大きさ、色が表示されるため、印刷前に作成ラベルのイメージを確認できます。