


QSFP+ to 4xSFP+ ブレークアウト アクティブ光ファイバーケーブル (AOC) アセンブリ

10 Gb/s から 40 Gb/s への切り替えニーズに応える、バンドウイットの QSFP+ to 4xSFP+ アクティブ光ファイバーケーブルアセンブリです。このアクティブケーブルは、高速 40 Gb/s スイッチおよびサーバーと既存の 10 Gb/s 機器を相互接続するためのコスト効率に優れたソリューションです。

アクティブ光ファイバーケーブルアセンブリは、8 芯 3.0mm 丸型構造ケーブルが 4 本の 2 芯 3.0mm 丸型ケーブルに分岐しており、外被覆素材に PVC を使用しています。コネクタの挿入損失を極めて低く抑えることが求められる今日の高速システムに不可欠な高い挿入損失性能を備えた、OM3 マルチモードファイバータイプのケーブルです。

バンドウイットのエンドツーエンド高速データ転送ソリューションは、高度な可用性、アジリティ、セキュリティを提供します。

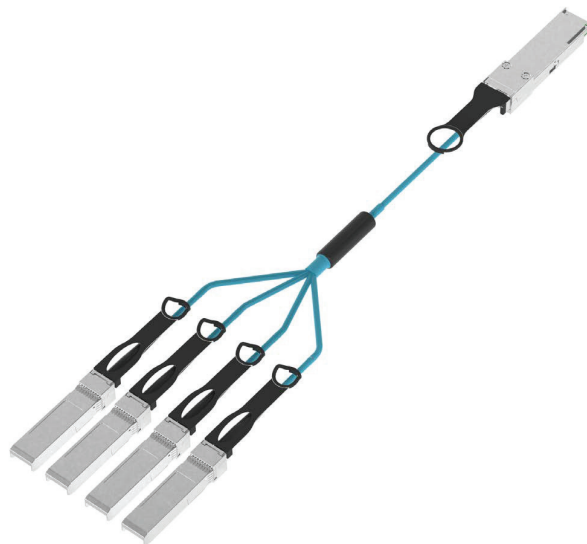

主な機能	利点
SFF-8431 準拠	40GBASE-CR4 QSFP+ および 10 GbE SFP+ 対応機器に適合 QSFP+/SFP+ 準拠のホストポートにホットプラグ可能
SFF-8431、SFF-8479 準拠の EEPROM	10 GbE および 40 GbE 機器と相互運用可能
低コストのソリューション	既存のポート電力が不要な、プラグ接続式光トランシーバに代わる低コストのインターコネクタ
100% 性能テスト済み	各アセンブリが所定の性能を発揮してネットワーク可用性を確保
低遅延性能	高性能コンピュータクラスタリングや他のレイテンシ重視型用途に最適
頑丈な構造	マルチモードファイバーケーブル。工場で成端した QSFP+ および SFP+ モジュラーコネクタ。最小 50 回の嵌合サイクルをクリア
高密度配備	QSFP+ コネクタがスイッチポート密度を 3 倍に。頑丈で使いやすいラッチ機構によって、直接方式の高密度な施工と設置が可能
豊富な長さ	長さが 1 メートルから 30 メートルまでであるので柔軟な配線が可能

主な用途


- End-of-Row または Top-of-Rack 構成のスイッチ - サーバー
 - 8 Gb/s ファイバーチャネル
- Fibre Channel Over Ethernet (FCOE)
- 10 ギガビットイーサネット

技術情報

特性インピーダンス	100 +/- 10 Ohm
使用温度範囲	-40° C ~ 90° C (-40° F ~ 194° F)
IEC 燃焼準拠	IEC 60332-3-24
曲げ半径	外径 x 5 (一回)、外径 x 10 (複数回)、外径 - 3.0mm
ケージへの挿入強度	最大 40N (9 lbf.)
ケージからの引抜強度	最大 30N (7 lbf.)
耐久性	最小 50 回の嵌合サイクル
ROHS 準拠状況	準拠

製品情報

部品番号	長さ (m)	長さ (フィート)	ブレークアウト長 (m)	ファイバータイプ	外被覆
AX83NQPSPAQM001	1	3.3	0.67	OM3	PVC
AX83NQPSPAQM002	2	6.6	1.3	OM3	PVC
AX83NQPSPAQM003	3	9.8	2	OM3	PVC
AX83NQPSPAQM005	5	16.4	3	OM3	PVC
AX83NQPSPAQM007	7	23.0	3	OM3	PVC
AX83NQPSPAQM010	10	32.8	3	OM3	PVC
AX83NQPSPAQM015	15	49.2	3	OM3	PVC
AX83NQPSPAQM020	20	65.6	3	OM3	PVC
AX83NQPSPAQM025	25	82.0	3	OM3	PVC
AX83NQPSPAQM030	30	98.4	3	OM3	PVC

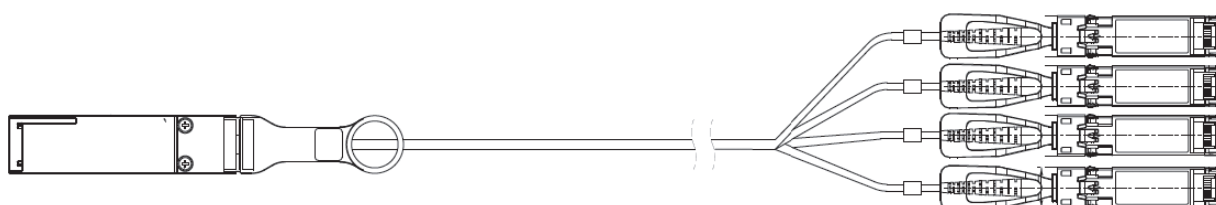

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドゥイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<https://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
FBSP191-WW-JPN