

仕様

使用していないラック開口部にはブランクパネルを取り付けて、ラックおよびキャビネットのオープンスペースを吹き抜けるエアフローを少なくする必要があります。ケーブル引き込み口にブラシが付いたこのブランクパネルは、密閉性を保ちながら、前面から背面へのケーブル管理が可能です。製品は金属製で、(4) M6 プラスネジ、(4) M6 ケージナット、(4) #12-24 インチネジ (マウントレール取付用) が含まれます。パネルのサイズは 1 RU または 2 RU があるので、複数のラックユニット構成のブランキングが可能です。



1 RU パネル



2 RU パネル

ブラシ付きブランクパネル

1 RU x 19 インチ
(483 mm) 幅

黒: BR1B

2 RU x 19 インチ
(483 mm) 幅

黒: BR2B

技術情報

規格:	19 インチ (483 mm) 幅が CEA-310-E 規格に適合
RoHS 準拠:	準拠
互換性:	各ブランクパネルのハードウェアキットは、(4) M6 プラスネジ、(4) M6 ケージナット、(4) #12-24 インチネジ (マウントレール取付用) で構成
素材 (色):	RAL 9005 を使用したブラックパウダーコーティング

主な機能とメリット

冷延鋼板素材	プラスドライバーで簡単に取り付けできます
通しやすいケーブル引き込み口	ラックユニット内で前面から背面に向けてケーブルを管理できます
より効果的なケーブル管理	引き込み口のブラシが空気を密閉すると同時にケーブルを効果的に通過させます
冷却効率の最適化	キャビネット内の空気再循環を防ぎます
水平または垂直用の 2 つのサイズ	1 RU または 2 RU のサイズで複数ラックユニット 構成に対応できるので、適切なサイズを選べます

用途

ブラシ付きブランクパネルは、小規模のデータセンターで省エネを実現するためのエアフロー管理ソリューションです。ラックおよびキャビネット内を通過するエアフローを最小限にして、見た目をすっきりさせます。ブラ


シ付きブランクパネルは設置を簡単にできる構造で、物理的インフラを最大限に運用/管理するためのバンドウイット製冷却アクセサリシリーズの一部です。

ブラシ付きblankパネル


製品情報

部品番号 (黒)	ラックユニット	ハードウェアキット	梱包数
BR1B	1RU	(4) M6 プラスネジ、(4) M6 ケージナット、(4) #12-24 インチネジ (マウントレール取付用)	1
BR2B	2RU		1

1 RU パネル

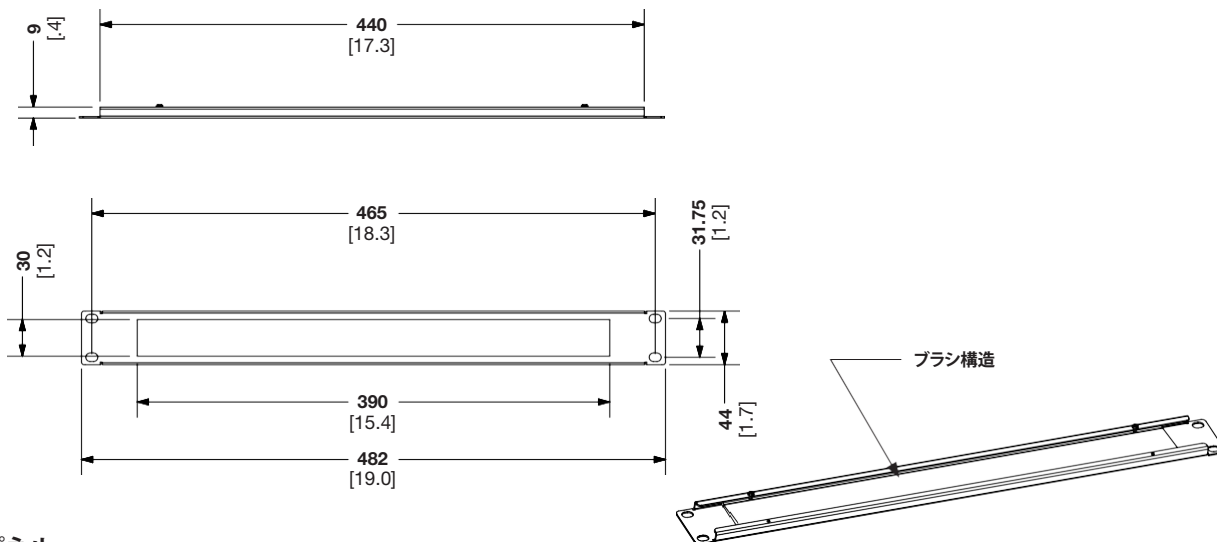

2 RU パネル

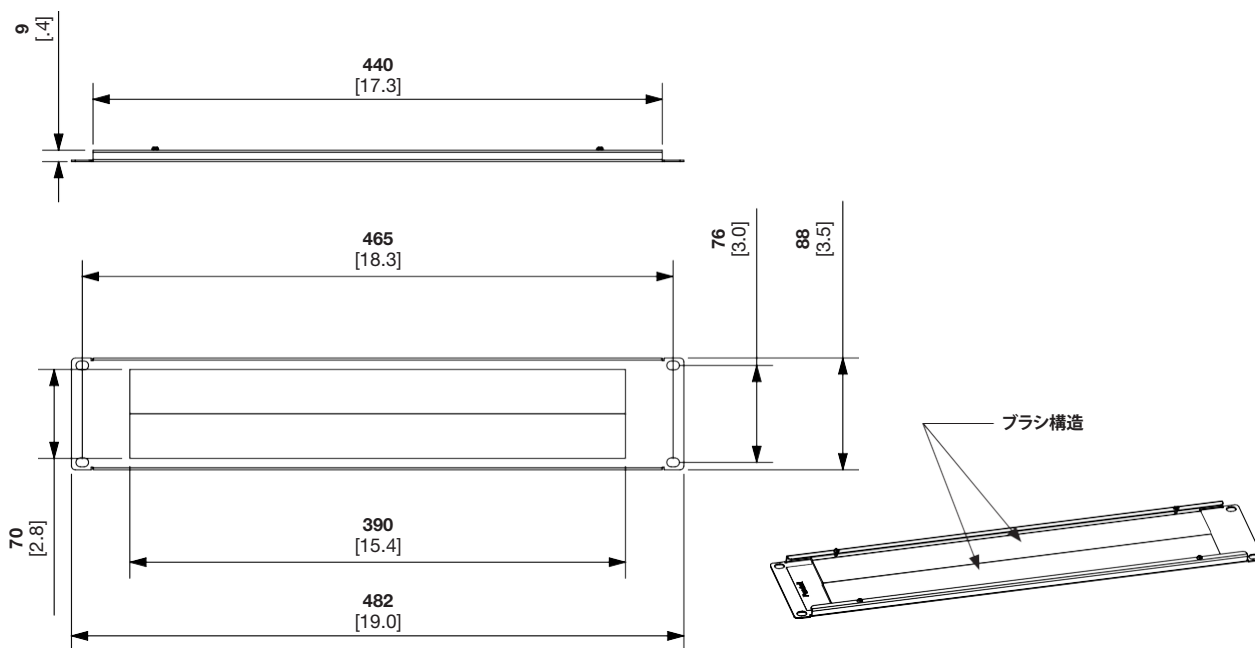

寸法はメートル単位です。[括弧内はインチ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドゥイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

PANDUITTM

©2018 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
RKSP177--WW-JPN
4/2018