

Mini-Com™ フェースプレート枠 / アダプター枠

PANDUIT™

仕様書

仕様

フェースプレートフレームには 1 個用と 2 個用があり、さまざまなアダプターを取り付けできます。エグゼクティブシリーズのフェースプレート枠は外観が湾曲しており、ラベルとラベルカバーが付属しています。アダプターは傾斜型、シャッター付きの傾斜型、フラット型があり、すべてのモジュールを接続できるため、設計の柔軟性に優れています。また、モジュールに正面からアクセスできるため、移動、追加、変更が簡単です。



技術情報

取り付けオプション:	フェースプレート枠はウォールボードアダプター (MWBA1 と MWBA-2G)、1 個または 2 個用ジャンクションボックス、レースウェイ取り付けブラケットに対応しています
付属品:	エグゼクティブシリーズのフェースプレート枠には、ラベル 2 個、ラベルカバー 2 個が含まれます。すべてのフェースプレート枠には長さ 1 インチ #6-32 スロット付きなベネジが付属します

主な機能と利点

モジュラー式	フェースプレート枠にすべてのアダプターを取り付けることができ、アダプターにすべての Mini-Com™ モジュールを取り付けられるため、柔軟な設計が可能
正面からのアクセス	Mini-Com™ モジュールに正面からアクセスできるため、移動、追加、変更が簡単
傾斜型	ケーブルの曲げ半径が調節しやすくなり、ケーブルを適切に保護可能
シャッター付きタイプ	一体構造のシャッター付きドアにより、使用していない Mini-Com™ モジュラージャックにほこりやごみが付着するのを回避
識別	エグゼクティブシリーズのフェースプレート枠をラベルで明確に識別可能。シャッター付きの傾斜型ではラベル方式の選択が可能。Mini-Com™ モジュールをオプションのアイコンで明確に識別可能

用途

フェースプレート枠とアダプターを組み合わせることで、1 個用または 2 個用ジャンクションボックス、ウォールボードアダプター、レースウェイ取り付けブラケットに接続部を施工するとき柔軟に設計できます。さまざまなアダプターの正面から接続部にアクセスでき、移動、追加、変更を簡単に行えます。

ケーブルの曲げ半径を細かく調整する必要がある場合は傾斜型アダプターが適しています。また、ブラנק型アダプターを使用すると、将来の拡張に対応できます。すべてのアダプターでツイストペア、光ファイバー、およびオーディオ/ビデオ用 Mini-Com™ モジュールを接続できます。

Mini-Com™ フェースプレート枠 / アダプター枠

エグゼクティブシリーズフェースプレート枠

1 個用:	CBE*Y
2 個用:	CBE*-2GY

1/2 サイズアダプター枠

傾斜型:	CHS2*-X
シャッター付きの傾斜型:	CHS2S*-X
傾斜引っ込み型:	CHSRE2*-X
フラット型:	CHF2*-X
ブランク型:	CHB2*-X

1/3 サイズアダプター枠

フラット型:	CHF2M*-X
ブランク型:	CHB2M*-X

1/3 サイズ D サブミニチュア用アダプター枠


9 ピン、 メス - メスカプラー:	CHD9C**Y
15 ピン、 メス - メスカプラー:	CHD15HDC*Y
15 ピン、DB コネクタ (回路基板取り付け用):	CHD15HDSC*Y

色とラベル方式の表をご覧ください。

www.panduit.co.jp でツイストペア、光ファイバー、オーディオ/ビデオモジュールの全商品をご覧ください。


Mini-Com™ フェースプレート枠 / アダプター枠

エグゼクティブシリーズのフェースプレート枠

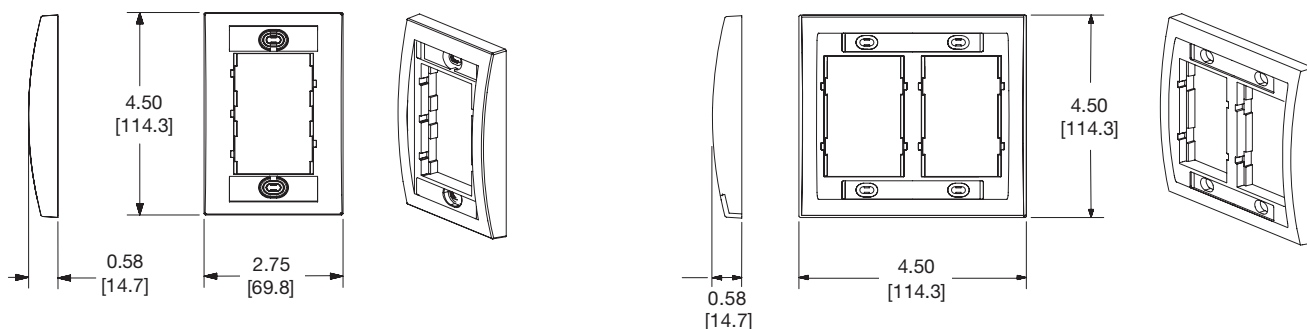


寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]


アダプター枠

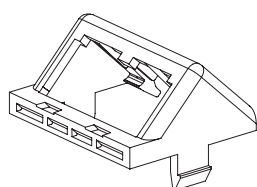


傾斜型インサート (1/2 サイズ)

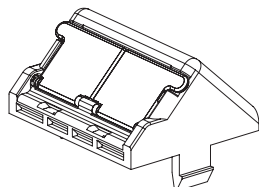


シャッター付きの傾斜型 (1/2 サイズ)

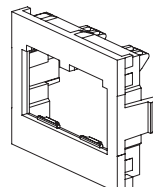


フラット型インサート (1/2 サイズ)

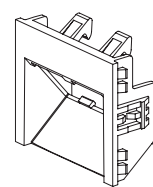


傾斜引込み型 (1/2 サイズ)

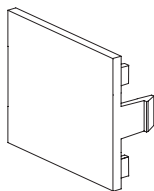


ブランク型インサート (1/2 サイズ)

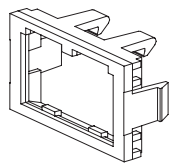

フラット型インサート (1/3 サイズ)

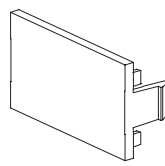

ブランク型インサート (1/3 サイズ)

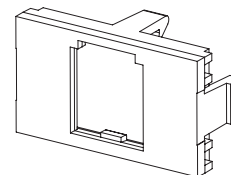

フラット型インサート (1/3 サイズ)

色とラベル方式

部品番号	IW	WH	EI	IG	BL	レーザー / インクジェット	LS8E 熱転写ハンディプリンタ
CBE**Y						C195X040Y1J	C195X040Y1C
CBE**-2GY						C288X040Y1J	C288X040Y1C
CHS2**-X							
CHS2S**-X							
CHSRE2**-X							
CHF2**-X							
CHB2**-X							
CHF2M**-X							
CHB2M**-X							
CHD9C**Y							
CHD15HDC**Y							
CHD15HDC**Y							

グレーの網掛けが付いた箇所については、その色のご用意がありません。

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<https://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
Printed in the U.S.A.
OTSP38--WW-JPN
3/2020