

Mini-Com™ 光ファイバー/マルチメディア アウトレット

PANDUIT™

仕様書

仕様

光ファイバー/マルチメディア アウトレットは 6 個口と 12 個口があります。内蔵されている特殊な形状のスプールがケーブルをしっかりと固定し、最長 24 メートルのバッファ光ファイバーケーブルを格納できます。ボックスの側面と後部に、ケーブル挿入口があります。カバーに付いているラベルポケットのラベルとラベルカバーで、カバーをベースに固定するネジが隠れます。ボックスは付属の接着剤または取り付け用ネジで簡単に取り付けられます。6 個口アウトレットにはポートの上方にアイコンスロットが付いています。



光ファイバー/マルチメディア アウトレット

6 個口アウトレット
(アイコンスロット付き): CBXF6**-AY
12 個口アウトレット: CBXF12**-AY

ラベル

レーザー /
インクジェット: C379X030FJJ
TDP43ME: C379X030YPT
Panther™ LS8E: C379X030FJC

アクセサリ

ラベル/ラベルカバー
キット: CSGLLC-L
ラベル/ラベルカバー
キット (ネジ付き): EFPK-XY
電話用アイコン: CIPIW-C
データ用アイコン: CID^-C

色を指定するには、 を BL (黒)、EI (アイボリー)、IG (ライトグレー)、IW (オフホワイト)、WH (白)、または AW (アークティックホワイト) に置き換えてください。

^色を指定するには、^ を WH (白)、BU (青)、GR (緑)、OR (オレンジ)、RD (赤)、または YL (黄) に置き換えてください。

技術情報

取り付けオプション:	壁面取付穴は、標準的な JIS プレートの取付穴位置に準拠
ファイバースプールの容量:	24m のバッファ光ファイバーケーブル
材質:	ABS
内容:	結束バンド、接着テープ、ラベル/ラベルカバー、ネジカバー、取り付け用ネジ、カバーをベースに固定するネジ付属

主な機能と利点


モジュラー式	銅線、ファイバー、および A/V 用 Mini-Com™ モジュールを接続 (注意: JJ 中継アダプター CC5E88** および CC688** には対応していません。)
ファイバースプール内蔵	ファイバーケーブルの巻取りと固定が可能
レースウェイ引込み口	側面と背面の引込み口を使用して複数のケーブル配線方式が可能
識別	ポートを簡単に識別できるラベルとラベルカバー、別売の粘着剤付きラベルあり、別売のラベルキットで TIA/EIA-606A に適合、CBXF6**-AY 識別のため、付属のアイコンスロットにアイコンを装着
高密度な 12 ポート	容量が大きく高密度の用途に対応

用途


光ファイバー/マルチメディア アウトレットを使用すると、Mini-Com™ モジュールを壁、ファイリングキャビネット、モジュール式家具、ワークステーションの下面に取り付けが可能です。レースウェイ引込み口とベース底面の開口部を使用すると、簡単にケーブルを配線できます。高密度型 12 ポートローゼットボックスは、複数利用者通信アウトレットアセンブリ (MuTOA) として使用できます。

これにより、複数のワークステーションをひとつの中央集中型接続点から配備できます。パッチコードをアウトレットから直接作業エリアの機器に配線すると、移動や追加、変更に対応できます。キャプティブ式ファイバースプールは、マルチメディア用途のファイバーケーブルの巻取りに対応します。

6 個口用アウトレット

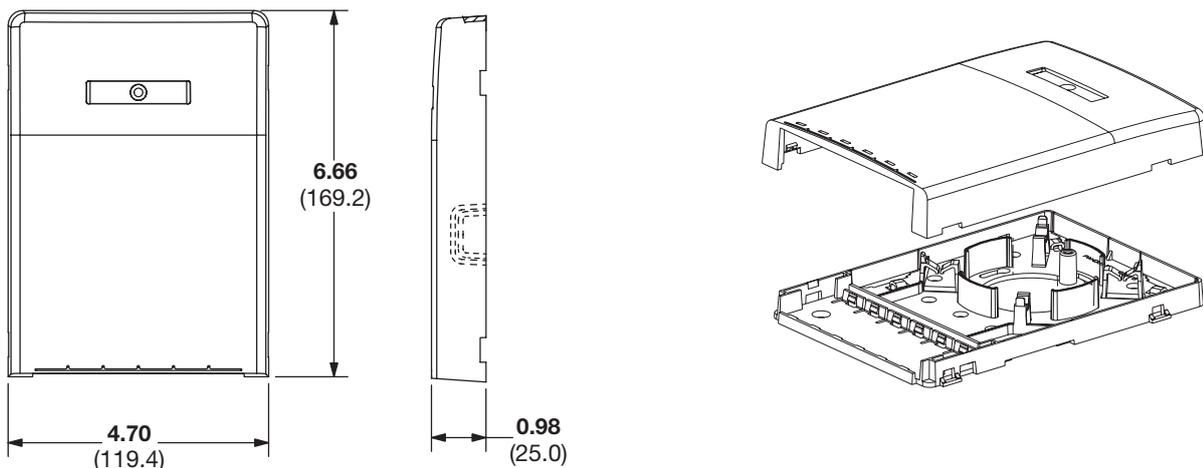

12 個口用アウトレット

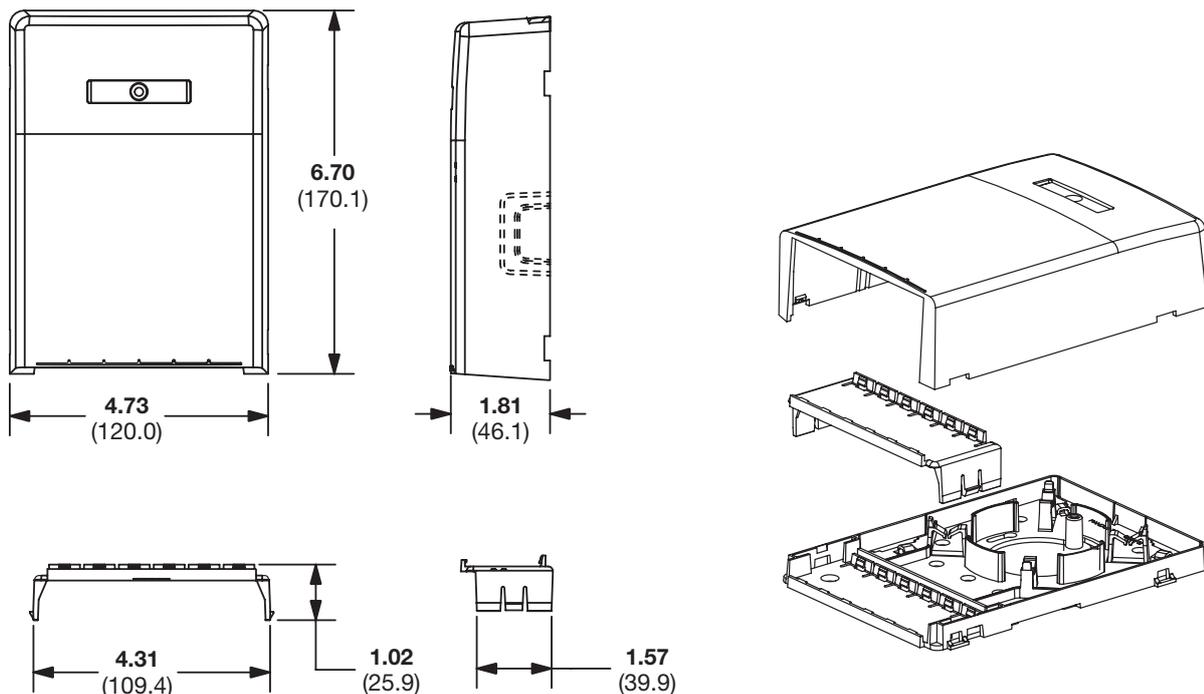

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2018 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
OTSP26--WW-JPN
12/2018