

# IndustrialNet™ 8ポート DIN レールマウント パッチパネル

# PANDUIT™

仕様書

## 仕様

8ポート DIN レールマウントパッチパネルは耐衝撃性ポリカーボネート製で、35mm 標準 DIN レールに取り付けて使用します。本製品には、ポート識別のために、4つのラベルポケット、ラベル、カバーが付いた着脱可能なフェースプレートが付属しています。DIN レールに取り付ける場合は、本製品に付いている調整式ラッチで固定します。ラッチがあることで、垂直バルクヘッド取付用の平らな面にも取り付けすることができます。8ポート DIN レールマウントパッチパネルは、任意の Mini-Com™ モジュールを接続して1ポートずつ使用できます。また、シールド付き、シールドなしのどちらのケーブルにも使用できます。



## 技術情報

規格:	Norme International Standard CEI IEC 60715、DIN EN 60715、DIN EN 50022、DIN 46277-3、BS 5584:1978、IEC 60068 環境試験、UL1863 で cULus 認定
材質:	UL94V-0、耐衝撃性ポリカーボネート
RoHS 準拠:	準拠
取り付けオプション:	35mm の標準 DIN レールに取り付けます。他の面にも、ラッチの取り付け穴を使って取り付けすることができます
梱包:	パッチパネルにフェースプレートを取り付けるための 6-32 x 3/8 インチのブラスネジ、ラベル (4) およびラベルカバー (4) が付属
温度:	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) の温度範囲はUL 508 A 制御パネル規格およびイーサネットスイッチの動作範囲に適合
シールド付き用途:	シールドなしで使用する場合は、CDPP8RG を使用 シールド付きで使用する場合は、CDPP8RG-S を使用

## 主な機能と利点

DIN レール マウント	スナップイン式であり、ラッチが正しい場所に入るとカチッと音がするため、感覚と音で取り付け状態を確認できます。ラッチにより、本体が DIN レール上で保持されると同時に、左右にスライドさせることが可能です。ラッチは、外側の取り付け穴を使って壁面に取り付けることでブラケットとしても機能します。
モジュール式	Mini-Com™ モジュラージャックおよび A/V モジュールを最大 8 個接続できます。
パッチング	一般的なイーサネットミニスイッチポートへの簡単で論理的なポートマッピングにより、産業用通信ゾーンエンクロージャーや制御パネルで便利な MAC (Moves (移動)、Adds (追加)、Changes (変更)) を実現可能です。IndustrialNet™ 8ポート DIN レールマウントパッチパネルは、リンクの試運転やトラブルシューティングのためのテスト可能なパーマメントリンクを提供します。また、将来の拡張に向けた柔軟性と拡張性を確保できます。
識別	明瞭な識別を可能にする、ラベルポケット、ラベル、透明ラベルカバーが付属しています。 ANSI/EIA/TIA-606-B のラベル要件に対応しています。

## 用途

IndustrialNet™ 8ポート DIN レールマウントパッチパネルは、すべてのパッチをゾーンエンクロージャーまたは制御パネルの DIN レールに統合することで貴重なスペースを節約し、産業用イーサネットモジュラーミニスイッチに「ポートマップ」するように設計されています。これらの製品は、従来の階層型スター、エンクロージャー (ゾーン) 向けファイバー、またはデバイスレベルリングの産業用イーサネットアーキテクチャで、柔軟で再構成可能な高性能の構造化配線要素として展開できます。

これらの構造化配線ソリューションは、イーサネットが産業オートメーションネットワークにさらに広がり、従来の IT 部門が使い慣れたパッチ機器や構造化配線モデルを使用して、産業ネットワークの変更を管理できるようにするために重要となります。パンドウイトの IndustrialNet™ モジュラーパッチパネルは、このようなアプリケーションで同じモジュラー DIN フットプリントに銅線接続を容易に配置できます。

### 8ポート DIN レールマウント パッチパネル

8ポート DIN パネル: CDPP8RG  
8ポートシールド付き  
DIN パネル: CDPP8RG-S

### Mini-Com™ モジュラージャック

Cat6、シールドなし: CJ688TG\*\*  
Cat6、シールド付き: CJS688TGY  
Cat5e、シールドなし: CJ5E88TG\*\*  
Cat5e、シールド付き: CJS5E88TGY

### Mini-Com™ ブランクモジュール

ブランクモジュール: CMBIG-X‡

### IndustrialNet™ ネットワークゾーン システム

プレコンフィグ大型  
(3-DIN レール) ゾーン  
エンクロージャー: Z23C-S  
プレコンフィグ中型  
(2-DIN レール) ゾーン  
エンクロージャー: Z22C-S  
プレコンフィグ小型  
(1-DIN レール) ゾーン  
エンクロージャー: Z11C-S

### Ultimate ID™ 交換用カバー

2ポートクリアカバー: UILC2CL-X

### Ultimate ID™ ラベル

2ポート、白色、  
粘着剤なし: UILWOL2-L  
LS8E および LS9: UILS8BW  
レーザー /  
インクジェット: UILJ2

\*\* = IW (オフホワイト)、WH (白)、IG (ライトグレー)、EI (アイボリー)、BL (黒)、BU (青)、RD (赤)、YL (黄)、GR (緑)、OR (オレンジ)、VL (紫)

‡ 他色をご希望の場合は、IG (ライトグレー) を IW (オフホワイト)、EI (アイボリー)、WH (白)、BL (黒) に置き換えてください。


# IndustrialNet™ 8 ポート DIN レールマウントパッチパネル

## 8 ポート DIN レールパッチパネルの一般的な構成

CDPP8RG (8 ポート DIN レールパッチパネル)	CMBIG-X (ブランクアダプタモジュール)	モジュージャック部品番号	数量
1	4	CJ688TG**、CJK688TG**、CJS688TGY、 CJSK688TG** (Cat6 モジュージャック)	4
1	4	CJ5E88TG**、CJK5E88TG**、CJS5E88TGY 、CJSK5E88TG** (Cat5e モジュージャック)	4
1	0	CJ688TG**、CJK688TG**、CJS688TGY、 CJSK688TG** (Cat6 モジュージャック)	8
1	0	CJ5E88TG**、CJK5E88TG**、CJS5E88TGY 、CJSK5E88TG** (Cat5e モジュージャック)	8

ご利用いただける色については、前ページに掲載しています。

## 8 ポート DIN レールパッチパネル

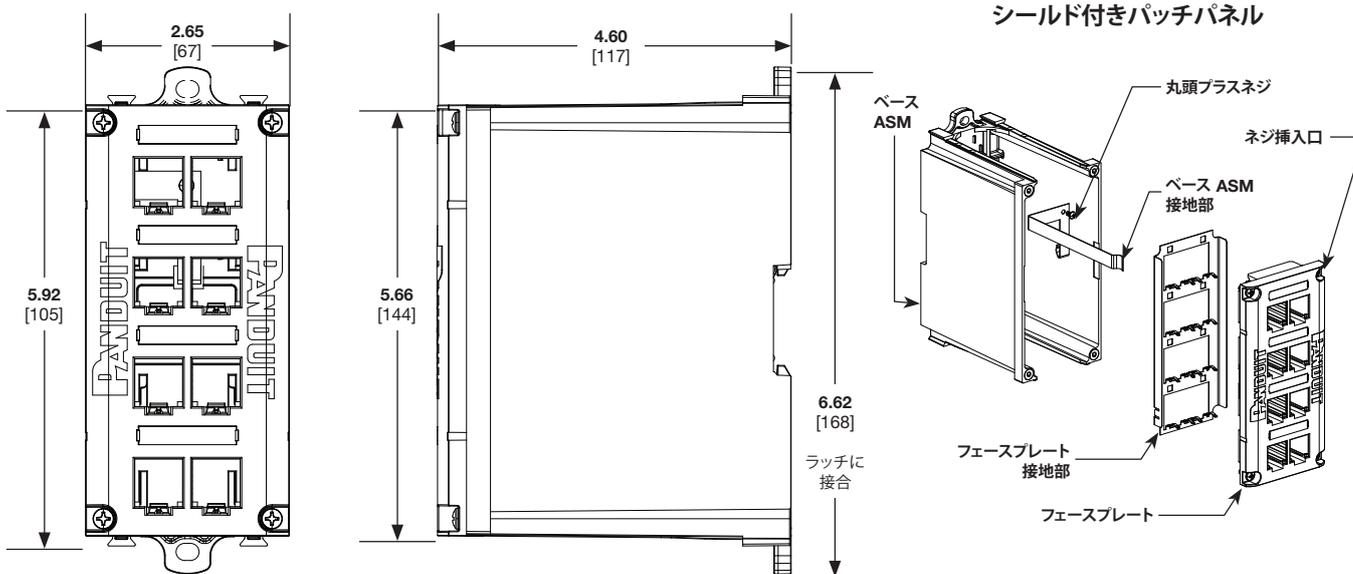

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

### 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6060

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

パンドゥイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

### 詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

電話: 03-6863-6060

**PANDUIT™**

©2018 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
COSP461--WW-JPN  
12/2018