

Mini-Com™ 家具用フェースプレート

PANDUIT™

仕様書

仕様

家具用フェースプレートは、複数のポート密度、フラット型または傾斜型、ラベルポケット有/無から選べるようになっています。家具用フェースプレートは、すべての Mini-Com™ モジュラージャックに対応します。



技術情報

取り付けオプション: 業界標準の開口部に対応します。
開口部: 34.16mm-35.69mm (H) × 67.82mm-69.85mm (W)、
パネル最大厚 2.29mm

付属品: ラベル付きには、ラベルとラベルカバーが付属

主な機能と利点

モジュラー式 すべての Mini-Com™ モジュラージャックをスナップ式で着脱でき、移動、追加、変更が簡単

曲げ半径調整 傾斜型の設計またはフェースプレートエクステンダーを使用すると、壁に埋め込む際の深さに 12.7mm の余裕ができ、曲げ半径部分の保護や強化に有効

識別 ラベルとラベルカバーを装着できるラベルポケットが付いており、ポートの識別が容易。オプションで粘着剤付きのラベルを提供

さまざまなポート密度 柔軟な設計が可能

用途

2 および 4 ポートの家具用フェースプレート (CFFP4BL、CFFPL4BL、CFFPL2BL、CFFPA2BL) は、標準アウトレット開口部のある家具を備えたワークエリアで使用します。

家具用フェースプレート

4 ポート用:	CFFP4BL
2 ポート用 (ラベル付き):	CFFPL2BL
4 ポート用 (ラベル付き):	CFFPL4BL
2 ポート用 (傾斜型):	CFFPA2BL


アクセサリ

エクステンダー: MFFPEBL
(CFFP4、CFFPL4、CFFPL2 に使用)


**交換用ラベル
およびラベルカバー:** C4PPLK
(ラベル付きフェースプレート用)

色とラベル方式の表をご覧ください。


2ポートおよび4ポート用 (CFFPL2、CFFP4、CFFPL4)

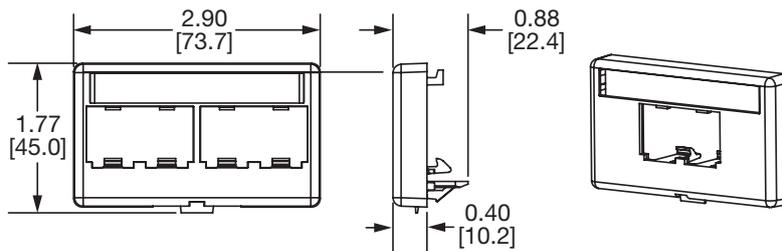

2ポート用傾斜型 (CFFPA2)

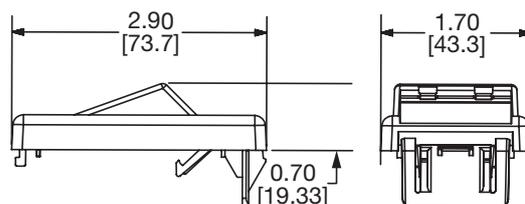

エクステンダー (MFFPE)

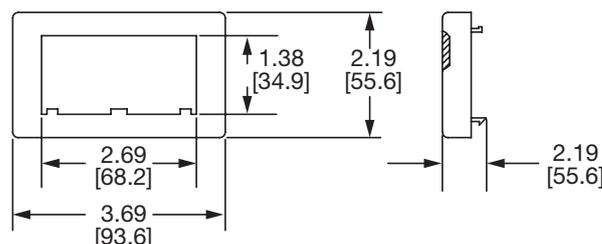

色とラベル方式

部品番号	IW (オフホワイト)	WH (白)	IG (ライトグレー)	BL (黒)	交換用ラベル	レーザー/ インクジェット	LS8E 熱転写 ハンディプリンタ
CFFP4**					なし	C125X030FJJ	C125X030FJC
CFFPL2**					C4PPLK	C261X035Y1J	C261X035Y1C
CFFPL4**							
CFFPA2**					なし	C125X030FJJ	C125X030FJC
MFFPE**							

グレーの網掛けが付いた箇所については、その色またはラベルのご用意がありません。

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp お問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
OTSP32--WW-JPN
Replaces WW-OTSP19
10/2020