

TGジャック用 45度アングルキャップ

仕様

TG ジャック用 45 度アングルキャップを、互換性のある UTP およびシールド付きモジュージャックと組み合わせることで、壁内部などの狭い場所でもジャックにケーブルを配線しやすくなります。角度のついたワイヤーキャップは、4 ペア、22 ~ 26 AWG 100 オームのツイストペアケーブルを成端できます。また、導線の撚り戻りを防止してケーブルペアの配列を維持することによって性能の最適化を図るため、一括圧接方式を採用しています。

ワイヤーキャップは性能カテゴリーを識別できるよう色分けされており、T568B 配線方式のために汎用ラベルコードが表記されています。



技術情報

チャンネルとコンポーネントの性能 [△] :	それぞれのカテゴリーまたはクラスの指定されたスイープ周波数で、そのカテゴリーまたはクラスの性能レベルの ANSI/TIA-568-C.2 および ISO 11801 規格のチャンネルとコンポーネントの要件を満たしています
IEC 準拠:	IEC 60603-7 と IEC 60512-99-002 に準拠
PoE と PoH 準拠:	IEEE 802.3af / 802.3at、802.3bt タイプ3およびタイプ4に準拠 最大100ワットのPower over HDBaseTをサポート
c(UL)us リスト:	UL 1863 認証 (通信回線アクセサリとして使用した場合)、CSA 規格 C22.2 UL 2043 認証 (空調空間での使用に適する)
RoHS 準拠:	準拠
ケーブルと導体の成端範囲:	互換性があるのは、22 ~ 26 AWG 単線または撚り線で、その絶縁体外径が最大φ1.52 mm、外被径がφ5.08 mm ~ 8.38 mm まで
取付面内部の深さを削減:	φ6.99 mm ケーブルの曲げ半径を適切に保つことで、ストレートキャップと比べて、壁などの取り付け面内部の深さを最大55%削減 (ストレートキャップ 27.9 mm に対して、45 度キャップは 12.7 mm)
使用温度:	-10 °C ~ 75 °C (14 °F ~ 167 °F)

[△] 互換性のある UTP およびシールド付きモジュージャックと組み合わせた場合。

主な機能と利点

角度のついたケーブル口:	適切な曲げ半径を維持しながら、外径の大きなケーブルを壁内部などの狭い場所にあるモジュージャックに配線することが可能。さらに、隣り合わせに位置する複数のモジュージャックでも使用可能
リバーシブル設計:	上下用・左右用どちらのキャップも、互換性のあるモジュージャックに上下・左右どちらの挿入方向になるようにも成端可能。上下用もしくは左右用、どちらの方向にケーブル配線する場合でも、それぞれ一つのキャップで対応可能
互換性:	パンドウイットのほとんどの Mini-Com UTP およびシールド付きモジュージャックと互換
高度な Giga-TX 技術:	導線の撚り戻りをなくして性能を最適化し、取り付けにかかる時間と費用を削減
一貫した成端設計:	パンドウイットの最も一般的な Mini-Com UTP およびシールド付きモジュージャックと同一の導体管理と成端方式を採用することで、新たな技術の習得不要で、素早い現場成端を実現

用途

45 度アングルキャップは、モジュージャックからケーブルに角度を付けて引き出す場合や、ユニット家具やレースウェイ、壁付けアウトレットのようなスペースが限られた場所で、互換性のある TX6A および TX6 PLUS Mini-Com UTP およびシールド付きモジュージャックと共に使用します。45 度キャップは、オフィスやファニチャー用途での実装が拡大している Cat6A 配線での使用に特に適しています。これは、45 度の配線角度が、Cat6A の太径や大きな曲げ半径に適しているためです。45 度アングルキャップは、高密度のケーブル配線にも役立ちます。この場合、水平方向のケーブル束線を最大50%削減し、ケーブルを経路に直接送り込み、ケーブル管理を容易にします。

PANDUIT™

仕様書

45 度アングルキャップ UTPモジュージャック用

上下用 45 度アングルキャップ

TX6A: CJUDCAPBU-X
TX6 PLUS: CJUDCAPIW-X

左右用 45 度アングルキャップ

TX6A: CJLRCAPBU-X
TX6 PLUS: CJLRCAPIW-X

互換性があるMini-Com UTP モジュージャック

Mini-Com UTP モジュージャック

TX6A: CJ6X88TG*
TX6 PLUS: CJ688TG*

Mini-Com スプリングシャッター付き UTP モジュージャック

TX6A: CJH6X88TG*
TX6 PLUS: CJH688TG*

45 度アングルキャップ シールド付きモジュージャック用

上下用 45 度アングルキャップ

TX6A: CJSUDCAPBU-X
TX6 PLUS: CJSUDCAPIW-X

左右用 45 度アングルキャップ

TX6A: CJSLRCAPBU-X
TX6 PLUS: CJSLRCAPIW-X

互換性があるMini-Com シールド付きモジュージャック

Mini-Com シールド付き モジュージャック

TX6A: CJS6X88TGY
TX6 PLUS: CJS688TGY

Mini-Com スプリングシャッター付き シールド付きモジュージャック

TX6A: CJSH6X88TGY
TX6 PLUS: CJSH688TGY


工具およびアクセサリ

成端工具: TGSJT
ニッパー: CWST
ワイヤーストリッパー: CJAST


* モジュージャック色を指定するには、部品番号の末尾に IW (オフホワイト)、EI (アイボリー)、IG (ライトグレー)、AW (アーケティックホワイト)、BL (黒)、BU (青)、RD (赤)、GR (緑)、OR (オレンジ)、VL (紫) または WH (白) を追加します。

TG ジャック用 45 度アングルキャップ


上下用 45 度アングルキャップ
CJUDCAPBU-X、CJUDCAPIW-X
(取扱説明書 PN610 参照)

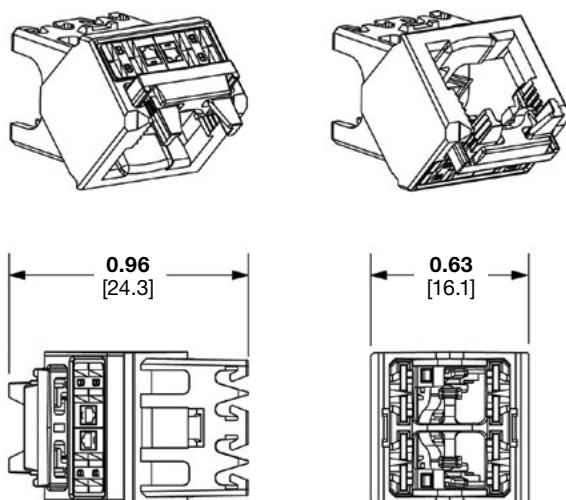


左右用 45 度アングルキャップ
CJLRCAPBU-X、CJLRCAPIW-X
(取扱説明書 PN609 参照)

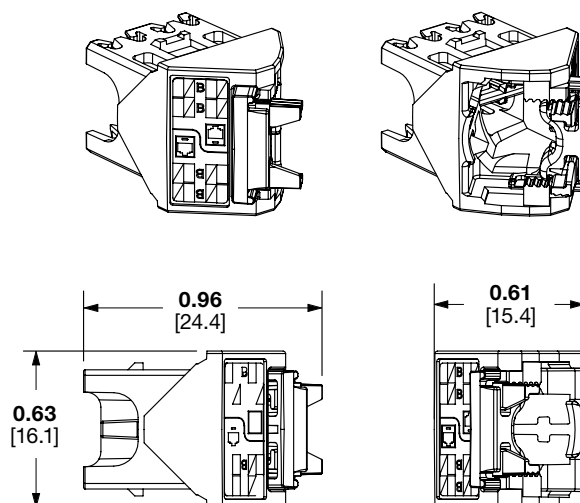

上下用 45 度シールド付きアングルキャップ
CJSUDCAPBU-X、CJSUDCAPIW-X
(取扱説明書 PN630 参照)

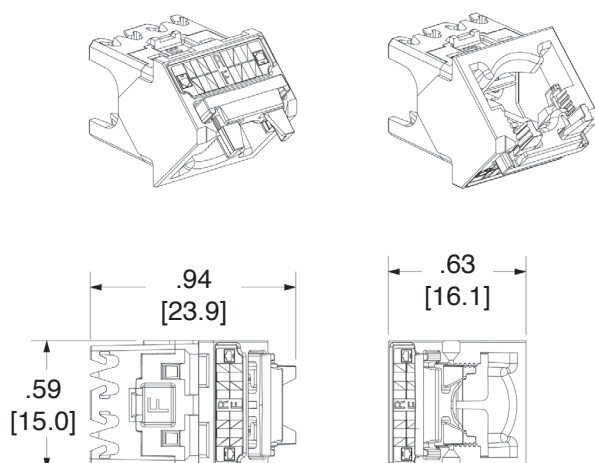


左右用 45 度シールド付きアングルキャップ
CJSLRCAPBU-X、CJSLRCAPIW-X
(取扱説明書 PN629 参照)

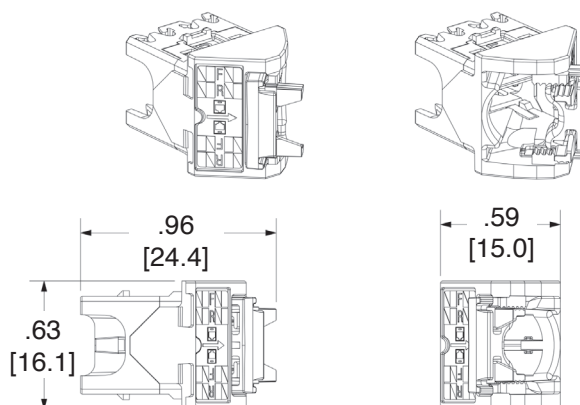


TG ジャック用 45 度アングルキャップ

《 上下用 45 度アングルキャップ 》
一般的な壁付けアウトレット用途のスペースを削減
(下記は、UTPモジュージャックを使用した例です)

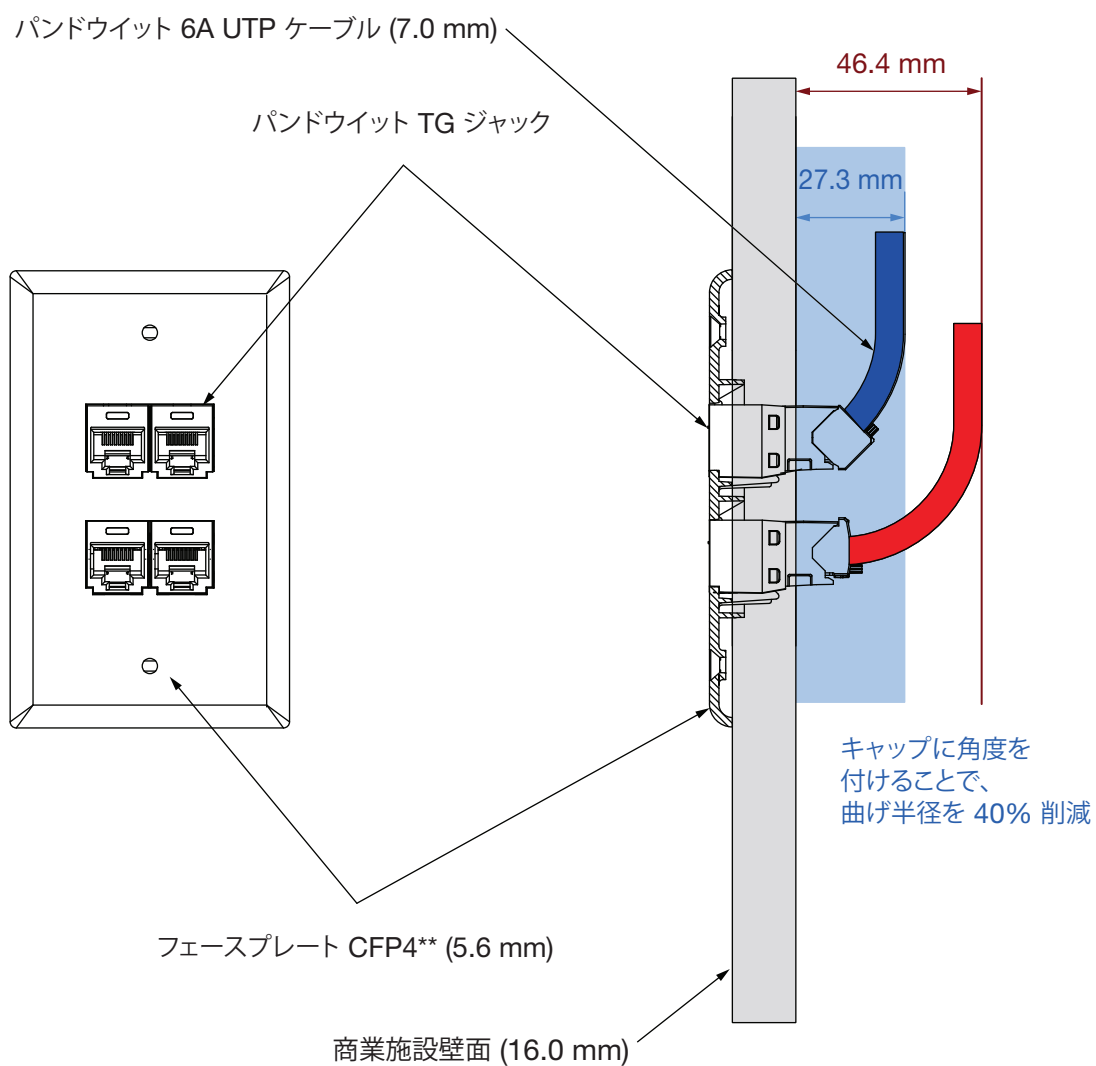

TG ジャック用 45 度アングルキャップ

《 左右用 45 度アングルキャップ 》
一般的なファニチャー用途のスペースを削減
(下記は、UTPモジュージャックを使用した例です)

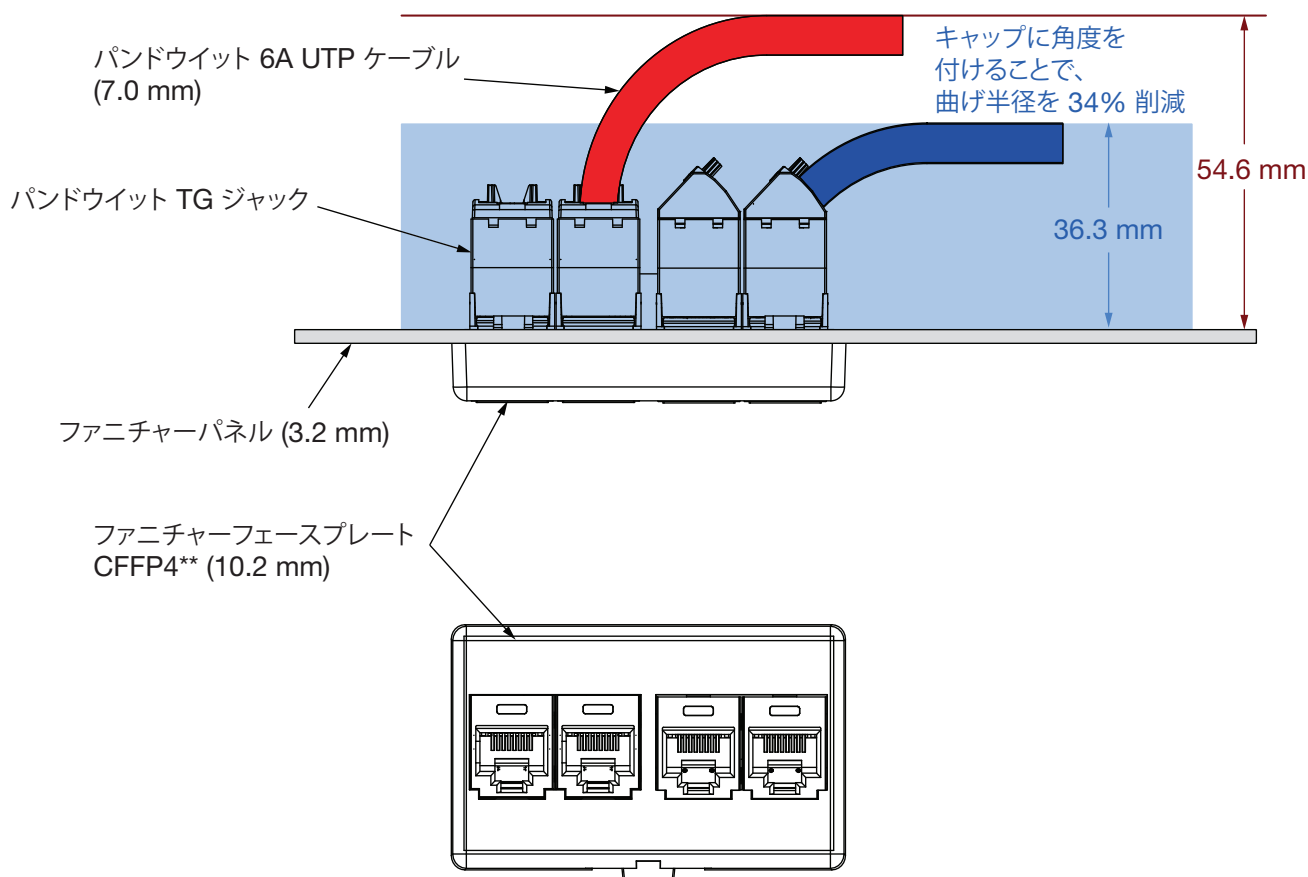

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE
PTE.LTD.シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

PANDUIT™

© 2023 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
COSP457-WW-JPN
10/2023