

ケーブル管理ブラケット

PANDUIT™

仕様書

仕様

柔軟性のある D リングケーブル管理ブラケットは、標準の通信ラックで使用します。オープンアクセスに使用する D リングは、ポリカーボネート素材で、色は黒です。フロントアームが 90 度回転するので、ケーブルの束を一度に挿入できます。6.5mm 以下のネジ 2 本で設置できます。



技術情報

寸法:

部品番号	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)
CMVDR1	60.5	52.1	145.2
CMVDR1S	60.5	52.1	82.8
CMVDR2	60.5	83.8	145.2
CMVDR2S	60.5	83.8	82.8
CMVDRC	44.5	222.3	143.8

容量:

部品番号	チャンネルエリア (in ²)	Cat6A (28AWG)	Cat6A (24AWG)	Cat6 (28AWG)	Cat6 (24AWG)
CMVDR1	7.1	105	47	160	65
CMVDR1S	3.5	52	23	80	32
CMVDR2	14.5	215	97	328	133
CMVDR2S	7.1	105	47	160	65
CMVDRC	30.1	447	202	680	277

規格:

EIA-310D に定義されているすべての EIA 標準を満たし、UL94-V0 仕様を満たす素材で製造

主な機能と利点

EIA マウント穴	あらゆる標準 EIA ラックシステムに適用可能
柔軟なアーム	ケーブルの束をまとめて設置できるオープンアクセス
丸みのあるエッジ	尖ったエッジがケーブル絶縁に接触するのを防止
1/4" ネジ穴	壁やラックへ製品を確実に固定するために、幅広い種類のネジを活用

用途

Panduit のケーブル管理ブラケットは、垂直な経路にケーブルを收容するために設計されています。ケーブルの束を一度に挿入できるため、施工時間の短縮に繋がります。

水平ケーブル管理パネルと共に使用することで、ラックシステムで完全なオープンアクセスを実現できます。製品は、壁や他の平面に、さまざまなネジを使用して取り付けることもできます。

ケーブル管理ブラケット

幅 30.0mm × 奥行き 121.9mm:	CMVDR1
幅 30.0mm × 奥行き 60.9mm:	CMVDR1S
幅 60.9mm × 奥行き 121.9mm:	CMVDR2
幅 60.9mm × 奥行き 60.9mm:	CMVDR2S
センター:	CMVDRC

ラック

19" ラック:	R2P
23" ラック:	R2PW

D リング水平ケーブル管理パネル


2RU 両面リング付き:	CMPH2
2RU 表面リング付き:	CMPHF2
1RU 両面リング付き:	CMPH1
1RU 表面リング付き:	CMPHF1

アクセサリ

#12-24 取り付けネジ:	S1224-C
水平型固定具:	PPF2S-S25-V
難燃性水平型固定具:	PPF2S-S25-V69
タックタイ用水平型固定具:	PPF2SV-S25-V
タックタイ用難燃性水平型固定具:	PPF2SV-S25-V69

ケーブル管理ブラケット

マウント構成

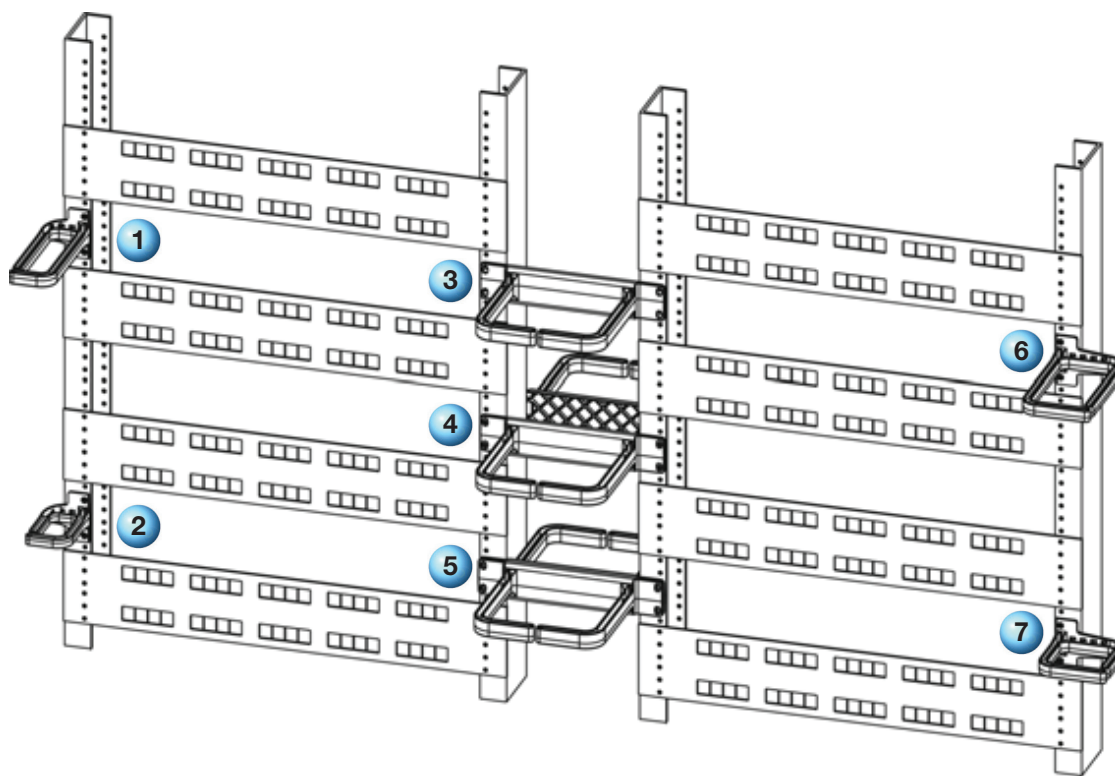

- ① CMVDR1
- ② CMVDR1S
- ③ CMVDRC をラック前面にマウント
- ④ 2 個の CMVDRC をラック前面と裏面にマウント
- ⑤ 2 個の CMVDRC をラック前面にマウント、1 個は裏面向きに開放
- ⑥ CMVDR2
- ⑦ CMVDR2S

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2016 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
WASP40--WW-JPN
Replaces SA-WASP1035B
7/2016