


Mini-Com™ シールド対応高密度モジュラーパッチパネル枠

PANDUIT™

仕様書

仕様

シールド対応 48 ポート高密度パッチパネル枠は、1 RU のスペースに取り付けることができます。ステンレススチール製のパネルで、後部にスナップ式フェースプレートが成形されており、その前面中央部に金属製のボンディングストリップが付いています。すべての Mini-Com™ シールドモジュラージャックを装着でき、標準の 19 インチラックまたはキャビネットに取り付けできます。このシールド対応 48 ポート高密度パッチパネル枠は 1 RU のスペースに 48 ポートを収容でき、フラット型とアングル型があります。また、ポートに番号が付いているので識別が簡単です。

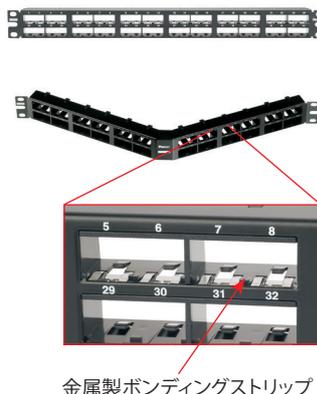

金属製ボンディングストリップ

技術情報

取り付けオプション:	標準 EIA 19 インチラックまたはキャビネットに取り付け。23 インチラックに取り付け時はオプションの拡張ブラケット (PEB1) を使用
付属品:	金属製ボンディングストリップ付きのスナップ式フェースプレート (組み込み済み)。取り付け用の標準 #12-24 インチネジ、接地用 #12-24 ネジ
材質:	パネルはステンレススチール製、フェースプレートは ABS プラスチック製、ボンディングストリップは PHOS ブロンズ製

主な機能と利点

モジュラー式	すべての Panduit™ Mini-Com™ シールド対応モジュラージャックを取り付け可
高密度	1 RU で収容できるモジュール数が増加: 1 RU あたり 48 ポート
識別	各ポートに番号を表示
アングル型	ケーブルをラックの両側に垂らせるので、必要な水平ケーブル管理パネルを最小限に抑えることが可能
ストレインリリーフバー (オプション)	さまざまなタイプが用意されており、ケーブルの管理と配線が容易
アングル型ブラックパネル (オプション)	将来の使用に備えてスペースを確保し、適切な通気と冷却を促進
色	黒と白を用意

用途

Mini-Com™ 48 ポート高密度パッチパネル枠は、ラックやキャビネットのスペースが限られた場所に最適です。

アングル型はラック密度を高めて水平ケーブル管理システムの必要性を減らし、従来のケーブル管理システムで必要な 1/4 のスペースで、高密度ネットワークアプリケーションを管理します。後部のケーブルを適切に支えて配線するために、ストレインリリーフバーを使用することをお勧めします。

Mini-Com™ モジュラージャックを必要に応じて簡単に移動、交換できます。ブラックモジュールを使用してスペースを確保すると、将来の使用や拡張に備えることができます。一般的に、パネルの多くは通信室やキャビネットで使用されますが、その他の領域でも活用できます。

パッチパネル枠をラックに取り付けるときは、特許取得のバインドネジを使用してシールド対応パネルをラックに接合します。シールド対応パッチパネル枠、シールドモジュラージャック、アクセサリを組み合わせて使用することで、接地を適正に行えます。

シールド対応高密度パッチパネル枠

黒		
48 ポート、フラット型、1 RU:		CP48HDBL
48 ポート、アングル型、1 RU:		CPA48HDBL
白		
48 ポート、フラット型、1 RU:		CP48HDWH
48 ポート、アングル型、1 RU:		CPA48HDWH

アクセサリ

ブラックパネル

黒		
1 RU、アングル型:		CPAF1BLY
2 RU、アングル型:		CPAF2BLY
1 RU、フラット型:		DPFP1
2 RU、フラット型:		DPFP2

白

1 RU、アングル型:		CPAF1WH
2 RU、アングル型:		CPAF2WH
1 RU、フラット型:		DPFP1WH
2 RU、フラット型:		DPFP2WH

アングル型カバー

黒:		CPATCBL
白:		CPATCWH

Mini-Com™ シールド付きモジュラージャック

Cat6A:		CJS6X88TGY
Cat6:		CJS688TGY
Cat5e:		CJS5E88TGY

ストレインリリーフバー/アクセサリ

タックタイ固定型:		SRBM19BLY
コの字型 (3 段式):		SRB19MDBL
ストレインリリーフバーブラケット:		SRBBRKT

ボンディング用ネジ

#12-24 インチネジ:		RGTBS-C
M6 ミリネジ:		RGTBSM6-C

バインド型ヘッドネジキット


#12-24 インチネジ:		RGTBSG
M6 ミリネジ:		RGTBSM6G

Mini-Com™ シールド対応高密度モジュラーパッチパネル枠


対応ラベル

部品番号	ラベルタイプ	レーザープリンタ用	熱転写 ハンディプリンタ用	熱転写プリンタ用
CP48HDBL	シール	—	T024X000VPC-BK	T024X000FJT
CPA48HDBL				
CP48HDWH				
CPA48HDWH				

CP48HDBL/CP48HDWH

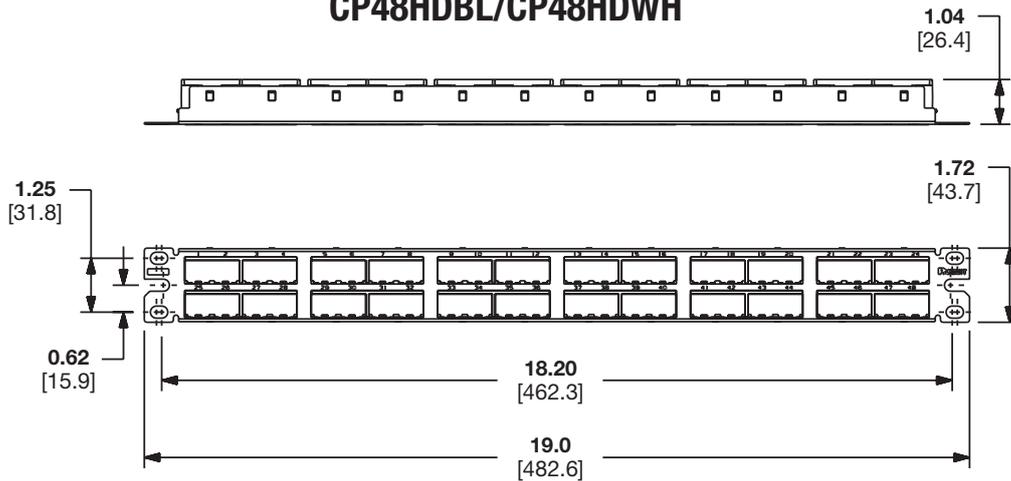

CPA48HDBL/CPA48HDWH

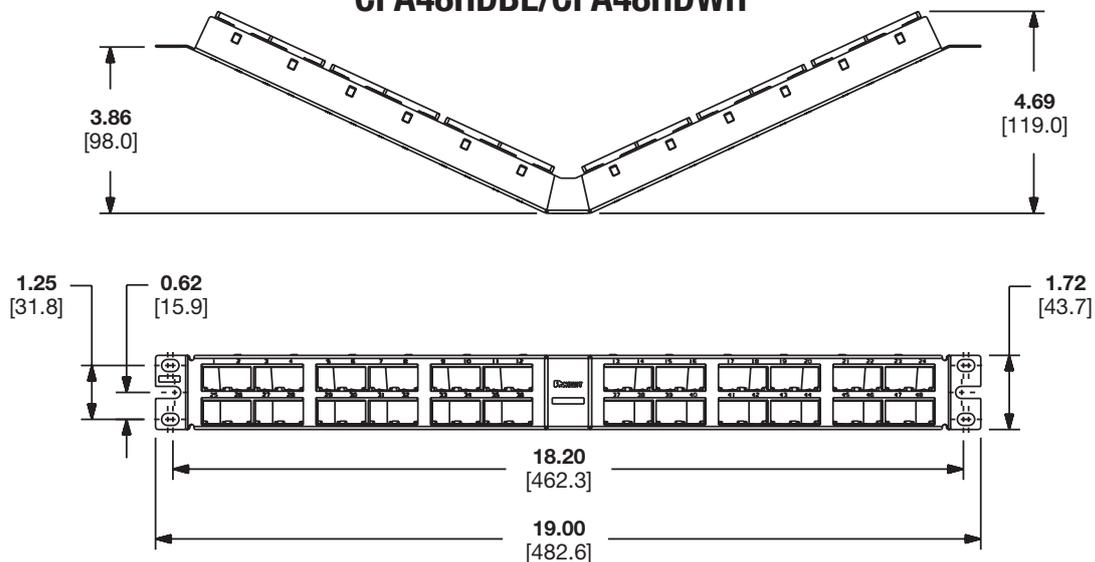

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

バンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp お問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
Printed in the U.S.A.
COSP299--WW-JPN
9/2020