

PanZone™ コンソリデーションポイントボックス

PANDUIT™

仕様書

用途

コンソリデーションポイントボックスは、狭い床下、天井、および壁面に取り付けで使用します。スナップ式のモジュラーフェースプレートおよび 19 インチパッチパネルからなる MiniCom™ モジュラーパッチパネルの管理が可能です。パッチパネルは取り外すことができるため、短時間での施工と再構成が可能です。接続ポイントを保護するための取り外し可能なカバーが装着されています。さらに、発泡シール材により、ケーブルの差し込み口の周囲を埃やゴミから保護します。壁面のほか、床下と天井にも取り付けすることができます。24 ポートと 48 ポートのコンソリデーションポイントボックスは、MiniCom™、QuickNet™、またはファイバーの用途に対応します。



技術情報

取り付けオプション: 垂直または水平での壁面への取り付け、薄型のフリーアクセスフロア、天井で利用できます。6 ポートと 12 ポートのボックスは、作業スペースに取り付けることも可能です。内側の取り付け穴とオプションの外側の固定ブラケットが付属しています。

付属品:	CPB6BL:	ベース、カバー、モジュラーパッチパネル、MiniCom™ フェースプレート、および外側の固定ブラケットが付属。
	CPB12BL:	ベース、カバー、モジュラーパッチパネル、MiniCom™ フェースプレート、および外側の固定ブラケットが付属。
	CPB24BL:	ベース、カバー、および外側の固定ブラケットが付属。パッチパネルは付属していません。
	CPB48BL:	ベース、カバー、および外側の固定ブラケットが付属。パッチパネルは付属していません。

部品番号	ポート数	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)
CPB6BL	6	63	177.8	177.5
CPB12BL	12	63	287	181.6
CPB24BL	24 (1 RU)	49.1	511.18	308.6
CPB48BL	48 (2 RU)	95	511.18	308.6

主な機能と利点

取り外し可能なパッチパネル	クイックドロップイン式のパネル設計によって、取り付け、成端、再構成にかかる時間を節約し、すべてのポートを容易に利用できます。この機能により、接続の変更が発生しても、ネットワークを不必要に中断しなくて済みます。
さまざまな構成に対応	MiniCom™、QuickNet™、またはファイバーで使用する、交換可能なモジュラーパッチパネルを取り付けることができ、さまざまな用途で一貫した仕様を実現します。コンソリデーションポイントボックスは、天井、床下、壁面、または机の下にも取り付け可能です。
接続の保護	開口部の周囲に装着された取り外し可能なカバーと発泡シール材によって、埃やゴミが接続部に入り込むのを防ぎ、ケーブル接続を保護します。
大きなケーブル差し込み口	最適なケーブル容量を確保し、ケーブル曲げ半径を維持して、最高のネットワークパフォーマンスを実現します。

用途

PanZone™ コンソリデーションポイントボックスは、低コストで取り付けが簡単なソリューションです。ネットワークサービスまたはデバイスにインターコネクション/クロスコネクションするためのパーマnentリンク内の接続ポイントおよび配線構成を提供します。頻繁に変更される組織の要件に合わせてケーブル配線を再構成できる高いアクセス性と柔軟性を提供し、このような再構成を行う際のネットワークのダウンタイムを削減しながら、迅速な変更を可能とします。6 ポートと 12 ポートのボックスではモジュラーパッチパネル (付属) を使用でき、24 ポートと 48 ポートのボックスでは標準の 19 インチパッチパネル (別売)

を使用できます。それぞれのコンソリデーションポイントボックスでは、パッチパネルを完全に取り外すことができるため、成端作業や取り付け作業を迅速かつ簡単に行えます。これらのパッチパネルは交換可能であり、MiniCom™、QuickNet™、およびファイバーで使用できます。オプションのストreinリリースを取り付ければ、ケーブル束線をサポートして、管理できます。

用途が広く、取り付け場所や取り付け方法を選びません。各ボックスは、天井や床下だけでなく、壁面や作業スペースの下にも取り付けすることが可能です。

PanZone™ コンソリデーションポイントボックス

コンソリデーションポイントボックス 6 ポート:	CPB6BL
コンソリデーションポイントボックス 12 ポート:	CPB12BL
コンソリデーションポイントボックス 24 ポート (1 RU):	CPB24BL
コンソリデーションポイントボックス 48 ポート (2 RU):	CPB48BL
ストreinリリースバー (24 および 48 ポートの ボックス用):	SRB19BLY

MiniCom™ パッチパネルとモジュール


 

MiniCom™ モジュラーパッチ パネル 24 ポート:	CPP24FMWBLY
MiniCom™ モジュラーパッチ パネル 48 ポート:	CPP48FMWBLY
MiniCom™ 6 ポート用スナップ式 フェースプレート:	CFPLM6BLY

QuickNet™ パッチパネル

QuickNet™ パッチ パネル 24 ポート:	QPP24BL
QuickNet™ 高密度 パッチパネル 48 ポート 1 RU:	QPP48HDBL





PanZone™ コンソリデーションポイントボックス

寸法

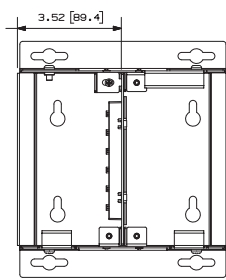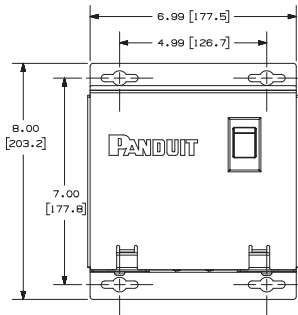




カバーを
取り外した状態

 CPB6BL
コンソリデーションポイントボックス 6 ポート

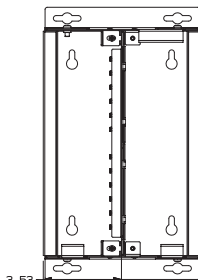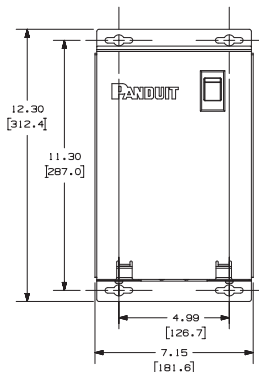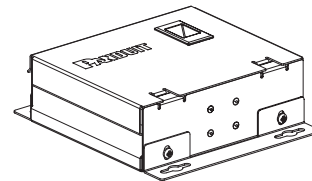





カバーを
取り外した状態

CPB12BL
コンソリデーションポイントボックス 12 ポート

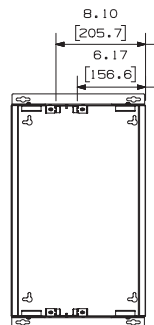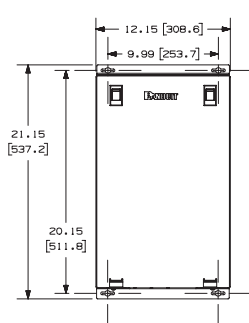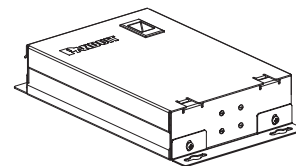


カバーを
取り外した状態

 CPB24BL
コンソリデーションポイントボックス 24 ポート

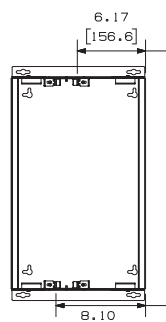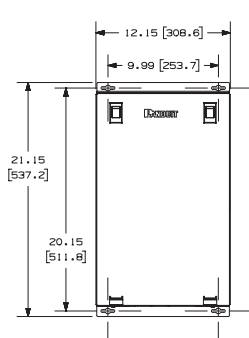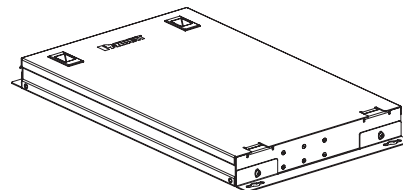

カバーを
取り外した状態

CPB48BL
コンソリデーションポイントボックス 48 ポート

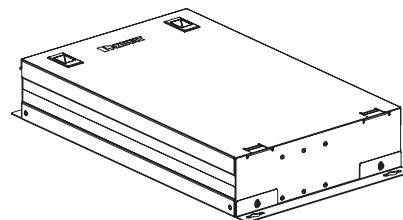

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2019 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
PRINTED IN THE U.S.A.
FBSP167--WW-JPN
12/2019