


Mini-Com™ 高密度モジュラー パッチパネル枠

仕様

高密度モジュラーパッチパネル枠は、メタルパネルの前部または後部にスナップ式フェースプレートが成形された構造です。パッチパネルに UTP、STP、A/V 用途のすべての Mini-Com™ モジュールを接続、またはファイバーを選択でき、19 インチの標準ラックに取り付けできます。パッチパネルは 32 ポート (1 RU)、48 ポート (1 RU)、および 72 ポート (2 RU) があります。フラッシュマウントパネルはポートに番号が付いているので容易に見分けられます。アングル型パッチパネルは、ケーブルを配線しやすいよう最適な角度がついています。

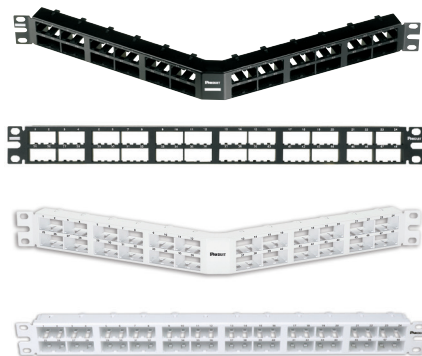

技術情報

取り付けオプション:	19 インチの標準ラックに取り付け
材質:	フロントパネル: CRS、フェースプレート: ABS
添付品:	スナップ式フェースプレートと取り付けネジ一式 (#12-24)

主な機能とメリット

モジュラー式	前部にスナップイン式フェースプレートが付いているパネルには、すべての Mini-Com™ モジュールを接続でき、後部にスナップイン式フェースプレートが付いているパネルには、すべての UTP、STP、A/V、および大半のファイバーモジュールを接続可能
アングル型	ケーブルをラックの両側に垂らせるので、パッチケーブルを垂直ケーブルマネージャーに直接配線することが可能。必要な水平ケーブルマネージャーが最小限で済むので、高密度設計が可能
ポート番号	番号が付いたポートと書き込み領域のあるパネル
オプションのストレインリリーフバー	ケーブルを整理し、管理しやすくする
オプションのブランクパネル	未使用のラック口をふさぐストレート型とアングル型。どんなバージョンの Panduit パッチパネルと使用してもきれいで整って見える
オプションの拡張ブラケット	19 インチのパッチパネルを 23 インチラックに取り付け可能
高密度	ラックスペース当たりのモジュール数が増加
カラーラインアップ	標準色の黒の他に、白色の製品をご用意

用途

Mini-Com™ 高密度パッチパネルは、マルチメディア用途に最適です。ストレート型とアングル型のどちらもポート密度が多様なのでほとんどのニーズに対応できます。フラッシュマウントスタイルには、番号が付いたポートまたはラベル貼り付け用スペースが含まれており、ラベルポケットの付いた選択フェースプレートスタイルパネルには、番号が付いたラベルとカバーが含まれています。

アングル型パッチパネルはラックスペースが限られた用途に適しています。ケーブルをラックの両側に垂らせるので、必要な水平ケーブルマネージャーが最小限で済み、ラックスペースを高密度にできます。高密度パッチパネルは、標準の 19 インチラックか 23 インチラックに取り付けることができます (拡張ブラケット PEB1 または PEB2 を使用時)。

PANDUIT™

仕様書

Mini-Com™ 高密度 モジュラーパッチパネル枠

黒:

48 ポート、1 RU: CPP48HDWBL*
48 ポート、1 RU (ラベル幅大):
CPP48HDEWBL
48 ポート、1 RU (ナンバリング縦配列):
CPP48HDVNSWBL*
72 ポート、2 RU: CPP72FMWBL

白:

48 ポート、1 RU: CPP48HDWWH*

Mini-Com™ アングル型高密度 モジュラーパッチパネル枠

黒:

48 ポート、1 RU: CPPA48HDWBL*
48 ポート、1 RU (ラベル幅大):
CPPA48HDEWBL
48 ポート、1 RU (ナンバリング縦配列):
CPPA48HDVNSWBL*
72 ポート、2 RU: CPPA72FMWBL

白:

48 ポート、1 RU: CPPA48HDWWH*

Mini-Com™ 高密度 モジュラーパッチ パネル枠 (フェースプレートタイプ)

32 ポート、ストレート型 1 RU:
CPP32WBL
72 ポート、ストレート型 2 RU:
CPPL72WBL
72 ポート、アングル型 2 RU:
CPPLA72WBL

アクセサリ

黒:

アングル型パッチパネル用トップカバー:
CPATCBL
アングル型ブランクパネル、1RU:
CPAF1BL
アングル型ブランクパネル、1RU:
CPAF2BL
ブランクパネル、1RU: DPFP1
ブランクパネル、2RU: DPFP2

白:

アングル型パッチパネル用トップカバー:
CPATCWH
アングル型ブランクパネル、1RU:
CPAF1WH
アングル型ブランクパネル、1RU:
CPAF2WH
ブランクパネル、1RU: DPFP1WH
ブランクパネル、2RU: DPFP2WH

拡張ブラケット

1 RU: PEB1
2 RU: PEB2


* ラベル貼付のスペースはありません。

Mini-Com™ 高密度モジュラーパッチパネル枠


Mini-Com™ 高密度モジュラーパッチパネル枠用ラベル表

部品番号	ラベルタイプ	ラベルポケットの 代替品	レーザープリンタ用	熱転写 ハンディプリンタ用	熱転写プリンタ用
CPP32WBL Y	シール	—	—	T024X000VPC-BK	T024X000FJT
CPP48HDEWBL					
CPP48HDWWH					
CPPA48HDEWBL					
CPPA48HDWWH					
CPP72FMWBL Y					
CPPA72FMWBL Y					
CPPL72WBL Y	ポケット	C72PPLK	C282X030Y1J	C282X030Y1C	—
CPPLA72WBL Y					


CPP32WBL Y

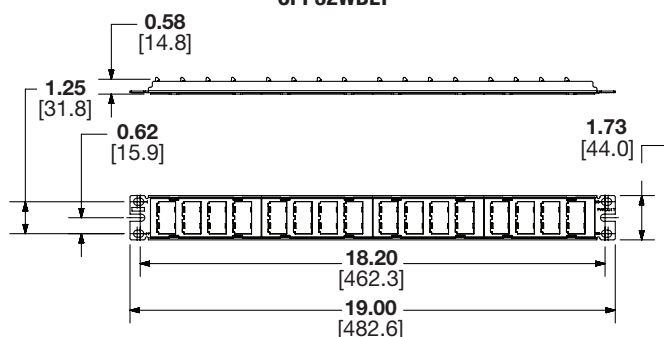


CPPL72WBL Y

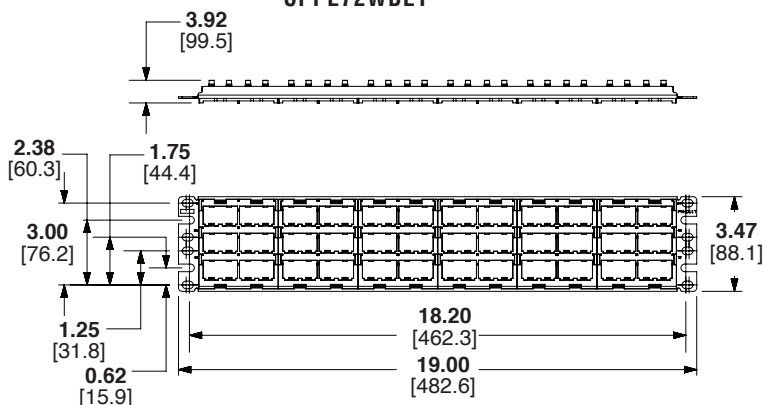


CPP48HDWBL Y
CPP48HDWWH

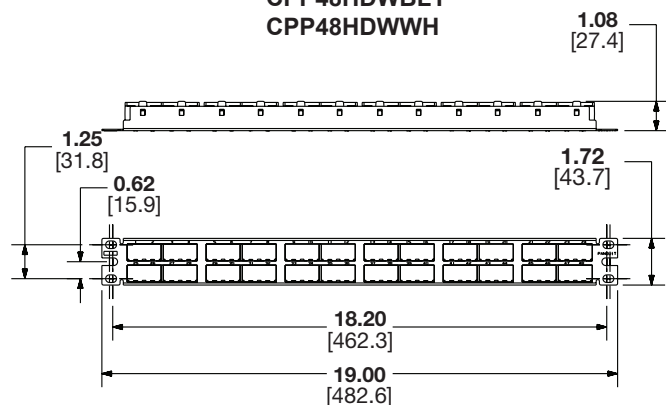


CPP48HDVNSWBL

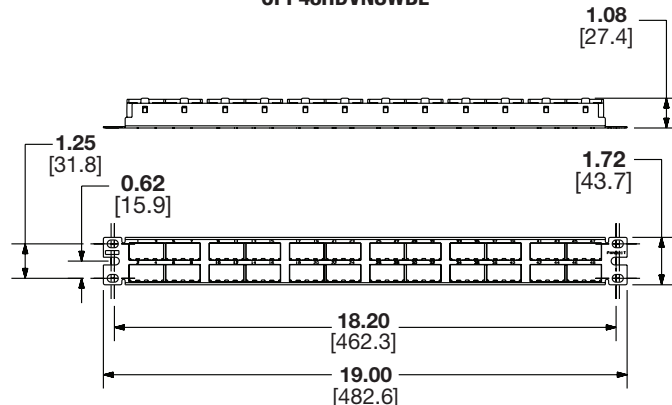

CPP48HDEWBL

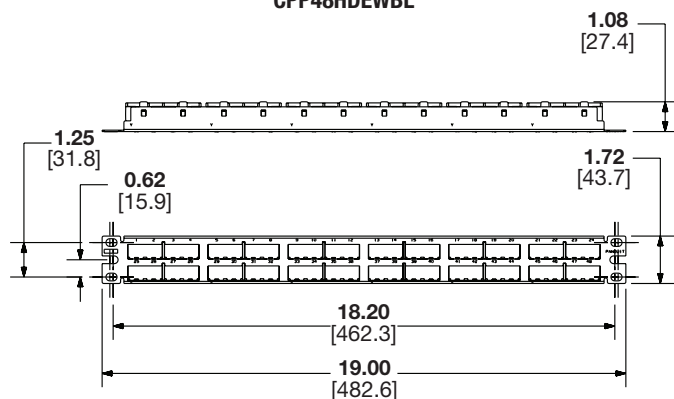


CPP72FMWBL Y

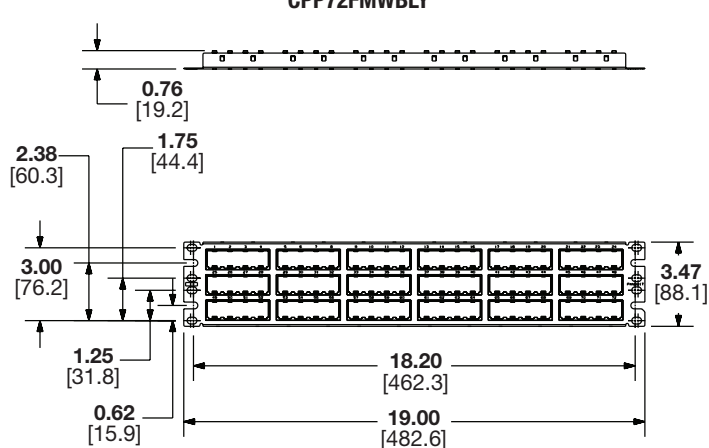


Mini-Com™ 高密度モジュラーパッチパネル枠


CPPA48HDWBLY
CPPA48HDWWH

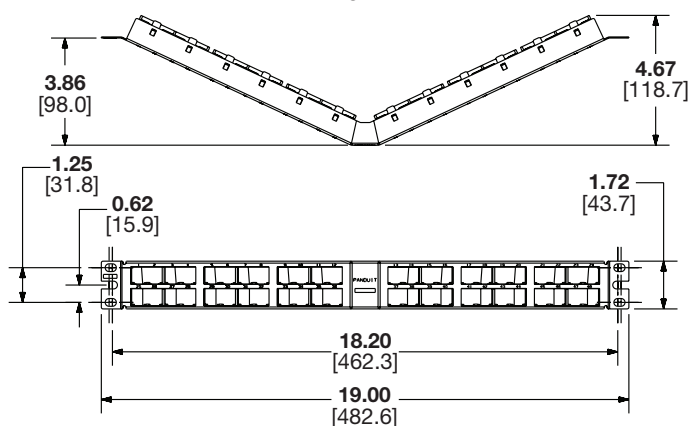


CPPA48HDEWBL

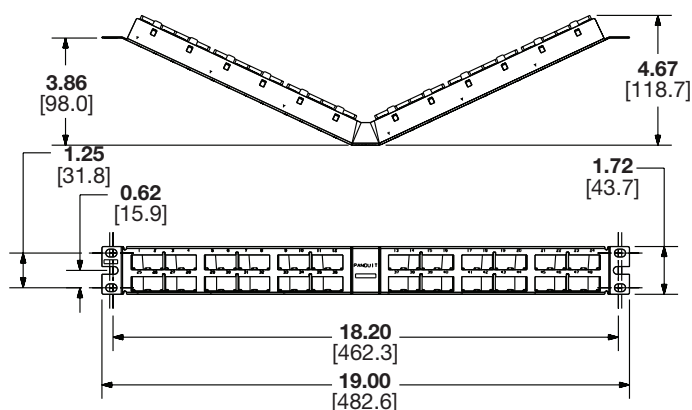


CPPA48HDVNSWBL

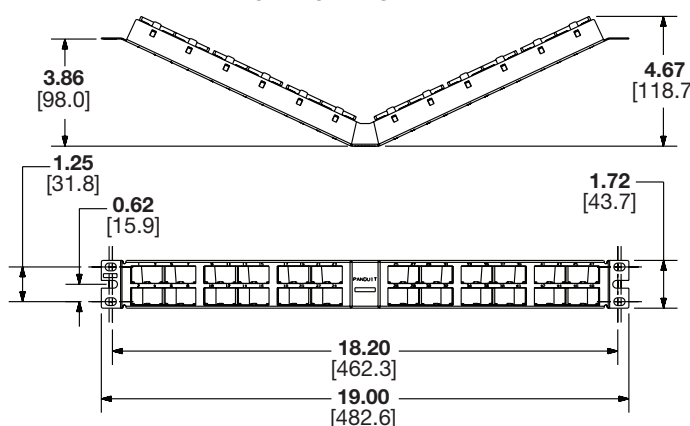

CPPA72FMWBLY

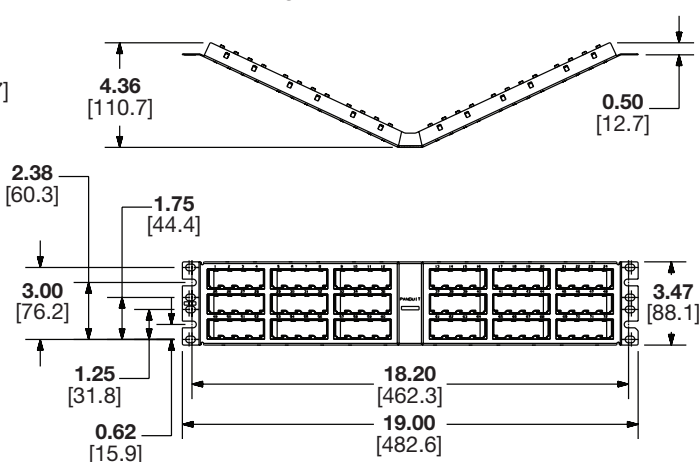

CPPLA72WBLY

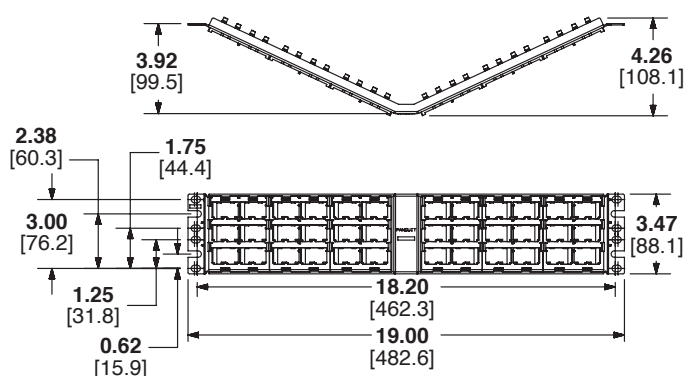

寸法はインチ単位〔ミリ単位〕

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2019 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
OTSP49--WW-JPN
1/2019