

# Mini-Com™ フラッシュマウントモジュラー パッチパネル枠

## 仕様

フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠は、メタルパネルの後面にスナップ式フェースプレートが成形された構造です。パッチパネルに UTP、STP、光ファイバー、または A/V 用途のすべての Mini-Com™ モジュールを接続でき、19 インチの標準ラックに取り付けできます。パッチパネルは 24 ポートおよび 48 ポートがあります。ポートに番号が付いているので容易に見分けられます。アングル型パッチパネルは、ケーブルを配線しやすいよう最適な角度がついています。



## 技術情報

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 取り付けオプション: | 19 インチの標準ラックに取り付け                      |
| 材質:        | フロントパネル: CRS、フェースプレート: ABS             |
| 添付品:       | スナップ式フェースプレートと取り付けネジ一式 (#12 ~ 24 と M6) |

## 主な機能とメリット

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| モジュラー式            | すべての Panduit Mini-Com™ モジュールを取り付けでき、メディアタイプを同じパネル内で組み合わせ可能         |
| アングル型             | パッチケーブルを垂直ケーブルマネージャーに直接配線することが可能。必要な水平ケーブルマネージャーが最小限で済むので、高密度設計が可能 |
| ポートとパネルの識別        | 番号が付いたポートに書き込み領域あり (48 ポート高密度を除く)                                  |
| オプションのストレインリリーフバー | ケーブルを整理し、管理しやすくする                                                  |
| オプションのブランクパネル     | 未使用のラック口をふさぐストレート型とアングル型。どんなバージョンの Panduit パッチパネルと使用してもきれいで整って見える  |
| オプションの拡張ブラケット     | 19 インチのパッチパネルを 23 インチラックに取り付け可能                                    |

## 用途

Mini-Com™ フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠はマルチメディア用途に最適で、すべての Mini-Com™ モジュールを取り付けできます。ストレート型とアングル型のどちらもポート密度が多様なのでほとんどのニーズに対応できます。また、印刷済み番号が、識別を簡単にします。アングル型パッチパネルはラックスペースが限られた用途に適しています。

ケーブルをラックの両側に垂らせるので、必要な水平ケーブルマネージャーが最小限で済み、ラックスペースを高密度にできます。フラッシュマウントモジュラーパッチパネルを標準の 19 インチラックか 23 インチラックに取り付けることができます (拡張ブラケット PEB1 または PEB2 を使用時)。

# PANDUIT™

仕様書

### Mini-Com™ ストレート型フラッシュ マウントモジュラーパッチパネル枠 (4 ポートフェースプレートタイプ)

24 ポート、1 RU: CPP24FMWBLY  
48 ポート、2 RU: CPP48FMWBLY  
48 ポート、2 RU

(ナンバリング  
縦配列): CPP48FMVNSWBLY

### Mini-Com™ アングル型フラッシュ マウントモジュラーパッチパネル枠 (4 ポートフェースプレートタイプ)

24 ポート、1 RU: CPPA24FMWBLY  
48 ポート、2 RU: CPPA48FMWBLY

### Mini-Com™ ストレート型フラッシュ マウントモジュラーパッチパネル枠 (6 ポートフェースプレートタイプ)

48 ポート、2 RU: CPP48FM6BL  
48 ポート、2 RU

(ナンバリング  
縦配列): CPP48FM6VNSBL

### Mini-Com™ アングル型フラッシュ マウントモジュラーパッチパネル枠 (6 ポートフェースプレートタイプ)

48 ポート、2 RU: CPPA48FM6BL  
48 ポート、2 RU

(ナンバリング  
縦配列): CPPA48FM6VNSBL

### ストレインリリーフバー

ストレート型: SRBS19BL-XY  
コの字型  
(奥行 5.1cm): SRB19BLY  
タックタイ固定用: SRBM19BLY  
クリップ型: SRBWCY  
コの字型  
(奥行 12.7cm): SRB19D5BL  
コの字型 (2 段式): SRB19D7BL  
コの字型 (3 段式): SRB19MDBL

### ブランクパネル

オプション品のブランクパネルについては、[www.Panduit.com](http://www.Panduit.com) またはカタログをご覧ください。





### 拡張ブラケット

1 RU: PEB1  
2 RU: PEB2


\*ラベル貼付のスペースはありません。

Mini-Com™ フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠

| Mini-Com™ フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠用ラベル表 |        |             |                  |             |
|--------------------------------------|--------|-------------|------------------|-------------|
| 部品番号                                 | ラベルタイプ | レーザープリンタ用   | 熱転写<br>ハンディプリンタ用 | 熱転写プリンタ用    |
| CPP24FMWBLY                          | シール    | C252X030FJJ | C252X030FJC      | C252X030YPT |
| CPP48FMWBLY                          |        |             |                  |             |
| CPPA24FMWBLY                         |        |             |                  |             |
| CPPA48FMWBLY                         |        |             |                  |             |
| CPP48FMVNSWBLY                       |        | C379X030FJJ | C379X030FJC      | C379X030YPT |
| CPP48FM6BL                           |        |             |                  |             |
| CPP48FM6VNSBL                        |        |             |                  |             |
| CPPA48FM6BL                          |        |             |                  |             |
| CPPA48FM6VNSBL                       |        |             |                  |             |

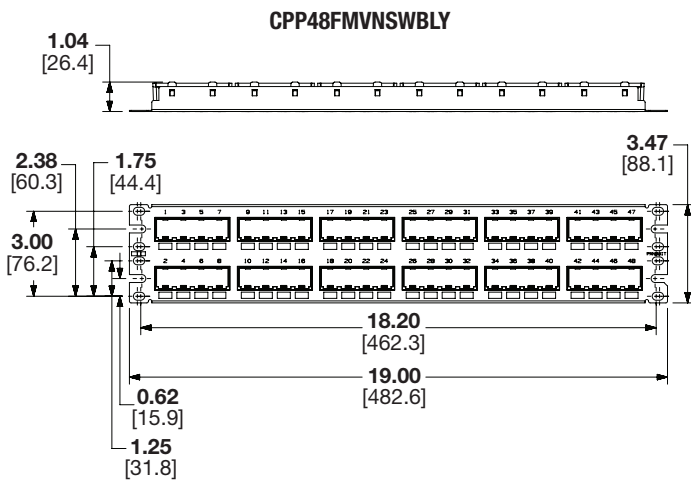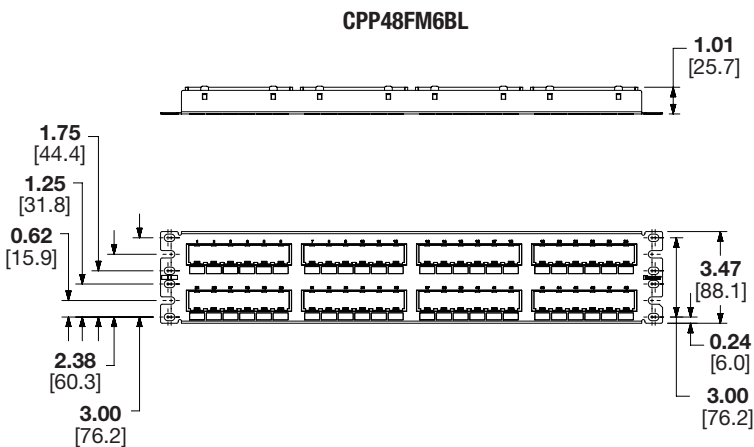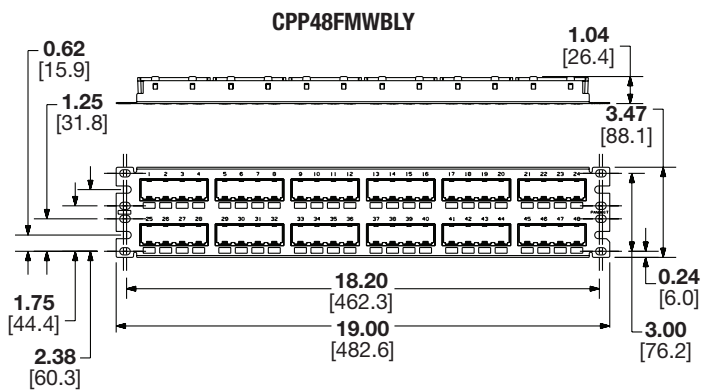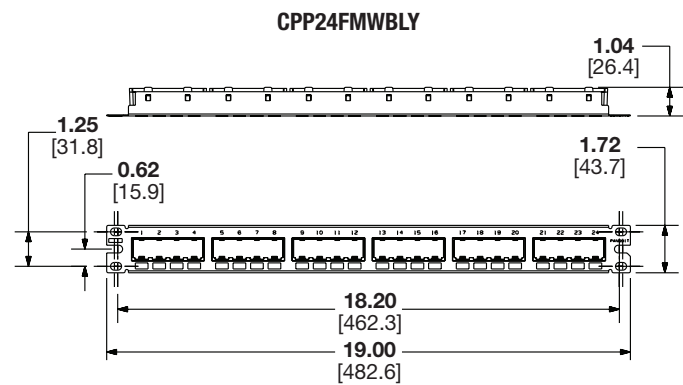

# Mini-Com™ フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠

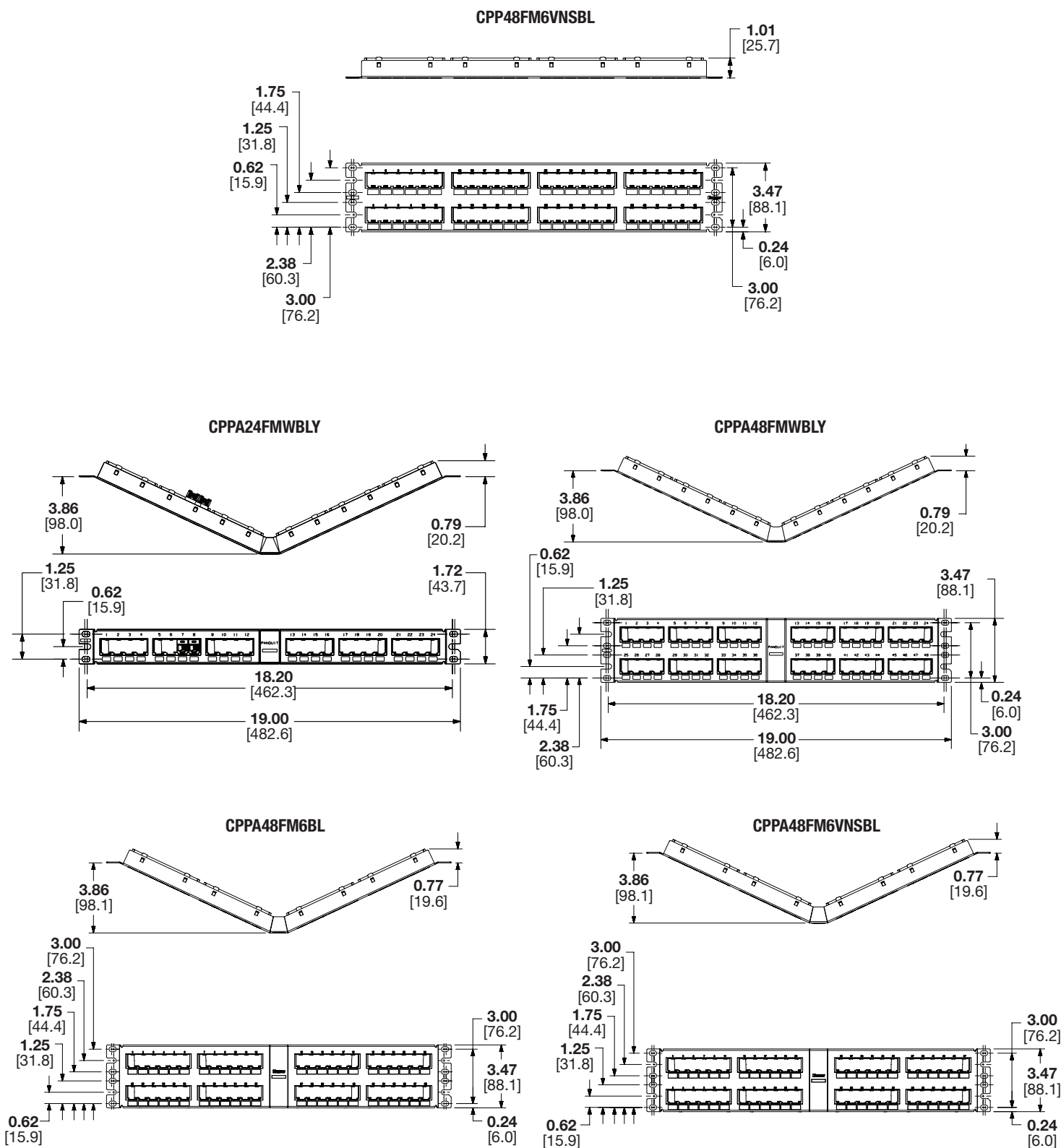

寸法はインチ単位 [ミリ単位]

## 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダラハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

## 詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

電話: 03-6863-6060

**PANDUIT™**

©2016 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
OTSP33--WW-JPN  
Replaces WW-OTSP25  
2016-09-13