Mini-Com™ メタル製シールド対応 モジュラーパッチパネル



仕様

メタル製モジュラーパッチパネルは、標準のラックやキャ ビネットに取り付けることのできるステンレススチール 製のパッチパネルです。全モデルがすべてのMini-Com™ シールド付きモジュラージャックに対応しています。パネ ルにはメモ用の領域があり、オプションのラベルシール を貼ると各ポートやパネルを識別できます。

アングル型メタル製モジュラーパッチパネルには、標準 の 24 ポートおよび48 ポートモデルが用意されていま フラット型メタル製モジュラーパッチパネルには、 標準の 24 ポート、48 ポートモデルが用意されていま す。24 ポート、48 ポートのフラット型には、個々の ケーブルをサポートする各種のストレインリリーフバー が付属したモデルも用意されています。







アングル型シールド対応 モジュラーパッチパネル

24 ポート、1 RU: CPA24BLY 48 ポート、2 RU: CPA48BLY 白

24 ポート、1 RU: CPA24WH 48 ポート、2 RU: CPA48WH

フラット型シールド対応 モジュラーパッチパネル

24 ポート、1 RU: CP24BLY 48 ポート、2 RU: CP48BLY

24 ポート、1 RU: CP24WH 48 ポート、2 RU: CP48WH

フラット型シールド対応 フラブドエン ルトガル モジュラーパッチパネル (ストレインリリーフバー付き)

24 ポート、1 RU: CP24WSBLY 48 ポート、2 RU: CP48WSBLY

Mini-Com™ シールド付きモジュラー ジャック

Cat6a: CJS6X88TGY CJS688TGY Cat6: Cat5e: CJS5E88TGY

パッチパネルアクセサリー

アングル型、1 RU: CPAF1BLY アングル型、2 RU: **CPAF2BLY** フラット型、1 RU: DPFP1 フラット型、2 RU: DPFP2 アングル型、1 RU: CPAF1WH アングル型、2 RU: CPAF2WH

フラット型、1 RU: DPFP1WH フラット型、2 RU: DPFP2WH CPATCRI 可動式カバー(黒): 可動式カバー(白): **CPATCWH**

ストレインリリーフバー /アクセサリ

ストレインリリーフバー

(クリップ型): **SRBWCY**

ストレインリリーフバー

(ストレート型): SRBS19BL-XY ストレインリリー フバー

(コの字型): SRB19BLY 高密度ストレイン

リリーフバー

(タックタイ固定型): SRBM19BLY

ストレインリリーブバー

ブラケット: **SRBBRKT**

ボンディング用ネジ

#12-24 インチネジ: RGTBS-C M6 ミリネジ: RGTBSM6-C

バインド型ヘッドネジキット

#12-24 インチネジ: RGTBSG M6 ミリネジ: RGTBSM6G

技術情報

取り付けオプション:	標準 EIA 19 または 23 インチラック/キャビネットにエクステンダーブラケット (PEB1 または PEB2) を使用して取り付け可能
同梱物:	取り付け用ネジ (#12-24)、Mini-Com™ モジュールの取り外しに 便利な CPT 工具
材質:	ステンレススチール

主な機能とメリット

エ・ひ 1が 月じ こ ア ファ 1	
モジュラー式	全モデルの Mini-Com™ メタル製シールド対応モジュラー パッチパネルで Mini-Com™ シールド付きモジュラージャックを スナップイン/アウト方式で簡単に移動、追加、変更可能
簡単識別	専用領域にオプションのラベルシールを貼ってポートやパネルを 識別可能
ストレインリリーフバー付属	個々のケーブルを固定してしっかりサポート (CP24WSBLY、CP48WSBLY)
特許取得のアングル型	水平ケーブル管理パネルを使わずにケーブルをラックの 両サイドに流すことができ、ラックやキャビネットを高密度化
ストレインリリーフバー (オプション)	さまざまな固定方法で背面ケーブルの配線を整理し、管理性を 効率化
アングル型ブランクパネル (オプション)	予備スペースを確保し、適切な空調と冷却機能を維持
カラーオプション	一部の製品は、標準色の黒の他に、白色の選択が可能

アプリケーション

Mini-Com™ メタル製シールド対応モジュラー パッチパネルと Mini-Com™ シールド付きモジュ ラージャックは、シールド配線に最適です。アン グル型パッチパネルを使用すれば、水平ケーブ ル管理パネルを使わずに垂直ケーブル管理パネ ルに直接ケーブルを流すことができるため、ラッ クの密度を高めることができます。一部のモデル のフラット型パッチパネルには、ケーブル結束用 スロット付きの 1.46 インチストレインリリーフバー が付属しているため、個々のケーブルをしっかり 固定して扱えます。


Mini-Com[™] シールド付きモジュラージャックは、 Mini-Com[™] メタル製シールド対応モジュラー パッチパネルにスナップイン方式で接続できま す。ラックにパッチパネルを取り付けるときは、 ボンディング用バインド型ヘッドネジで簡単に取 り付けが可能です。

メタル製パッチパネル、シールド付きモジュラー ジャック、およびアクセサリを組み合わせることで、 適切な接地系統を構成できます。

Mini-Com™ メタル製シールド対応モジュラーパッチパネル

対応ラベル

部品番号	ラベルタイプ	レーザー/インクジェット	<u>熱転</u> 写 ハンディプリンタ	熱転写プリンタ
CPA24BLY	シール	C252X030FJJ	C252X030FJC	C252X030YPT
CPA24WH				
CPA48BLY				
CPA48WH				
CP24BLY				
CP24WH				
CP48BLY				
CP24WSBLY				

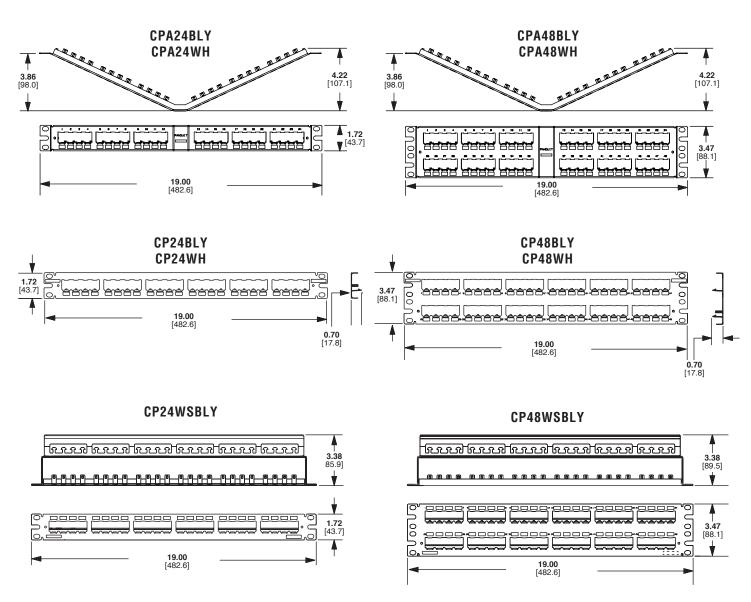

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA オンタリオ州、マーカム cs-cdn@panduit.com 電話: 800.777.3300 PANDUIT EUROPE LTD. 英国、ロンドン cs-emea@panduit.com 電話: 44.20.8601.7200 PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD. シンガポール cs-ap@panduit.com

電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN 日本、東京 cs-japan@panduit.com 電話: 81.3.6863.6000 PANDUIT LATIN AMERICA メキシコ、グアダラハラ cs-la@panduit.com 電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD. オーストラリア、ビクトリア cs-aus@panduit.com 電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。





