


Mini-Com™ メタル製シールド対応 モジュラーパッチパネル

PANDUIT™

仕様書

仕様

メタル製モジュラーパッチパネルは、標準のラックやキャビネットに取り付けることのできるステンレススチール製のパッチパネルです。全モデルがすべてのMini-Com™ シールド付きモジュラージャックに対応しています。パネルにはメモ用の領域があり、オプションのラベルシールを貼ると各ポートやパネルを識別できます。アングル型メタル製モジュラーパッチパネルには、標準の24ポートおよび48ポートモデルが用意されています。フラット型メタル製モジュラーパッチパネルには、標準の24ポート、48ポートモデルが用意されています。24ポート、48ポートのフラット型には、個々のケーブルをサポートする各種のストレインリリーフバーが付属したモデルも用意されています。

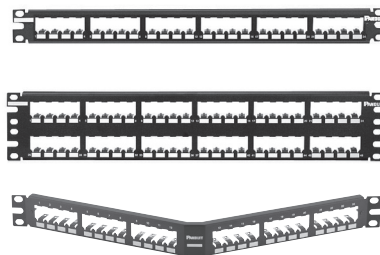

技術情報

取り付けオプション:	標準 EIA 19 または 23 インチラック/キャビネットにエクステンダーブラケット (PEB1 または PEB2) を使用して取り付け可能
同梱物:	取り付け用ネジ (#12-24)、Mini-Com™ モジュールの取り外しに便利な CPT 工具
材質:	ステンレススチール

主な機能とメリット

モジュラー式	全モデルの Mini-Com™ メタル製シールド対応モジュラーパッチパネルで Mini-Com™ シールド付きモジュラージャックをスナップイン/アウト方式で簡単に移動、追加、変更可能
簡単識別	専用領域にオプションのラベルシールを貼ってポートやパネルを識別可能
ストレインリリーフバー付属	個々のケーブルを固定してしっかりサポート (CP24WSBLY、CP48WSBLY)
特許取得のアングル型	水平ケーブル管理パネルを使わずにケーブルをラックの両サイドに流すことができ、ラックやキャビネットを高密度化
ストレインリリーフバー (オプション)	さまざまな固定方法で背面ケーブルの配線を整理し、管理性を効率化
アングル型ブランクパネル (オプション)	予備スペースを確保し、適切な空調と冷却機能を維持
カラーオプション	一部の製品は、標準色の黒の他に、白色の選択が可能

アプリケーション

Mini-Com™ メタル製シールド対応モジュラーパッチパネルと Mini-Com™ シールド付きモジュラージャックは、シールド配線に最適です。アングル型パッチパネルを使用すれば、水平ケーブル管理パネルを使わずに垂直ケーブル管理パネルに直接ケーブルを流すことができるため、ラックの密度を高めることができます。一部のモデルのフラット型パッチパネルには、ケーブル結束用スロット付きの 1.46 インチストレインリリーフバーが付属しているため、個々のケーブルをしっかり固定して扱えます。

Mini-Com™ シールド付きモジュラージャックは、Mini-Com™ メタル製シールド対応モジュラーパッチパネルにスナップイン方式で接続できます。ラックにパッチパネルを取り付けるときは、ボンディング用バインド型ヘッドネジで簡単に取り付けが可能です。メタル製パッチパネル、シールド付きモジュラージャック、およびアクセサリを組み合わせることで、適切な接地システムを構成できます。

アングル型シールド対応 モジュラーパッチパネル

黒
24 ポート、1 RU: CPA24BLY
48 ポート、2 RU: CPA48BLY
白
24 ポート、1 RU: CPA24WH
48 ポート、2 RU: CPA48WH

フラット型シールド対応 モジュラーパッチパネル

黒
24 ポート、1 RU: CP24BLY
48 ポート、2 RU: CP48BLY
白
24 ポート、1 RU: CP24WH
48 ポート、2 RU: CP48WH

フラット型シールド対応 モジュラーパッチパネル (ストレインリリーフバー付き)

黒
24 ポート、1 RU: CP24WSBLY
48 ポート、2 RU: CP48WSBLY

Mini-Com™ シールド付きモジュラー ジャック

カテゴリ 6A: CJS6X88TGY
カテゴリ 6: CJS688TGY
カテゴリ 5e: CJS5E88TGY

パッチパネルアクセサリ

黒
アングル型、1 RU: CPAF1BLY
アングル型、2 RU: CPAF2BLY
フラット型、1 RU: DPFP1
フラット型、2 RU: DPFP2
白
アングル型、1 RU: CPAF1WH
アングル型、2 RU: CPAF2WH
フラット型、1 RU: DPFP1WH
フラット型、2 RU: DPFP2WH
可動式カバー(黒): CPATCBL
可動式カバー(白): CPATCWH

ストレインリリーフバー /アクセサリ

ストレインリリーフバー
(クリップ型): SRBWCY
ストレインリリーフバー
(ストレート型): SRBS19BL-XY
ストレインリリーフバー
(コの字型): SRB19BLY
高密度ストレイン
リリーフバー
(タックタイ固定型): SRBM19BLY
ストレインリリーフバー
ブラケット: SRBRRKT

ボンディング用ネジ

#12-24 インチネジ: RGTBS-C
M6 ミリネジ: RGTBSM6-C







バインド型ヘッドネジキット

#12-24 インチネジ: RGTBSG
M6 ミリネジ: RGTBSM6G

Mini-Com™ メタル製シールド対応モジュラーパッチパネル

対応ラベル

部品番号	ラベルタイプ	レーザー/インクジェット	熱転写 ハンディプリンタ	熱転写プリンタ
CPA24BLY	シール	C252X030FJJ	C252X030FJC	C252X030YPT
CPA24WH				
CPA48BLY				
CPA48WH				
CP24BLY				
CP24WH				
CP48BLY				
CP24WSBLY				

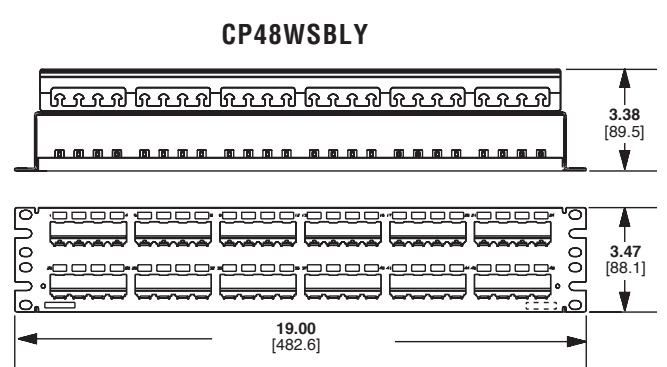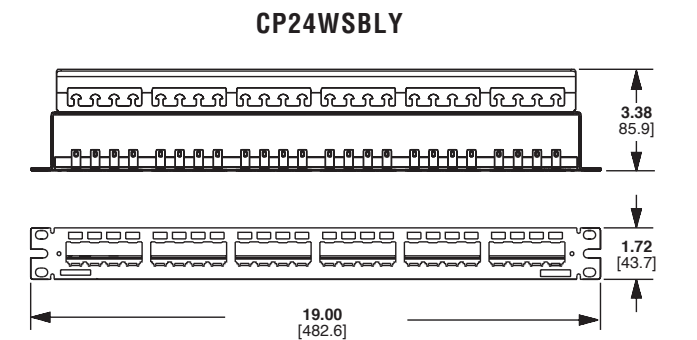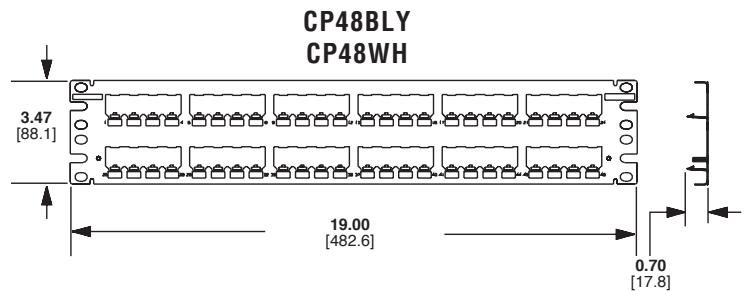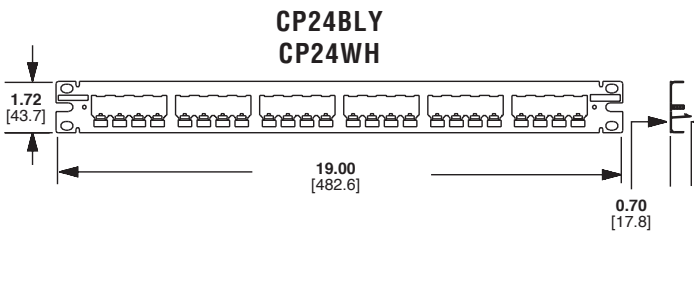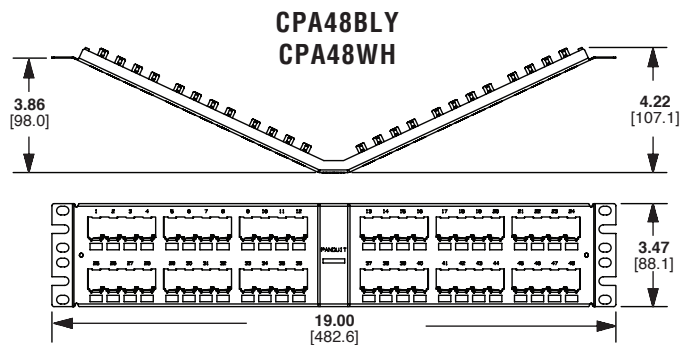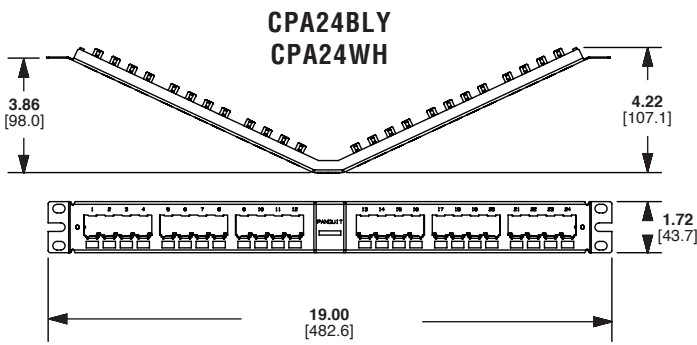

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com
電話: 03-6863-6000

PANDUIT™

©2013 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
COSP319--WW-JPN
2013/8