

仕様

FlexCore™ ユニバーサルエンクロージャー 4RU は、光ファイバーケーブル、ターミネーション、カセット、コネクタ、パッチコードを収納、整理、管理、保護することができます。ユニバーサルエンクロージャーは、対応するカセット、フレーム、アクセサリを使用した場合、ケーブルやパッチコードを左右どちらにも出せる両対応設計になっています。ユニバーサルエンクロージャーには、取り付けブラケットと、コネクタポートやトレイの識別ラベルが含まれています。



主な特徴と利点

モジュール式设计	288 芯（エンクロージャーあたり 24 芯カセット×12）または 288 芯/576 芯（ディスクリットスプライス/リボンケーブル-ケーブルスプライス）を高密度接続でき、貴重なラックスペースを最大限に活用できます。
前面ファイバークセットに対応	さまざまなプレターミネートや現場成端の施工に対応した完全なモジュール式ソリューションで、幅広い用途と高い柔軟性を実現します。調整式レールシステムで複数のフォームファクタカセットに対応できます。
前面エンクロージャー	前面から接続部に簡単にアクセスできるため、接続オプションの移動、追加、変更を円滑に行うことができます。
オプションのロックキットでセキュリティを向上	不正アクセスを防止するために、エンクロージャーごとのセキュリティを提供します。（別売）

一般仕様

アクセス	前面
色	グレーまたは黒
構成	未搭載
取り付け	FlexCore™ フレーム

材料仕様

仕上げ	粉体塗装
材料タイプ	スチール
アクセサリ	プラスチック成形

寸法


	FD FUE4GY
	4RU
高さ (mm)	172.5mm (6.9 インチ)
幅 (mm)	441mm (17.35 インチ)
奥行き (mm)	289mm (11.38 インチ)

注意: 黒の部品番号は、GY を BL に置き換えてください


環境仕様

環境	屋内
規格	RoHS


FlexCore™ ユニバーサルエンクロージャー 4RU

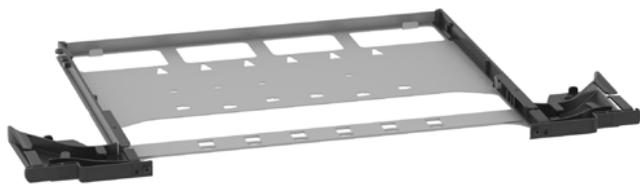


12ポート(24芯)LCカセット×1付きトレイ

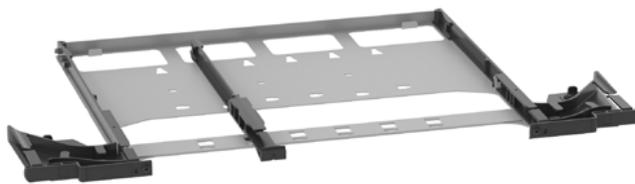

8芯シンプレックスアウトレットポート×1および
16芯シンプレックスアウトレットポート×1付きトレイ

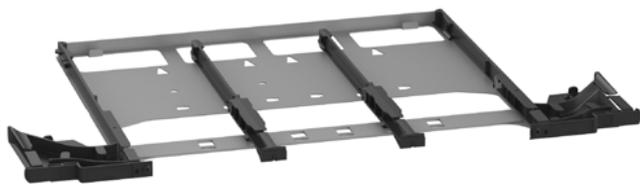

8芯シンプレックスアウトレットポート×3付きトレイ

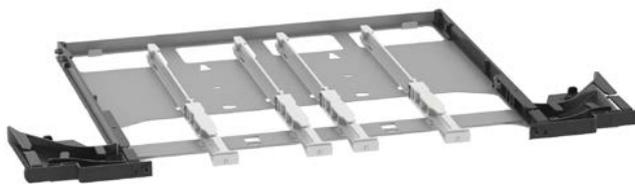

4芯シンプレックスアウトレットポート×4付きトレイ



スライド式トレイ×12付きエンクロージャー

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドゥイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2022 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
FBSP214--WW-JPN
1/2022