


仕様

150 mm および 300 mm VCM (垂直ケーブル管理パネル) は、FlexCore™ ODF 光ファイバー配線フレームに取り付けます。150 mm VCM は、フレームに取り付けた FlexCore™ エンクロージャーへの光ケーブルやアセンブリの分配や配線を容易にします。300 mm VCM は、ケーブルアセンブリの余長管理やファイバー曲げ半径の最適化のためのカスタマイズを可能にします。

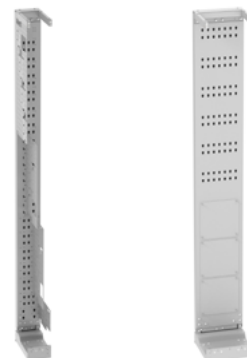

主な特徴と利点

特徴	利点	FDFVCM1545GY	FDFVCM3045GY
		150mm	300mm
モジュラー式	VCM は、ラックや他の垂直ケーブル管理パネルのどちら側にも取り付けできるので、アセンブリのカスタマイズが可能になります。	X	X
ファイバーに適したスプール	2.4 インチの最小曲げ半径	X	X
前面-背面貫通穴	8.5 インチ× 8.5 インチの 3 つの開口部 • ジャンパを前面から背面に配線 • 背面合わせのアプリケーションで使用	—	X

一般仕様

アクセス	前面
用途	ラックや他の垂直ケーブル管理パネルの左または右側に取り付け
色	グレーまたは黒
取り付け	FlexCore™ フレームまたは FlexCore™ VCM

材料仕様

仕上げ	粉体塗装
材料タイプ	スチール

寸法

	FDFVCM1545GY	FDFVCM3045GY
	150mm	300mm
高さ (mm)	2133 mm (84 インチ)**	2133 mm (84 インチ)**
幅 (mm)	150mm (5.9 インチ)	300mm (11.8 インチ)
奥行き (mm)	300mm (11.75 インチ)	300mm (11.75 インチ)

** 水平調整脚込み 2159 mm ~ 2200mm (85 インチ ~ 86.6 インチ)

注意: 黒の部品番号は、GY を BL に置き換えてください

環境仕様

環境	屋内
規格	Telcordia GR-63-Core Seismic Zone 3 RoHS

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

電話: 03-6863-6060