


技術情報

HD Flex CS カセットは、ラックユニット当たりのファイバー密度が従来のデュプレックス LC コネクタを使用したカセットを上回ります。4 レーン (MPO-12) および 8 レーン (MPO-24) 平行配列のブレイクアウトオプションと、CS コネクタベースのトラフィックを従来の MPO トランクに統合するための構造化ケーブルソリューションがあります。CS カセットがユニバーサル接続されているため、同じカセットをリンクの両端 (カセット - トランク - カセット) で構内配線に使用したり、100G、200G、400G アプリケーションのスタンドアロンブレイクアウトカセットとして使用したりできます。ファイバータイプは、シングルモードと OM4 ファイバーがあります。

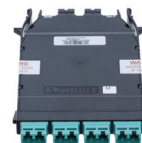

用途

利用分野としては、データセンター配線規格 TIA 942 クロスコネクで規定される水平配線主分配エリア、水平分配エリア、機器分配エリアが挙げられます。

構造

ファイバー芯数:	16、36
ファイバータイプ:	シングルモード: OM4 50/125μm マルチモード: OS2 9/125μm
前面接続:	CS コネクタ、UPC 研磨済み
背面 MTP*接続:	マルチモード: PC 研磨済みピンあり フェルルール付き MTP* アダプタ
背面 MTP* APC 接続:	シングルモード: APC 研磨済みピンあり フェルルール付き MTP* アダプタ

環境特性

使用温度:	0° C ~ 70° C (32° F ~ 158° F)
保管および 輸送温度:	-40° C ~ 75° C (-40° F ~ 167° F)

性能特性

挿入損失 (リンクロス):	マルチモード: 12 芯 MPO 最大 0.5dB 24 芯 MPO 最大 0.5dB シングルモード: 12 芯 MPO 最大 0.75dB 24 芯 MPO 最大 1.2dB
反射減衰量:	チャネル当たり: マルチモード: >26dB シングルモード: >55dB
コネクタ耐久性:	MTP* および CS ポートの 耐久性: 500 嵌合サイクル

規格

接続性が TIA/EIA-568-C.3 の性能要件に適合
IEEE 802.3ba (40/100 ギガビットイーサネット) に対応
CS コネクタが TIA-604-19 (FOCIS-19) の要件に適合


* MTP は US Conec 社の登録商標です。
これらのソリューションが物理インフラストラクチャ全体のリスクに対処するうえでどれだけ役に立つか、詳しくはwww.panduit.com/hsdt をご覧ください。

HD Flex CS カセット

部品番号構成

部品番号	ファイバータイプ	背面接続	前面接続	ファイバー芯数	RU あたり芯数	極性	エンクロージャー / パネル部品番号
FHCZO-16-C2U	OM4	12 芯ピンあり MPO × 2	CS × 8	16	192	ユニバーサル	FLEX**06
FHC9N-16-C2U	OS2	12 芯ピンあり MPO × 2	CS × 8	16	192	ユニバーサル	FLEX**06
FHCZO-16F-C2U	OM4	24 芯ピンあり MPO × 1	CS × 8	16	192	ユニバーサル	FLEX**06
FHC9N-16F-C2U	OS2	24 芯ピンあり MPO × 1	CS × 8	16	192	ユニバーサル	FLEX**06
FHCZO-36-C3U	OM4	12 芯ピンあり MPO × 3	CS × 18	36	216	ユニバーサル	FLEX**12
FHC9N-36-C3U	OS2	12 芯ピンあり MPO × 3	CS × 18	36	216	ユニバーサル	FLEX**12

HD Flex CS カセット

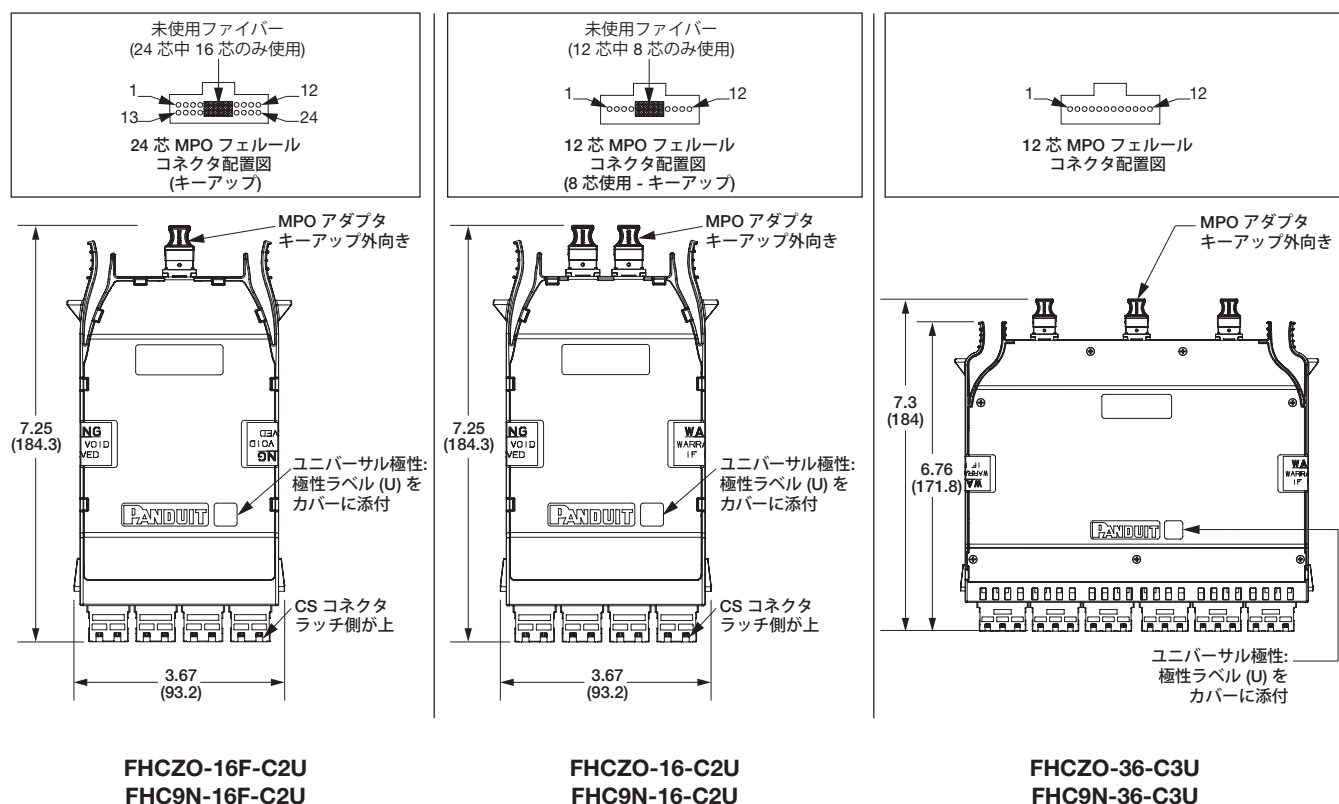

寸法はインチ単位です。(括弧内の寸法はミリ単位)

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
FBSP182--WW-JPN
9/2020