


## 仕様

FiberRunner™ チャンネルベースは、さまざまな用途において光ファイバーケーブルや高性能ツイストペアケーブルの配線に最適で堅牢な経路を提供します。専用カバーやフィッティングと組み合わせることで、簡単な施工が可能です。必要に応じて、ヒンジ式カバーやスリット入りカバーも選択でき、ケーブルをさらに安全に保護します。

チャンネルベースの長さは、10フィート（3メートル）です。長尺チャンネルはシステム全体の効率を高める多くのメリットがあり、同じ長さの経路間でスムーズな移行が可能となり、アクセサリを容易に追加できます。短いチャンネルではより多くの接続用部品やカバーが必要になりますが、FiberRunner チャンネルの長尺タイプなら、追加部品をほとんど必要としません。FiberRunner チャンネルを使用することで、さまざまな長さや用途でもケーブルを保護しながら、作業時間と労力を削減できます。

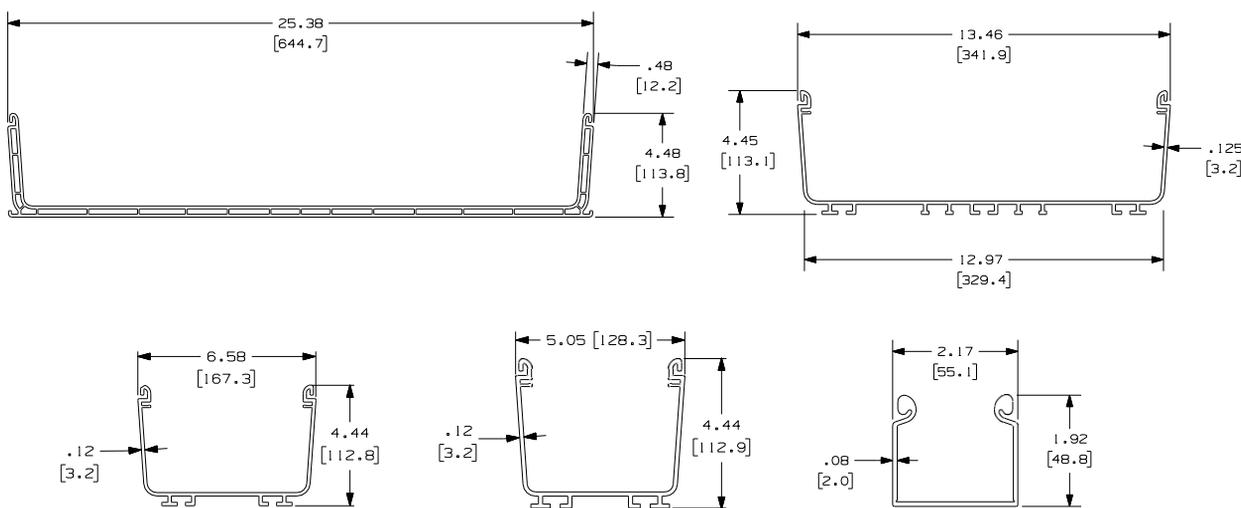

寸法はインチ単位です (括弧内の寸法はミリ単位)

## 技術情報

材質:	PVC
難燃性:	94 V-0
認証:	UL認証取得 (2024年) Telcordia GR-63-CORE ネットワーク機器ビルドシステム レベル3の適用試験に準拠した光ファイバーケーブル配線アセンブリ

## 主な機能と利点

<b>堅牢なチャンネルフィッティング:</b>	カバー、フィッティング、QuikLock™ブラケットの簡単な取り付けを可能にする設計で、ケーブルをしっかり保持・保護します。
<b>ロングタイプ:</b>	10フィート（3メートル）の長さにより、追加の経路が必要な際もアクセサリを簡単に設置できます。 長尺化により、追加部品の設置が少なくて済むため、作業時間とコストを削減できます。

# FiberRunner™ チャンネルベース

## チャンネルベース/カバー

### 24x4

 


FR24X4\*\*10




FR2CV24X4\*\*10


### 12x4



FR12X4\*\*10

 

FRHC12\*\*10

 

FR12X4\*\*3



FRHC12\*\*3

### 6x4



FR6X4\*\*10



FRHC6\*\*10



FRSHC6\*\*10



FR6X4\*\*3



FRHC6\*\*3



FRSHC6\*\*3

### 4x4



FR4X4\*\*10



FRHC4\*\*10



FRSHC4\*\*10



FR4X4\*\*3



FRHC4\*\*3




FRSHC4\*\*3

### 2x2



HS2X2\*\*10NM

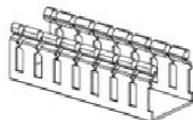


H2X2\*\*10




HC2\*\*10



HS2X2\*\*3NM

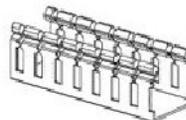

H2X2\*\*3

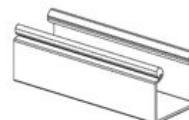

HC2\*\*3

\*\* 色の指定: YL = 黄、BL = 黒