FiberRunner™ 6X4 ルーティングシステム




仕様


6X4 ルーティングシステムは、チャネル、フィッティング、およびブラケットからな るシステムであり、光ファイバーケーブルと高性能ツイストペアケーブルを分離、 配線、保護するよう設計されています。

チャネルとフィッティングは、組み立て済みのカプラーを使用して組み立てま す。さまざまなスピルアウトのオプションが用意されており、縦型 T 字を使用 して簡単に取り付けることが可能です。フィッティングにより、曲げ半径を最小 51mm に保ち、ケーブルが過度に曲がることで生じる信号損失を防ぎます。 色は、黄色および黒色から選択できます。

口は、東にのより、「あった」では、こと、。。 装備が充実したブラケットを使用して、システムコンポーネントを、ラダーラック、吊ボルト、補助フレーム、ストラット、機器のラック、キャビネット、およびフリーアクセスフロアの支柱に取り付けることができます。

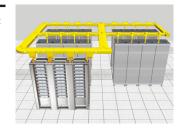

技術情報

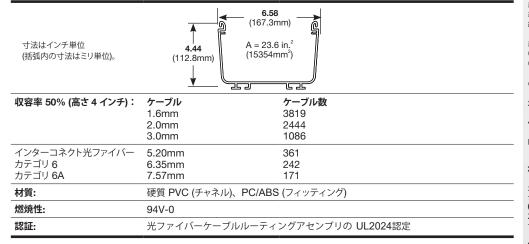

主な機能と利点		マネジメントキット: 2X2 タイプ 曲げ半径コントロール用 トランペット: 4X4 タイプ スピルオーバージャンク	T
短時間での取り付け	QuikLock™ カプラーの取り付け時にボルトを締める必要がなく、工具も不要です。 QuikLock™ カプラーおよびブラケットは、5 秒足らずで機械的に安全な接続を行うことができます	ションフィッティング: 4X4 タイプ スピルオーバージャンク ションフィッティング用カバー	F
メンテナンスが容易	ヒンジ式チャネルカバーは容易に取り付けることができ、チャネルを完全に覆いケーブルを保護します。スリット入りヒンジ式チャネルカバーの開口部は半径 19mm (3/4 インチ) あるため、ケーブルを追加したり取り外したりする際に簡単にアクセスできます。6X4 ヒンジ式およびスリット入りヒンジ式チャネルカバーは 30°から 90°の間で開口した状態を保てるため、高さ制限のある領域でもケーブルにアクセスできます	(6X4 サイズチャネルベース用): デュアル ダウンスポウト: デュアル ダウンスポウト用カバー: 4X4 タイプ 3 方向トランペット: 4X4 タイプ コルゲートチューブ 分岐用治具: 6X4 タイプ 3 方向トランペット:	FFFF
	スリット入りフィッティングカバーを使用すると、フィッティングカバーを取り外すことなくケーブルを配線することが可能です。また、このカバーは、ケーブルを引っ張ったときにケーブルがチャネルから外れないように設計されています ヒンジ式チャネルカバーとスリット入りフィッティングカバーを使用すれば、ケーブルを保護しなが	6X4 タイプ アップスポウト: インナーダクト用フィッティング: 6X4 タイプ コルゲートチューブ分岐用 治具:	F
	ら、将来のケーブルの移動、追加、変更の際にすばやく簡単にアクセスできるようになります	QuikLock™ 固定ブラケット チャネル支持用ブラケット	
システムの強度	チャネル、カバー、フィッティング、およびその他の非金属性のシステムコンポーネントからなる堅牢なシステムにより、ケーブルを物理的な損傷から保護します。システムには、あらゆる方向に対応できるフィッティングと変換用フィッティングが含まれています	(既存φ12mm 吊ボルト用): チャネル支持用ブラケット (既存φ16mm 吊ボルト用): チャネル支持用ブラケット (無力・12cms 日ボルト用):	
汎用性	複数ある変換用オプションには、スピルオーバーフィッティングおよび、3 方向トランペット、コルゲートチューブへの分岐、 Panduit™ FiberRunner™ システムに対応する縦型 T 字が含まれ	(新規φ12mm 吊ボルト用): チャネル支持用ブラケット (新規φ16mm 吊ボルト用):	,

フィッティング全体で曲げ半径を最小 51mm に保つことにより、 光ファイバーケーブルが過度に曲

用途

ケーブル保護

FiberRunner™ 6X4 ルーティングシステムは、チャネ ル、フィッティング、およびブラケットからなるシステムで あり、光ファイバーケーブルと高性能ツイストペアケー ブルを分離、配線、保護するよう設計されています。このシ ステムは、ケーブルが配線エリアから機器のキャビネット やラックに配線されるデータセンターでの用途に適していま す。電話局では、ファイバー配線フレームと機器の収容区 画の間で光ファイバージャンパーケーブルを配線するため に使用されています。また、ラックの上でも、床下での用 途でも設置できます。チャネルとフィッティング は、Panduit™ QuikLock™ カプラーを使用して短時間で 組み立てられます。

がることを防ぎます

さまざまなタイプのケーブルを区別して簡単に取り付ける ことが可能な、変換用オプションが用意されています。システムコンポーネントの取り付けには装備が充実した QuikLock™ ブラケットを使用して、あらゆる用途での構 造に対応します。 FiberRunner™ 6X4 ルーティングシステムはパンドウイット

のファイバー配線システムの一部です。このシステムに は、FiberRunner™ 24X4、12X4、4X4、および 2X2 ルーティングシステム、Fiber-Duct™ 4X4 および 2X2 ルーティングシステム、Wyr-Grid™ オーバーヘッドケーブ ルトレーシステムシステム、ケーブル管理、およびラックが 含まれます。

チャネルベース/カバー

QuikLock™ カプラー: 水平 90 度フィッティング:

6X4 チャネルベース (6 フィート): 6X4 チャネルベース用カバー (6 フィー FR6X4**6 -b): FRHC6**6 6X4 チャネルベース用スリット入りカバー (6フィート): FRSHC6**6 ーブル保持具: FRCR6LBL-X

> FRBC6X4I ** FRRA6X4L**

FRRASC6L**

フィッティング、スリット入りカバ-およびスピルアウト

水平 90 度フィッティング用カバー: 水平 45 度フィッティング: FRH456X4L** 水平 45 度フィッティング用カバー: FRH45SC6L** 水平 T 字型フィッティング: 水平 T 字型フィッティング用カバー: FRT6X4I ** FRTSC6L** 十字型フィッティング: 十字型フィッティング用カバー: FRFWC6X4L** FRFWCSC6L** FREC6X4L** エンドキャップ: FRIVRA6X4L** 縦型 90 度内曲げフィッティング: FRIV456X4L** 縦型 45 度内曲げフィッティング: FROV456X4L** 縦型 45 度外曲げフィッティング: 縦型 45 度外曲げフィッティング用カバ FROV45SC6L** 縦型 90 度外曲げフィッティング: 縦型90度外曲げフィッティング用カバー: FROVRA6X4L** FROVRASC6L** 6X4 to 4X4 変換フィッティング: ØÜÜØÎ ØÜI ŠŒ FRRF6FR4SCL** 6X4 to 4X4 変換フィッティング用カバー: FRRF64** リデューサーフィッティング (センター): QuikLock™ 縦型 T字フィッティング: FRVT6X4I **Á 縦型 T字3方向トランペット: ØVÜI ÝI ŠŒ 2ポート用コルゲートチューブ分岐 マダプタ: 4X4 ヒンジ型ダクト縦型ケーブル ØÖVI ÝI ŠÓŠ マネジメントキット: FRHD4KT**

曲げ半径コントロール用トランペット: TRC4HDBL 縦型 T 字用 4X4 to 2X2 薄型変換 FRLPR42LBL フィッティング

2X2 タイプ スピルオーバージャンクション フィッティング

フィッティング: 2X2 タイプ スピルオーバージャンク ションフィッティング用カバー (6X4 サイズチャネルベース用):

2X2 タイプ 3 方向トランペット: 1 ポート用コルゲートチューブ分岐 2X2 ヒンジ型ダクト縦型ケーブル

FRUPS6X4L** FITF6X4 FRIDT6X4I **

> FR6TRBE12 FR6TRBE58

FRSPJ2X2L**

FRSPJC26L*1

FTR2X2L**

FIDT2X2L**

FRHD2KT** TRC2HDLBL FRSPJ4X4L**

FRSPJC46L** RDDS6X4L** FRDDSHC6L** FRTR4X4L** FRIDT4X4L** FRTR6X4I **

FR6TRBN12 FR6TRRN58 床下用チャネル支持用ブラケット: FR6USB ラダーラック調整用ブラケット: センターサポートブラケット FR6ALB (φ12mm 吊ボルト用): FR6CS12 センターサポートブラケット (φ16mm 吊ボルト用): FR6CS58 調整用 C 型ブラケット (φ12mm 吊ボルト用): FR6ACB12 調整用 C 型ブラケット (φ16mm 吊ボルト用): FR6ACB58 トラピーズブラケット (φ10mm 吊ボルト用): FR6TB38

トラピーズブラケット (φ12mm 吊ボルト用): FR6TB12 2 ピース ラダーラック用ブラケット (φ12mm 吊ボルト用): F2PCLB12 2 ピース ラダーラック用ブラケット F2PCLB58

(φ16mm 吊ボルト用): -ラック用ブラケット: FR6LRB L 字型ウォールマウント用ブラケット: FR6LB NetFrame™ ラックマウント用 FRRMBNF58 キャビネットマウント調整用ブラケット: FR6ACAB

補助用フレームバー用クリップ (φ16mm 吊ボルト用): FRAFC58 4 ポストラック用ブラケット: FR4PRB58

** 色の指定: YL = 黄、BL = 黒

FiberRunner™ 6X4 ルーティングシステム


チャネルベース/カバー




FR6X4**6

FRHC6**6 FRSHC6**6

フィッティング、スリット入りカバー、およびスピルアウト

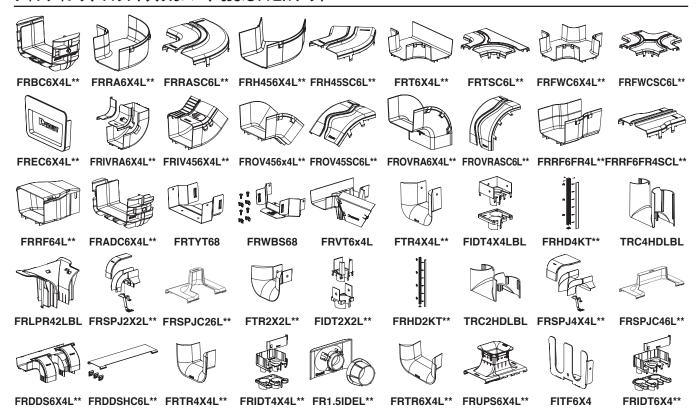

QuikLock™ 固定ブラケット

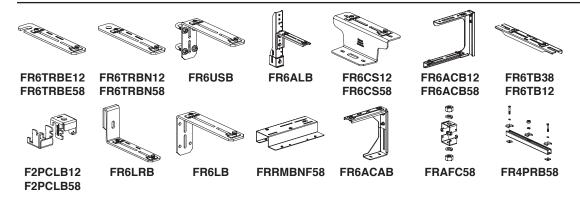

** 色の指定: YL = 黄、BL = 黒

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA オンタリオ州、マーカム cs-cdn@panduit.com 電話: 800.777.3300 PANDUIT EUROPE LTD. 英国、ロンドン cs-emea@panduit.com 電話: 44.20.8601.7200 PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD. シンガポール cs-ap@panduit.com 電話: 65.6305.7575 PANDUIT JAPAN 日本、東京 cs-japan@panduit.com 電話: 81.3.6863.6000 PANDUIT LATIN AMERICA メキシコ、グアダラハラ cs-la@panduit.com 電話: 52.33.3777.6000 PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD. オーストラリア、ビクトリア cs-aus@panduit.com 電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。



