

# Mini-Com™ Cat6A JIS プレート用ジャックキット

# PANDUIT™

仕様書

## 仕様

Mini-Com™ JIS プレート用ジャックキットには、アダプターのみとキット品があります。アダプターキットは Cat6A TG 型モジュージャックが付属しており、標準の JIS プレートに対応しています。キットにはスプリングシャッターが付いており、5 色があります。JIS アダプターキットは、シャッターの上に LAN/CAT 6A が印字されています。曲げ半径を調整できる、ライトアングルキャップも付属しています。アダプターはさまざまな構成で使用でき、ほとんどのニーズに対応します。



Mini-Com™ Cat6A JIS プレート用ジャックキット (Cat6A TG ジャック組込済み)

透明シャッター: JASSP6ATGIW

カラーシャッター: JAOSSP6ATG^^

アダプター (スプリングシャッター付き、印字あり)

カラーシャッター: CMAOSSP6AMW-X

アダプター (シャッターなし、印字なし)

シャッターなし: CMAIW-X

^^ 色を指定するには、末尾に BU (青)、GR (緑)、MW (白)、RD (赤)、YL (黄) のいずれかを追加してください。

## 技術情報

<b>Cat6A/クラス E チャンネルおよびコンポーネント性能:</b>	最大 100 メートル 4 コネクタ構成の認定チャンネル性能を有し、ANSI/TIA-568.2-D Cat6A と ISO 11801 クラス E <sub>A</sub> 規格の要件を満たしており、最大 650 MHz のスイープ周波数で Panduit™ TX6A™ 10Gig UTP ツイストペア配線システムのコンポーネントとして、ツイストペア配線システムによる 10GBASE-T 伝送をサポート  ANSI/TIA-568.2-D Cat6A と ISO 11801 クラス E <sub>A</sub> 規格のコンポーネント要件を満たしており、ツイストペア配線システムによる 10GBASE-T 伝送をサポート
<b>FCC および ANSI 準拠:</b>	ANSI/TIA-1096-A に適合し、50 マイクロインチの金メッキが施された接触面によって優れた性能を実現
<b>IEC 準拠:</b>	IEC 60603-7 と IEC 60512-99-001 に準拠
<b>UL 定格:</b>	UL 1863 認証 (通信回線アクセサリとして使用した場合) UL 2043 認証 (空調空間での使用に最適)
<b>RoHS 準拠:</b>	準拠
<b>PoE &amp; PoH 準拠:</b>	IEEE 802.3af/802.3at、802.3bt タイプ 3 およびタイプ 4 で 2500 ワットに適合。最大 100 ワットの Power over HDBase T をサポート
<b>使用温度:</b>	-10° C ~ 65° C (14° F ~ 149° F)
<b>導体の成端範囲:</b>	ワイヤーキャップに互換性があるのは、22 ~ 26 AWG 単線または撚り線で、その絶縁体外径が最大φ1.52 mm、外被径がφ5.08 mm ~ 8.38 mm まで

## 主な機能と利点


<b>パッケージ内容</b>	キット品: JIS アダプター x 1、Cat6A TG 型ジャック CJ6X88TGIW (オフホワイト) x 1、ライトアングルキャップ x 1 アダプター: 10 個入り
<b>モジュラー式</b>	アダプターにほとんどの Mini-Com™ モジュールを接続でき、移動、追加、変更が簡単
<b>薄型デザイン</b>	フェースプレート埋め込み式
<b>シャッター機能</b>	使用していないときに接続部を埃やゴミから保護
<b>豊富な色</b>	色分けして取り付け可能
<b>取り付け方式</b>	簡単な「スナップイン」式

## 用途

Mini-Com™ JIS プレート用ジャックキットは、標準サイズのシングル/ダブルギャングジャンクションボックスやウォールボードアダプターに装着された標準型 JIS フェースプレートにはめ込みます。アダプターには、印字ありと印字なしがあります。印字ありアダプターは、取り付けられているカテゴリを素早く簡単に識別できます。

印字なしアダプターはさまざまな Mini-Com™ モジュールを使用する場合に適しており、ラベルシールで簡単に識別できます。スプリングシャッターが接続部に埃やゴミが入り込むのを防ぎます。シャッターなしアダプターには、アダプターの開口部より長いオーディオ/ビデオなどのモジュールやファイバーモジュールを接続できます。

# Mini-Com™ Cat6A JIS プレート用ジャックキット

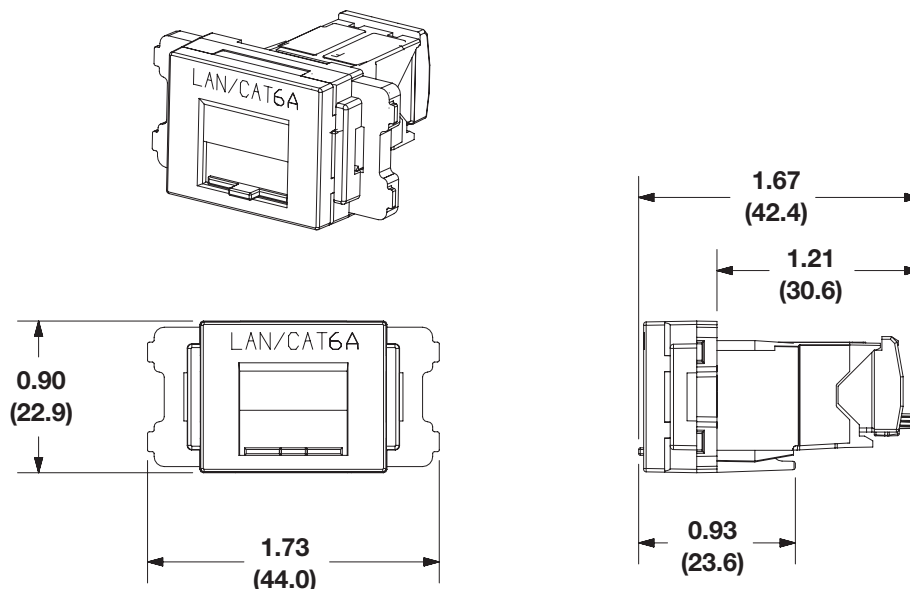

Cat6A のモジュージャックを組み込んだ図

寸法はインチ単位です。(括弧内の寸法はミリ単位)

## 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアタラハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

## 詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiawase@panduit.com](mailto:jpn-toiawase@panduit.com)

電話: 03-6863-6060

# PANDUIT™

©2021 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
OTSP61--WW-JPN  
9/2021