

# Mini-Com™ Cat6 JIS アダプタキット

# PANDUIT™

仕様書

## 仕様

Mini-Com JIS アダプタキットは、ケースのみとキット品があります。アダプタキットにはCat6 TG型ジャックモジュールが含まれ、標準のJISプレートに対応します。キットにはスプリングシャッターが付いており、色は6色あります。JISアダプタキットは、シャッターの上にLAN/Cat6が印字されています。アダプタケースはさまざまな構成で提供され、ほとんどのニーズに対応します。



## 技術情報

<b>Cat6/クラス E チャネルとコンポーネント性能:</b>	1 ~ 250 MHz のスイープ周波数で ANSI/TIA-568-C.2 Cat6 と ISO 11801 クラス E 規格のチャネル要件を満たしています。 1 ~ 250 MHz のスイープ周波数で ANSI/TIA-568-C.2 Cat6 と ISO 11801 クラス E 規格のコンポーネント要件を満たしています。
<b>FCC と ANSI 準拠:</b>	ANSI/TIA-1096-A に適合し、50 マイクロインチの金メッキが施された接触面によって優れた性能を実現
<b>IEC 準拠:</b>	IEC 60603-7 と IEC 60512-99-001 に準拠
<b>RoHS 準拠:</b>	準拠
<b>PoE 準拠:</b>	IEEE 802.3af / 802.3at、802.3bt タイプ 3 およびタイプ 4 で 2500 サイクルに適合
<b>UL 定格:</b>	UL 1863 (通信回路アクセサリとして使用) UL 2043 (空調空間での使用に最適)
<b>アダプター材質:</b>	MW (白) と IW (オフホワイト) は ABS BU (青)、GR (緑)、RD (赤)、YL (黄) はポリカーボネート
<b>使用温度:</b>	-10°C ~ 75°C (14°F ~ 167°F)
<b>導体の成端範囲:</b>	絶縁体外径が最大φ1.52mm、外被径が 5.08 ~ 8.38 mm の 22 ~ 26 AWG 単線または撚り線と互換性のあるワイヤーキャップ

## 主な機能とメリット

<b>パッケージ内容:</b>	キット: JIS アダプタ×1 と Cat6 TG 型ジャック×1 CJ688TGIW IW (オフホワイト) 空ケース: 10 個入り
<b>識別:</b>	ジャックカテゴリが印字されているので識別が容易
<b>モジュラー式:</b>	アダプタケースにはほとんどの Mini-Com モジュラージャックを装着でき、移動、追加、変更が簡単
<b>薄型デザイン:</b>	フェイスプレート埋め込み式
<b>シャッター機能:</b>	使用していないときに接続部をほこりやゴミから保護
<b>取り付け:</b>	簡単な「スナップイン」式

## 用途

Mini-Com JIS アダプタは、標準サイズのシングル/ダブルギャングジャンクションボックスやウォールボードアダプタに装着された標準型 JIS フェイスプレートにはめ込みます。JIS アダプタは、印字ありと印字なしがあります。印字ありアダプタは、取り付けられているカテゴリをすばやく簡単に識別できます。

印字なしアダプタはさまざまな Mini-Com モジュールを使用する場合に適しており、ラベルシールで簡単に識別できます。スプリングシャッターが接続部をほこりやゴミから守ります。シャッターなしアダプタには、アダプタの開口部より長いオーディオビデオなどのモジュールやファイバーモジュールを接続できます。

### Mini-Com™ Cat6 JIS アダプタキット (Cat6 TG ジャック装着):

透明シャッター: JASSP6TGIW

カラーシャッター: JAOSSP6TG^^

### アダプタ (スプリングシャッター付き、印字あり)

透明シャッター: CMASSP6IW-X (Cat6 印字)

白色シャッター: CMAOSSPLMW-X (LAN 印字)

### アダプタ (印字なし)

シャッターなし: CMAIW-X

シャッター付き: CMAOSS^^-X

### Mini-Com Cat6 TG ジャック

シャッターなし: CJ688TG\*\*



シャッター付き: CJH688TG\*\*

^^ 色を指定するには、末尾に BU (青)、GR (緑)、MW (ミルクイーホワイト)、RD (赤)、YL (黄) のいずれかを追加してください。

\*\* 色を指定するには、末尾に IW (オフホワイト)、WH (白)、EI (アイボリー)、IG (インターナショナルグレー)、AW (アークティックホワイト)、BL (黒)、BU (青)、RD (赤)、YL (黄)、GR (緑)、OR (オレンジ)、VL (紫)、BR (茶)、GD (ゴールド)、LB (水色)、PK (ピンク) のいずれかを追加してください。

# Mini-Com™ Cat6 JIS アダプタキット

## 寸法

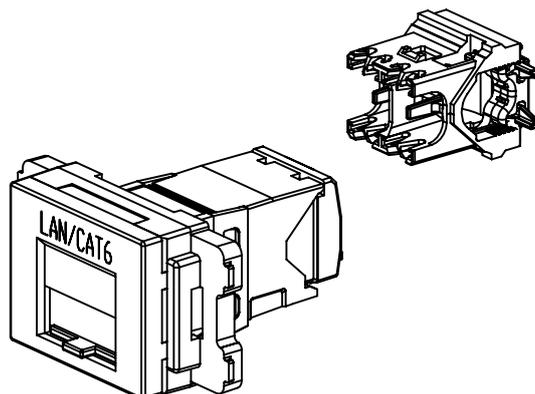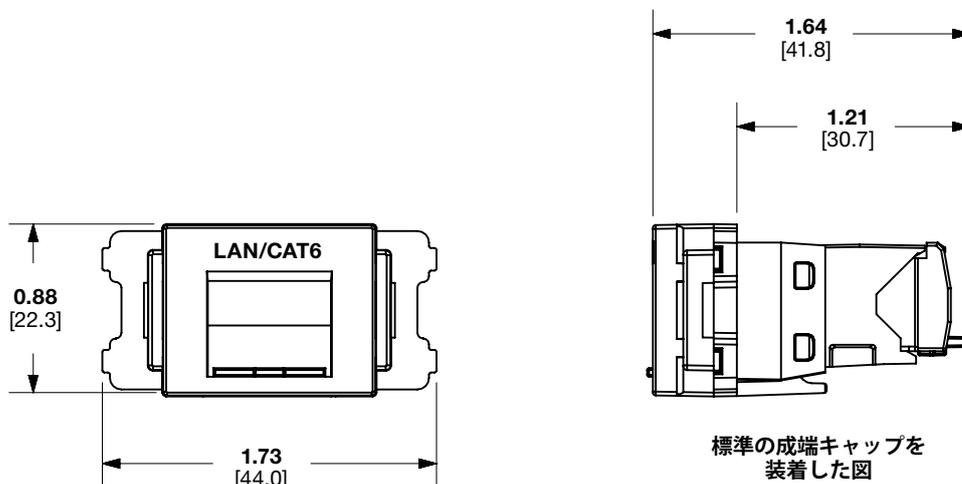

寸法はインチ単位です。(括弧内の寸法はミリ単位)

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE  
PTE.LTD.シンガポール  
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダハラ  
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

**PANDUIT**™

©2024 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
COSP592-WW-JPN  
4/2024