

PanPlug™ 28 AWG UTP モジュラープラグ

PANDUIT™

仕様書

仕様

Cat5e/クラス D 対応 8 極 8 芯 UTP モジュラープラグは、一般的な 4 ペア 28 AWG 100 オーム、最大導体絶縁直径 0.69mm (0.027 インチ) の非シールドツイストペア単線または撚り線ケーブルを成端します。ケーブルマネージャーには、細径の 28 AWG ケーブル用ストレインリリーフが付属しており、簡単に成端することができます。モジュラープラグは、T568A および T568B 結線で成端が可能です。



技術情報

IEC 準拠:	IEC 60603-7
RoHS 準拠:	準拠
導体の成端:	一般的な 28 AWG、外被覆直径 3.51mm ~ 4.11mm (0.138 インチ ~ 0.162 インチ)、最大導体絶縁直径 0.69mm (0.027 インチ) の単線または撚り線ケーブルに準拠
使用温度:	-10°C ~ 60°C (-14°F ~ 140°F)
保管温度:	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
プラグハウジング:	UL94V-0 規格対応ポリカーボネート
接触面:	金メッキリン青銅

主な機能とメリット

レバー折れ防止ツメ (特許取得済み)	破損が防止され、取り外しが容易になるため、頻繁に抜き差しを行うことができ、追加、変更の時間を節約し、信頼性を提供
頑丈な構造	2500 回の嵌合サイクルをクリア

PanPlug™ UTP モジュラープラグ





10 個/パッケージ:	MP528-X
100 個/パッケージ:	MP528-C
1000 個/パッケージ:	MP528-M

工具およびアクセサリ

成端工具:	SGPT
圧着工具:	MPT5-8AS
RJ45 プラグ用 パッチコードロック (標準型):	PSL-DCPLR^
RJ45 プラグ用 パッチコードロック (引っ込み型):	PSL-DCPLRE^

^赤以外の色の場合は、部品番号の末尾に、
-BL (黒)、-BU (青)、-GR (緑)、-YL (黄色)、
-OR (橙)、IW (オフホワイト)、-IG (ライトグレー)
を追加してください。

PanPlug™ 28 AWG UTP モジュラープラグ

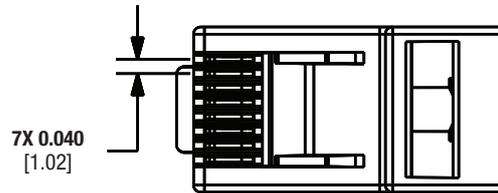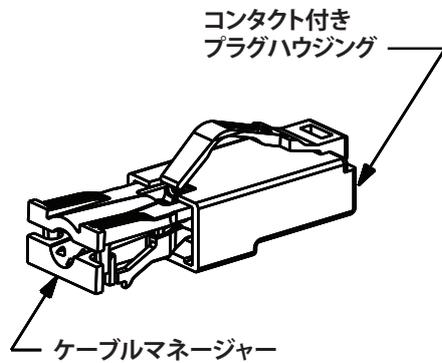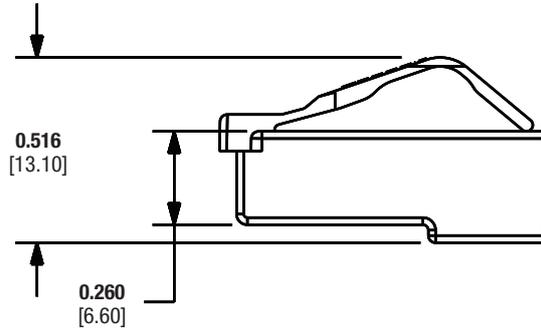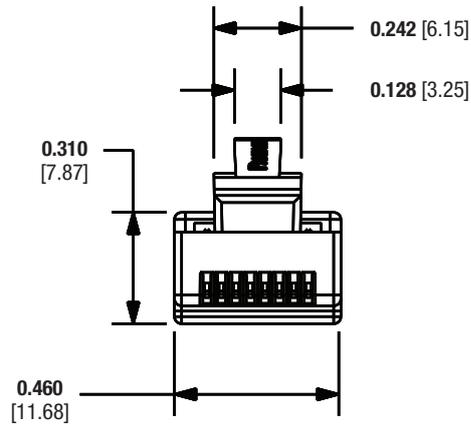

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2017 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
COSP287--WW-JPN
Replaces WW-COSP213
12/2017-R