

NetManager™ 高密度水平ケーブル管理パネル

PANDUIT™

仕様書

仕様

高密度水平ケーブル管理パネルを使用すると、19 インチ EIA ラックの表面と裏面で高性能ケーブルを管理できます。高密度水平ケーブル管理パネルとプラスチック一体成型されている曲げ半径フィンガーがケーブルを保護します。フィンガーはラックに向かって取り付けられているので、パッチコードや成端部へのアクセスが容易になります。標準の貫通穴に曲げ半径コントロールが取り入れられています。デュアルヒンジ式カバーを開いて、ケーブルにアクセスできます。



技術情報

部品番号	RU	高さ インチ (mm)	幅 インチ (mm)	奥行 インチ (mm)
NM1	1	1.7 (44)	19 (482)	13.1 (332)
NM2	2	3.5 (88)	19 (482)	13.1 (332)
NM3	3	5.2 (133)	19 (482)	13.1 (332)
NM4	4	7.0 (177)	19 (482)	13.1 (332)
NMF1	1	1.7 (44)	19 (482)	6.2 (157)
NMF2	2	3.5 (88)	19 (482)	6.2 (157)
NMF3	3	5.2 (133)	19 (482)	6.2 (157)
NMF4	4	7.0 (177)	19 (482)	6.2 (157)

温度定格: 最高保管温度 65° C (149° F)
最高使用温度 60° C (140° F)

主な機能と利点

インサートフィンガー	フィンガーが内側に向かって傾斜しているためネットワークケーブルにアクセスしやすく、移動、追加、変更が容易
奥行きのあるチャンネル開口部	わずかなラックスペースで大きなケーブル容量
表面フィンガーのスペース	表面フィンガーの開きが大きく、Cat6A および Cat6 の銅線ケーブルを容易に収容できるため、据え付けに時間がかからず、メンテナンスコストを節約
裏面フィンガーのスペース	裏面ケーブル管理用フィンガースペースに D リングを使用しているためアクセス性が向上
デュアルヒンジ式カバー	上下に 110 度開くので、カバーを外さずに水平配線全体にアクセス可能
NetRunner™ 高密度垂直ケーブル管理パネルとの外観統一	一緒に使用することでデータセンターや通信室の美観が向上

用途

Panduit™ NetManager™ 高密度水平ケーブル管理パネルは、19 インチのラックの銅線ケーブル、光ファイバー、同軸ケーブルを効率よく管理できます。前面と背面にはめ込み式フィンガーが固定されているので、ポートに簡単にアクセスして移動、追加、変更が可能です。固定式の曲げ半径フィンガーが、パッチパネルを出て垂直経路に入るときのパッチコードを整理して保護します。この

水平ケーブル管理ソリューションは、これらの特徴をすべて備えているため、ケーブル配線が簡単になり、しかも熟練者が行ったような洗練された見映えになります。Panduit™ Mini-Com™ パッチパネル、パッチコード、垂直ケーブル管理パネル、ラックと一緒に使用すると、データセンターや通信室の機能的要件と美観的要件の両方を満たすトータルシステムが完成します。

NetManager™ 高密度水平ケーブル管理パネル

両面タイプ

1 RU 管理パネル、両面タイプ:	NM1*
2 RU 管理パネル、両面タイプ:	NM2*
3 RU 管理パネル、両面タイプ:	NM3*
4 RU 管理パネル、両面タイプ:	NM4*

表面タイプ

1 RU 管理パネル表面タイプ:	NMF1*
2 RU 管理パネル表面タイプ:	NMF2*
3 RU 管理パネル表面タイプ:	NMF3*
4 RU 管理パネル表面タイプ:	NMF4*

貫通穴用ブラックパネル

1 RU:	NM1B
2 RU:	NM2B
3 RU:	NM3B
4 RU:	NM4B

NetRunner™ 垂直管理パネル

両面タイプ 垂直管理パネル:	WMPVHC45E
表面タイプ 垂直管理パネル:	WMPVHCF45E

オープンラック

2 ポスト EIA 標準ラック 7フィート 19 インチ幅、 #12-24 ネジレール付き	R2P*
4 ポストラック 7 フィート 30 インチ奥行、#12-24 ネジレール付き	R4P^*
4 ポストラック 7 フィート 23 インチ奥行、#12-24 ネジレール付き	R4P23^
4 ポストラック 7 フィート 36 インチ奥行、#12-24 ネジレール付き	R4P36^*
4 ポストラック 7 フィート 42 インチ奥行、#12-24 ネジレール付き	R4P42^


パネル拡張ブラケット

1 RU:	PEB1
1 RU:	PEB2

*製品の色は、黒色です。白色を指定する場合は、末尾に WH を追加してください。

^ ケーজনットレールが付いたラックの場合は、「CN」を部品番号の末尾に追加してください。

NetManager™ 高密度水平ケーブル管理パネル

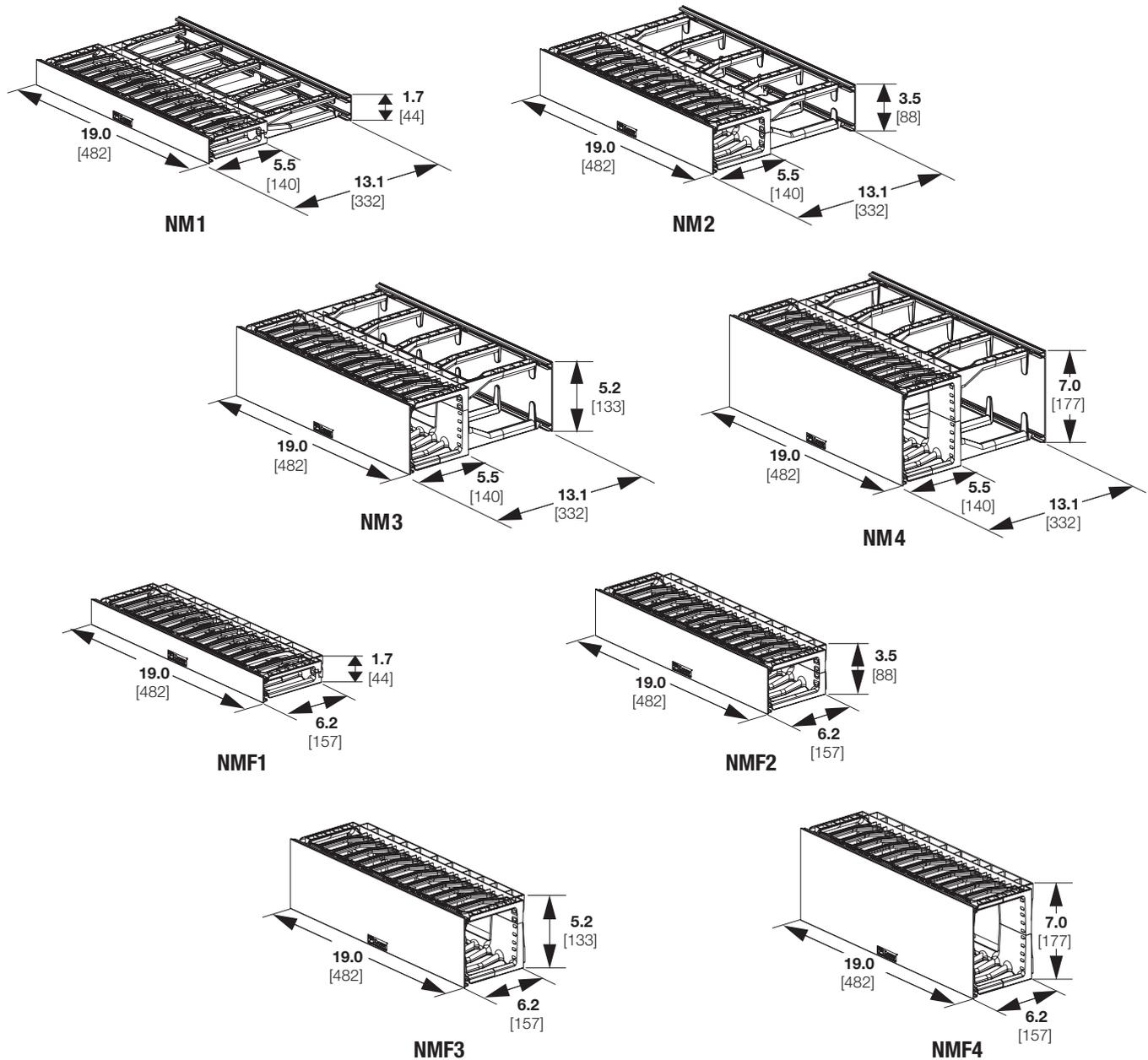

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2020 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
RKSP149--WW-JPN
Replaces WW-RKSP23
8/2020