


Pan-Punch™ 110-RJ45パッチコード 2ペア

Part Numbers: P110PC2IG■MJY

©Panduit Corporation Japan Branch

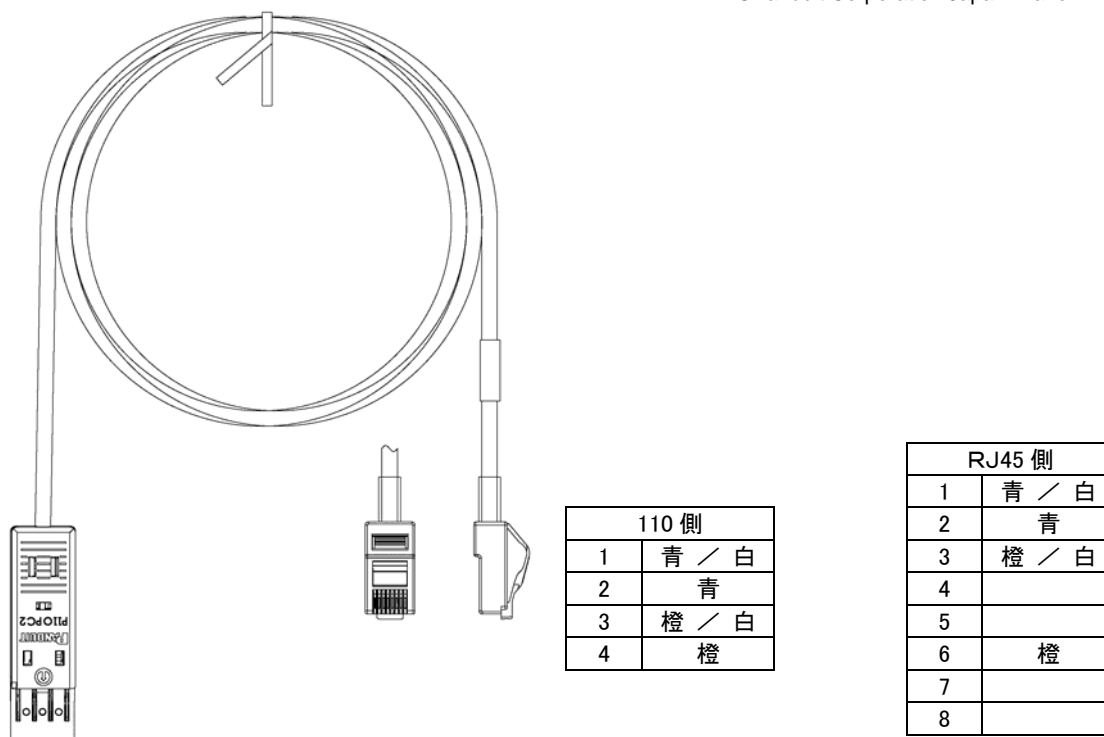

製品仕様

電線仕様	対数	2 対
	対構造	導体より心線
コネクタ仕様	P110PC2	110 側
	MP588	RJ45 側

環境性能

使用環境	使用温度範囲	-10 ~ +60 [°C]
	使用湿度範囲	25 ~ 85 [%] (結露なきこと)
	設置場所	事務所・住宅等の屋内のみ (水気・直射日光・機械的衝撃・過重等は厳禁)

規格

米国	ANSI/TIA-568B.2 カテゴリ 5 相等
----	---------------------------

長さ 詳細は別紙寸法図を参照(寸法はインチとなり、[]内はメートル表示です)

■ : 4 種類	1 = 1 [m] , 2 = 2 [m] , 3 = 3 [m] , 5 = 5 [m]
----------	---

カラー

カラー	IG (グレー)
-----	----------

版	制定	作成	承認
03	2013 年 1 月 7 日	猿渡	今野

含有化学物質調査

調査項目	RoHS 対応済み	部品番号の末尾が Y
------	-----------	------------

改版履歴

版数	改版日	変更内容	担当
01	2005.09.30	初版制定	山之内
02	2008.09.11	含有化学物質調査を追加	山之内
03	2013.1.7	規格項目更新	猿渡

版	制定	作成	承認
03	2013年1月7日	猿渡	今野