



# SFP28 ダイレクトアタッチ (DAC) パッシブケーブルアセンブリ



## 技術情報

特性インピーダンス	100 ± 5 Ω
使用温度範囲	-25°C ~ 80°C (-13°F ~ 176°F)
IEC 燃焼準拠	IEC 60332、60333、60324
曲げ半径	外径 x 5 (一回)、外径 x 10 (複数回)
ケージへの挿入強度	最大 18N (4 lbf.)
ケージからの引抜強度	最大 12.5N (2.8 lbf.)
保持力	90 ~ 170N (20 ~ 38 lbf.)
ROHS 準拠状況	準拠

## 製品情報

部品番号	長さ (m)	長さ (フィート)	ケーブルゲージ	公称ケーブル外径		ケーブル外被覆
				mm	インチ	
PSF2PZA1M	1	3.3	30 AWG	4.1	0.161	PVC
PSF2PZA1.5M	1.5	4.9	30 AWG	4.1	0.161	PVC
PSF2PZA2M	2	6.6	30 AWG	4.1	0.161	PVC
PSF2PZA2.5M	2.5	8.2	30 AWG	4.1	0.161	PVC
PSF2PZA3M	3	9.8	30 AWG	4.1	0.161	PVC
PSF2PZC3.5M	3.5	11.5	26 AWG	4.9	0.193	PVC
PSF2PZC4M	4	13.1	26 AWG	4.9	0.193	PVC
PSF2PZC5M	5	16.4	26 AWG	4.9	0.193	PVC

☒ ☒ z ☒h z5☒ z z:☒

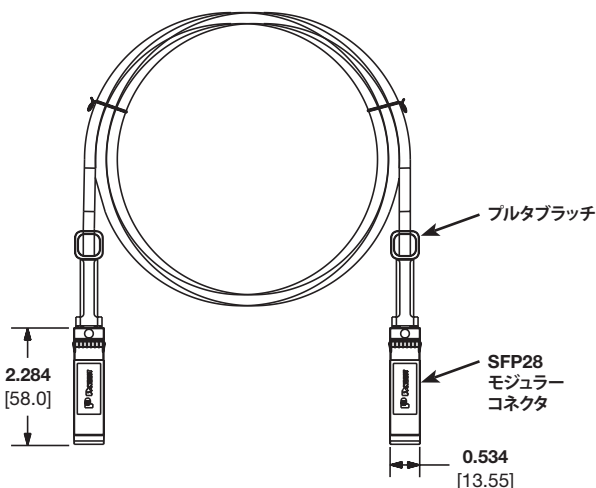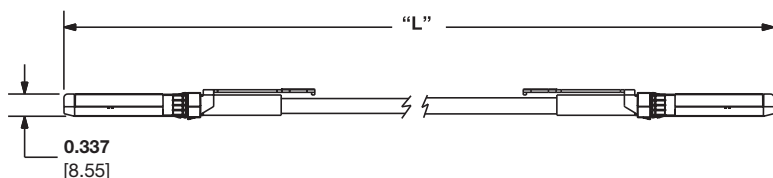

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダラハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。  
カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)  
電話: 03-6863-6060

**PANDUIT**™

©2020 PANDUIT CORP.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
COCB46--WW-JPN  
REPLACES COCB32--SA-JPN  
7/2020