



# MPO

☒ ☒ j ☒R

例	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	F	R	Z	T	L	7	7	K	0	0	1	M	0	3	0

## 1 - ファイバー製品

F = ☒

## 2 - ケーブルタイプ

R = 3.0mm丸型屋内

## 3 - ファイバータイプ

9 = OS2 シングルモード 9/125µm

X = OM3 50/125µm

Z = OM4 50/125µm

## 4 - ファイバー芯数

8 = 8 芯

T = 12 芯

## 5 - 外被覆タイプ

P = プレナム (OFNP)

L = LSZH

## 6 - コネクタタイプ 片端 A

### 12芯の場合

5 = MPO ピンなし

6 = MPO ピンあり

7 = PanMPO ピンなし

8 = PanMPO ピンあり

### 8芯の場合

G = MPO ピンなし

H = MPO ピンあり

J = PanMPO ピンなし

K = PanMPO ピンあり

## 7 - コネクタタイプ 片端 B

### 12芯の場合

5 = MPO ピンなし

6 = MPO ピンあり

7 = PanMPO ピンなし

8 = PanMPO ピンあり

### 8芯の場合

G = MPO ピンなし

H = MPO ピンあり

J = PanMPO ピンなし

K = PanMPO ピンあり

## 8 - 構造/性能

### OM3/OM4の場合

X = メソッド A、低損失

Y = メソッド B、低損失

K = メソッド A、超低損失

L = メソッド B、超低損失

### OS2の場合

A = メソッド A、標準損失

B = メソッド B、標準損失

## 9 - 11 - Serial

See Table Below

## 12 - Unit of Measure

F = Feet

M = Meters


## 13, 14, 15 - Cable Assembly Length

1 - 300 Feet

0.5 - 100 Meters

Serial	Breakout - End A	Breakout - End B
001	None	None
002	24-inch (60 cm)	24-inch (60 cm)
003	None	24-inch (60 cm)

## QuickNet™ MPO Interconnect Round Cable Assembly Detail

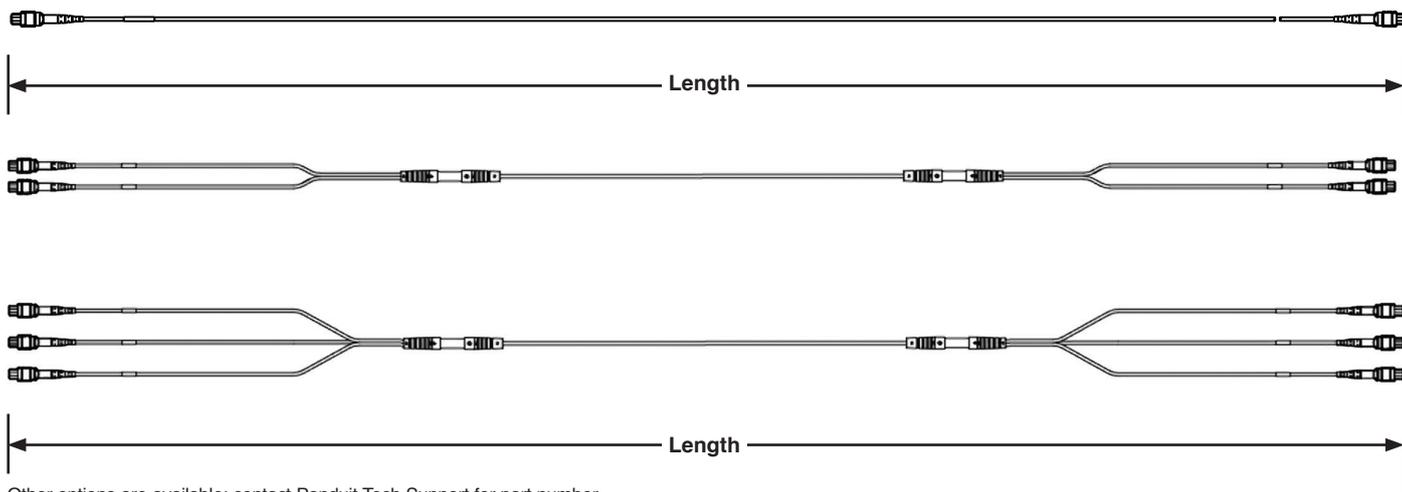

Other options are available; contact Panduit Tech Support for part number.

### 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

バンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

### 詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiawase@panduit.com](mailto:jpn-toiawase@panduit.com)

電話: 03-6863-6060

**PANDUIT**™

© 2021 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
FBSP201--WW-ENG  
4/2021