

# SmartKeeper マスターキー

PANDUIT™

仕様書

## 仕様

バンドウイットの SmartKeeper マスターキーに付いているブレードに刻まれた固有のロックパターンは、バンドウイットの SmartKeeper シリーズとのみ一致します。マスターキー中央のボタンを前後にスライドさせることで、鍵となるブレードキーを出し入れできます。キーのロックメカニズムを構成する2つのブレードはそれぞれに固有のパターンが刻まれており、この固有パターンと一致するデバイスだけを取り外すことができます。マスターキーの側面に付いているロックピンを押すと、ブレードキーを所定の位置にロックすることもできます。マスターキーの前部にはランプが付いており、ロックピンの反対側に付いているスイッチでオンにできます。



## 技術情報

認定:	RoHS 準拠
使用温度範囲:	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
ハウジング:	ダイカスト合金およびポリカーボネート
梱包:	マスターキー 1 個入りパッケージ

## 主な機能とメリット

使いやすい	スライドボタンで簡単にブレードキーの出し入れができます
一体構造型	頑丈な金属構造です
ランプ内蔵	暗い場所でも作業がしやすい、ランプ内蔵型です
キーパターン	固有のキーパターンにより、キーに一致するデバイスだけを取り外しできます

## 用途

コンピュータシステムやスマート機器への依存度が高まっていることから、サイバーセキュリティのリスクが増えています。セキュリティ侵害の 95% が人的ミスによるものだと推定されています。ポートが保護されていないと、システムのウィルス感染や、守るべきデータへのアクセスを可能にしまいます。このように開放されたポートをブロックすることが、すでに配備されているセキュリティシステムに対する予防策を増やすことになります。

SmartKeeper マスターキーは、固有のキーパターンにより、SmartKeeper シリーズの製品を共通で解除できます。

SmartKeeper シリーズの製品を使ってオープンポートをロックすると、専用のキーがなければロックを解除することはできません。マスターキーをこれらのポートへのアクセスが認められたユーザーにだけ付与することで、ポートに故意あるいは誤ってアクセスする可能性が減り、甚大な被害を与えかねない不正なアクセスが減ります。

### SmartKeeper マスターキー

SKMKEY

### SmartKeeper USB Type-A 用 ポートブロック 5 個入りパッケージ

SKUSBA-V

### SmartKeeper USB Type-C 用 ポートブロック 1 個入りパッケージ


SKUSBC

### SmartKeeper RJ45 用 ポートブロック 10 個入りパッケージ

SKRJ45RD-X

# SmartKeeper マスターキー

## 寸法

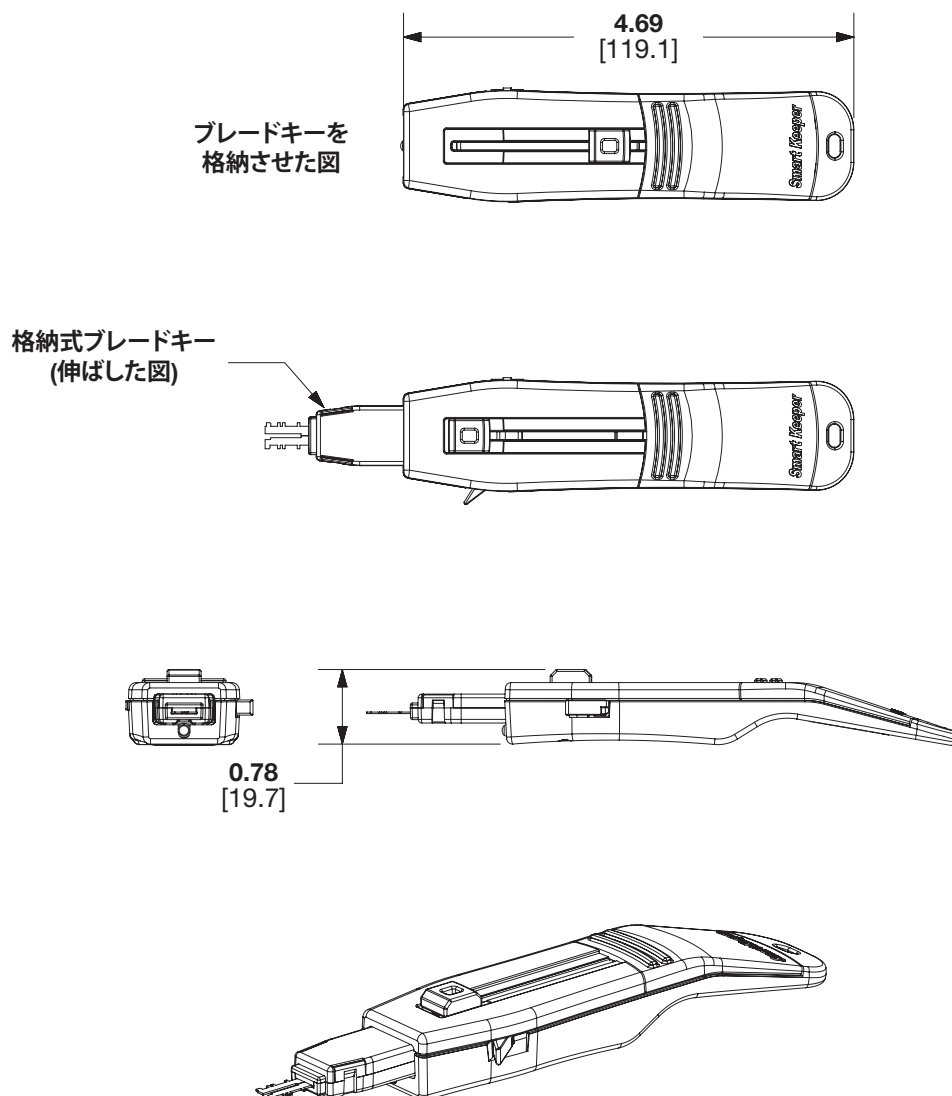

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6060

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

詳しい情報は

<http://www.panduit.co.jp/> にお問い合わせください。  
カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)  
電話: 03-6863-6060

**PANDUIT**<sup>TM</sup>

©2019 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
SFSP8--WW-JPN  
6/2019