

TX6A™ Cat6A 28 AWG シールド付きモジュラープラグ

PANDUIT™

仕様書

仕様

Cat6A/クラス E_A 対応 8 極 8 芯シールド付きモジュラープラグは、ほとんどの 4 ペア 28 AWG 100 オーム、最大導体絶縁直径 0.66 mm (0.026 インチ) のシールドツイストペア単線または撚り線ケーブルを成端します。ペアマネージャーには、直径 28 AWG ケーブル用のストレインリリーフが付属しており、簡単に成端することができます。モジュラープラグは、T568A および T568B 結線で成端が可能です。



TX6A™ Cat6A 28 AWG
シールド付きモジュラープラグ

100 個/パッケージ: SPS6X28-C

工具およびアクセサリ

成端補助工具: SGPT
圧着工具: MPT5-8AS
電線位置決め治具: WPT-8



技術情報

ANSI/TIA および ISO 準拠:	カテゴリに準拠したケーブルに適切に成端された場合、NEXT および RL 用の TIA/EIA Cat6A および ISO クラス E _A の性能要件を満たします
IEC 準拠:	IEC 60603-7
c(UL) リスト:	UL 1863、CSA 標準 C22.2
RoHS 準拠:	準拠
導体の成端:	ほとんどの 28 AWG、外被覆直径 4.5 mm ~ 4.9 mm (0.177 インチ ~ 0.193 インチ)、最大導体絶縁直径 0.66 mm (0.026 インチ) の単線または撚り線ケーブルに準拠
使用温度:	-10°C ~ 60°C (-14°F ~ 140°F)
ストレージ温度:	40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
プラグハウジングおよびケーブルマネージャー:	UL94V-0 規格対応ポリカーボネート
接触面:	金メッキリン青銅

主な機能とメリット

レバー折れ防止ツメ (特許取得済み)	破損が防止され、取り外しが容易になるため、頻繁に抜き差しを行うことができ、追加、変更の時間を節約し、信頼性を提供
堅牢な構造	2500 回の嵌合サイクルをクリア

TX6A™ Cat6A 28 AWG シールド付きモジュラープラグ

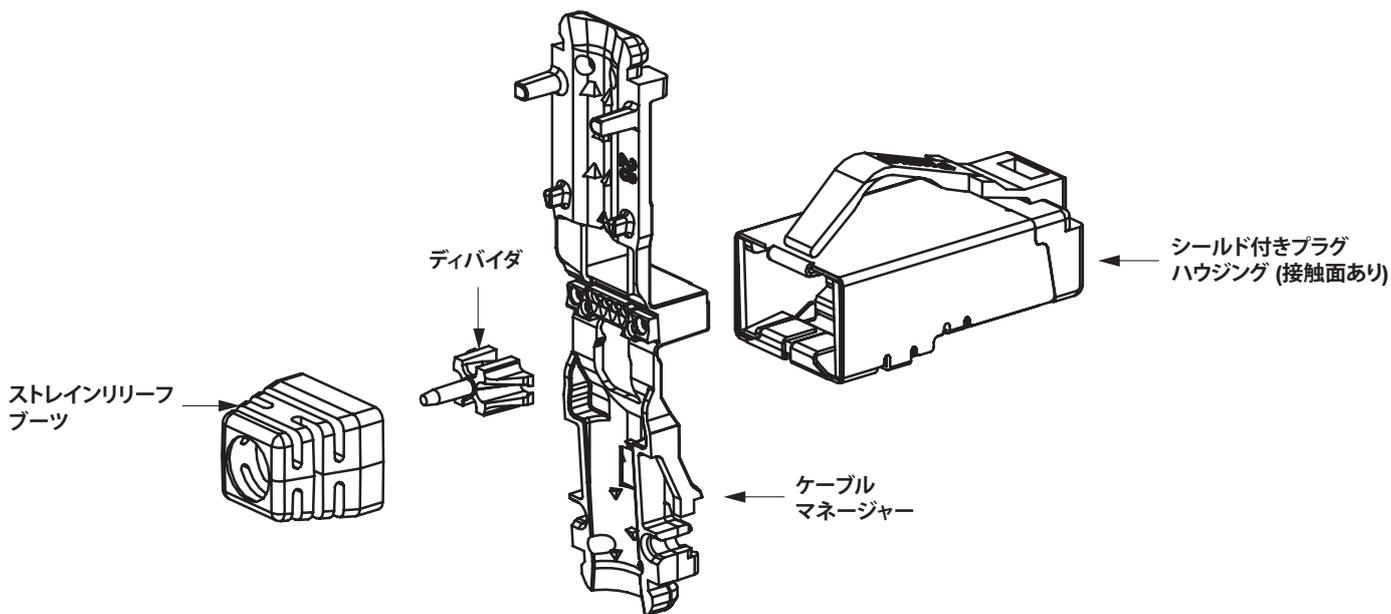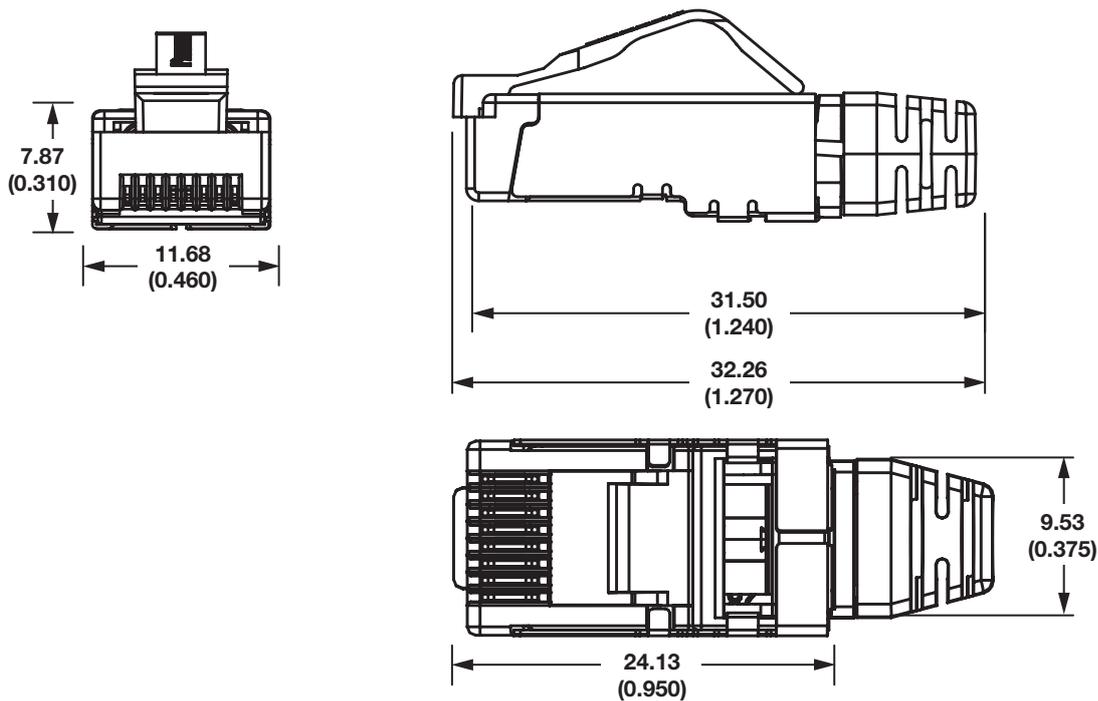

寸法はミリ単位 (括弧内の寸法はインチ単位)

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドゥイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2017 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
8/2017