

ラックマウント用棚板

PANDUIT™

仕様書

仕様

ラックマウント用棚板には、1 RU、2 RU、および 3 RU 用があり、幅は 19 インチです。棚板には、前面マウント型、調節式、カンチレバー式があります。



技術情報

部品番号	RU	高さ mm (インチ)	幅 mm (インチ)	奥行き mm (インチ)
SRM19FM1	1	44 (1.7)	483 (19.0)	385 (15.2)
SRM19FM2	2	88 (3.5)	483 (19.0)	385 (15.2)
SRM19CM3	3	133 (5.2)	489 (19.2)	635 (25.0)
SRM19CMV3	3	133 (5.2)	489 (19.2)	635 (25.0)
SRM19X18A1	1	44 (1.7)	483 (19.0)	457 (18.0)
SRM19X25A1	1	44 (1.7)	483 (19.0)	635 (25.0)

棚板定格荷重:	SRM19FM1:	30 lbs.
	SRM19FM2:	50 lbs.
	SRM19CM3:	200 lbs.
	SRM19CMV3:	200 lbs.
	SRM19X18A1:	250 lbs.
	SRM19X25A1:	250 lbs.

付属品:	棚板には #12-24 取り付けネジが付属しています
------	----------------------------

前面マウント型棚板 19 インチ

1 RU:	SRM19FM1
2 RU:	SRM19FM2

中央マウント型カンチレバー式棚板、19 インチ 3 RU

非通気型:	SRM19CM3
通気型:	SRM19CMV3

調節式棚板 19 インチ 1 RU

奥行 18 インチ:	SRM19X18A1
奥行 25 インチ:	SRM19X25A1

ラック

8 フィート 52 RU:	R2P96
7 フィート 45 RU:	R2P
4 フィート 24 RU:	R2P48
7 フィート 45 RU 幅 23 インチ:	R2PW
すべて #12-24 ネジ用マウントレール。	

パネル拡張ブラケット

1 RU:	PEB1
2 RU:	PEB2

主な機能と利点

中央マウント型 カンチレバー式棚板	3 インチの標準チャンネルラックに取り付けるための前面および背面用棚板が付いています
重量物の定格荷重	最大 250 lbs のラックマウントできない機器に対応
調節式棚板	棚板取り付け用ブラケットは 3 インチまたは 6 インチのチャンネルラックの前面および背面に取り付けできます。また、棚板のさまざまな取り付け穴を使用して、必要な位置に変更できます。3 インチのチャンネルラックは 2 つの位置、6 インチのチャンネルラックは 3 つの位置に設置できます。

用途

Panduit の棚板は外観が美しく、テスト装置、コンピュータ機器、小型ネットワークデバイスを、あらゆる EIA 19 インチラックまたは 23 インチラックに PEB1 または PEB2 拡張ブラケットで取り付けできます。これにより、ネットワークレイアウトを独自の仕様に設計することができます。

Panduit 製のラック、エンクロージャー、ケーブルマネージャー、コネクティビティと併せて使うことで、現在そして将来の通信室に必要な要件を満たす完全なネットワークソリューションが実現します。

ラックマウント用棚板

前面マウント型棚板




SRM19FM1



SRM19FM2

中央マウント型カンチレバー式棚板

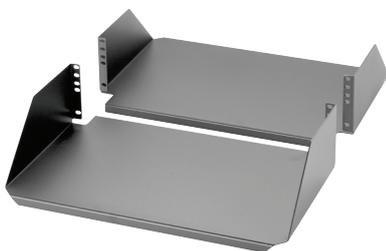

SRM19CMV3



SRM19CM3

調節式棚板



SRM19X18A1



SRM19X25A1

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

PANDUITTM

©2016 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
RKSP146--WW-JPN
REPLACES WW-RKSP20
7/2016