

仕様

壁掛け用ヒンジ式ブラケットは、ネットワーク機器を壁に取り付けるために使用します。幅が 513 mm (20.2 インチ) あり、銅線パネルや光ファイバーパネルなどを始めとした EIA 19 インチラック対応製品を取り付けることができます。本ブラケットはスチール製で、#12-24 インチネジ用の取り付け穴が付いています。



壁掛け用ヒンジ式ブラケット

1 RU:	WBH1
2 RU:	WBH2
3 RU:	WBH3
4 RU:	WBH4
4 RU (奥行 400mm タイプ):	WBH4E
6 RU (奥行 400mm タイプ):	WBH6E

技術情報

寸法:

部品番号	RU	高さ mm (インチ)	幅 mm (インチ)	奥行 mm (インチ)
WBH1	1 RU	44.45 (1.57)	513 (20.2)	159.12 (6.26)
WBH2	2 RU	88.90 (3.50)	513 (20.2)	159.12 (6.26)
WBH3	3 RU	133.35 (5.25)	513 (20.2)	159.12 (6.26)
WBH4	4 RU	177.80 (7.00)	513 (20.2)	159.12 (6.26)
WBH4E	4 RU	177.80 (7.00)	518.7 (20.4)	401.5 (15.8)
WBH6E	6 RU	266.7 (10.5)	518.7 (20.4)	401.5 (15.8)

耐荷重:

部品番号	kg (lbs.)
WBH1	4.53 (10)
WBH2	9.07 (20)
WBH3	13.60 (30)
WBH4	18.14 (40)
WBH4E	18.14 (40)
WBH6E	27.21 (60)

付属品:

ブラケットには #12-24 インチネジが付属しています

主な特徴と利点

薄型形状

電気通信機器を狭い場所や壁に効率的に増設できます

容易な設置

ひとりですばやく簡単に取り付けることができます


用途

PanZone™ 壁掛け用ヒンジ式ブラケットを使うと、ラックスペースを壁際まで拡張できるため、電気通信室のスペースを最大限に活用できます。また、パッチパネルや光ファイバートレーなど他のバンドウイット製品と組み合わせて使用すれば、パッチ作業や稼働中の小型

機器に適したオープン型の壁面取り付けラックを実現できます。

バンドウイットは、ネットワークインフラを効率的かつ効果的にサポートする高品質の製品を提供いたします。

PanZone™ 壁掛け用ヒンジ式ブラケット

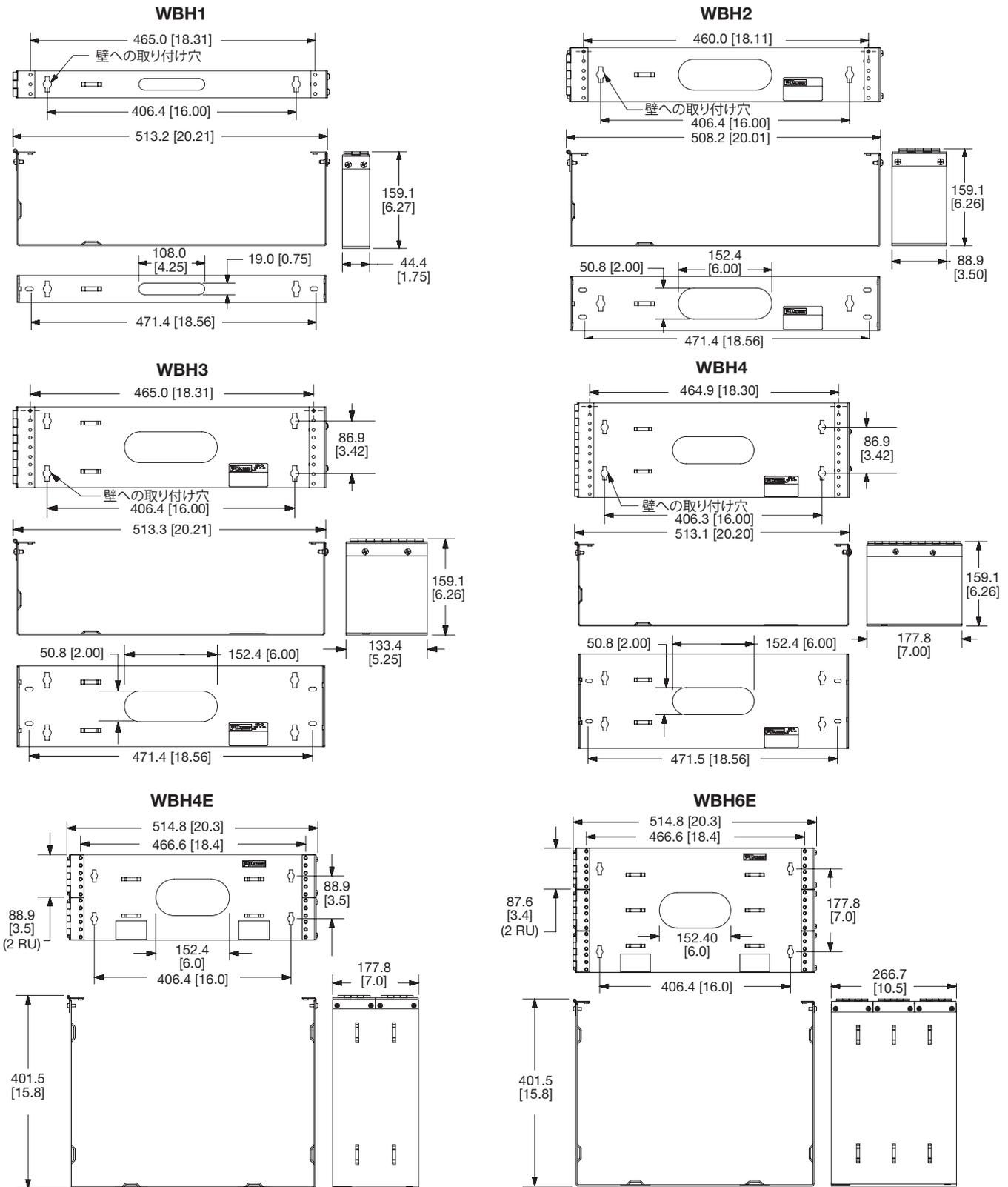

寸法はミリ単位です。 [括弧内の寸法はインチ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
 オンタリオ州、マーカム
 cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
 英国、ロンドン
 cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
 シンガポール
 cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
 日本、東京
 cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
 メキシコ、グアタラハラ
 cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
 オーストラリア、ビクトリア
 cs-aus@panduit.com

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

PANDUIT™

©2021 Panduit Corp.
 ALL RIGHTS RESERVED.
 ZCSP43--WW-JPN
 1/2021